

上方操作ミラーホルダ:FM533

ミラーチョイス

P.3-043~

CAD
2D・3D

RoHS

3
日間発送

ホルダ



※ポストは別売です。▶ P.3-121~よりお選びください。

- 安全性・操作性に優れた上方操作ミラーホルダです。
- φ25、φ25.4兼用タイプ、φ30用タイプをご用意いたしました。
※トレース図はφ30用です。
- ミラーの固定方法も3点支持、ねじリングの2タイプがあります。
用途に合わせて選定ください。
- 操作は六角レンチでも行えます。
- 幅がコンパクトな為、省スペースに配置できます。
- 調整後、ロックをする事ができます。

ミラーの固定と交換 (装置組み込み用)


- 1.ミラー固定はねじリングでしっかり
- 2.ミラー損傷時、交換作業もスムーズに

素子交換作業の違い


ジナル方式
装置から本体を取り外し交換。



アダプタ方式
アダプタだけ取り外し交換。


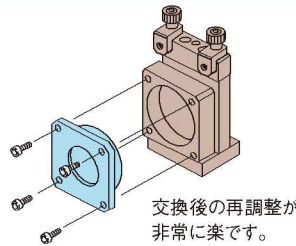


反射面基準


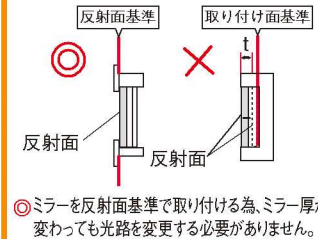


3点固定タイプ

 FM533-30

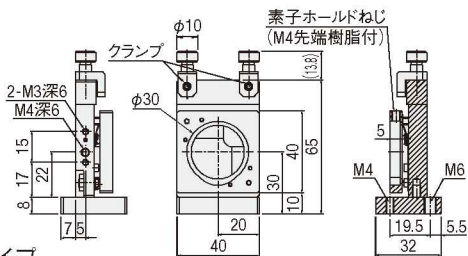



FM533-30B

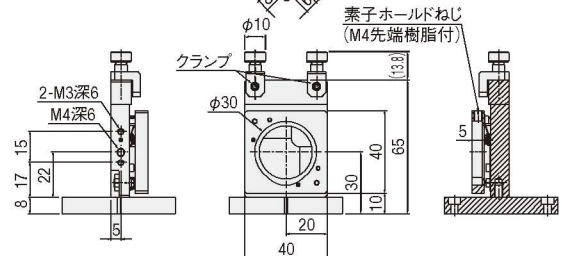
 


ねじリングタイプ

 
FM533-30N

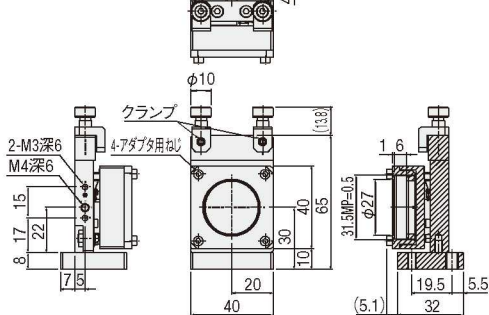

FM533-30NB

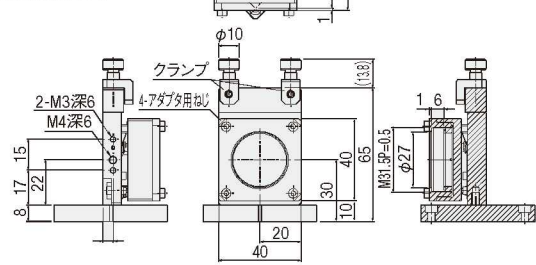 

ロック機構

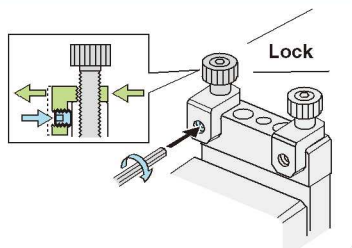

SPEC				
型式	FM533-25.4	FM533-30	FM533-25.4N	FM533-30N
	FM533-25.4B	FM533-30B	FM533-25.4NB	FM533-30NB
使用ミラー径	φ25/φ25.4mm	φ30mm	φ25/φ25.4mm	φ30mm
使用ミラー厚	3~6mm			
反射有効径	φ25/φ25.4mm	φ30mm	φ22.5mm	φ27mm
調整軸	θy θz軸			
送り方式	送りねじ P=0.25mm			
分解能	29°/回転			
移動量	±2.4°			
自重	0.17kg		0.17kg	
価格	¥24,000		¥26,000	

主材質-表面処理: アルミ-黒アルマイト処理

ガイダンス

ミラーホルダ

十字動ホルダ

レンズホルダ

偏光子ホルダ

フィルタホルダ

プリズムホルダ

ピンホール/
絞り

固定ホルダ
ホルダアクセサリ

光路遮断機

レーザーホルダ

キネマティック

ジナル