

マグネットベース:A22

ベース

ガイダンス

フレッドボード

ポストシステム

ロッド/  
ロッドスタンド

クロスランプ

光学レール

マグネットベース

スペーサ

ベースプレート

アダプタープレート

L型ブラケット



レバーのON・OFFを切り替えることにより、着磁性の除振台、実験台等▶P.3-159〜に着脱することができます。タップ穴位置に関係なく、任意の位置に固定することが可能です。  
着磁力の高いものから薄型のタイプまで、お客様の用途に合わせてご選定いただけます。

注意事項


マグネットベースの上面に磁性体を載せると着磁力が低下する恐れがあります。そのような時は、厚み3mm以上の非磁性の板を間に挟んでください。

■A22-1



M16P=1の取付けねじを持つロッドスタンド等を取付けることが可能です。また、アダプタープレート▶P.3-144を使用することにより、□40mm、□60mmの各種ステージを取付けることも可能です。

外形寸法図

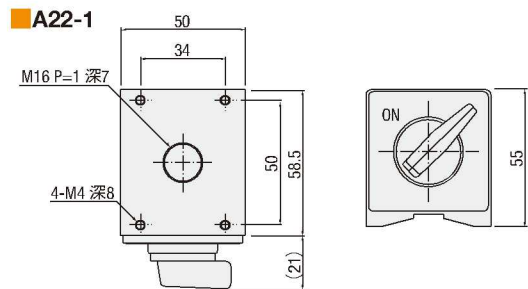


■A22-2



M16P=1の取付けねじを持つロッドスタンドや、□60mmの各種ステージを取付けることが可能です。また、アダプタープレート▶P.3-144を使用することにより、□40mm、□80mmの各種ステージを取付けることも可能です。

外形寸法図

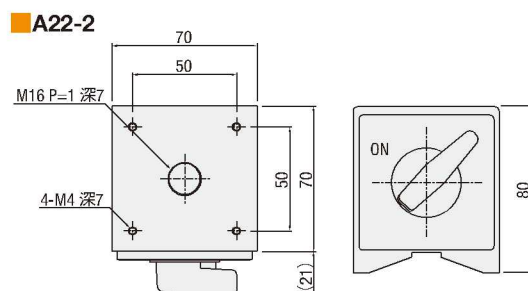

■A22-8



M6P=1の取付けねじを持つロッドスタンドや、□25mm、□40mmの各種ステージを取付けることが可能です。外周は一番小さく、狭いスペースに有効です。

外形寸法図

