


■A22-10/11



外形寸法図

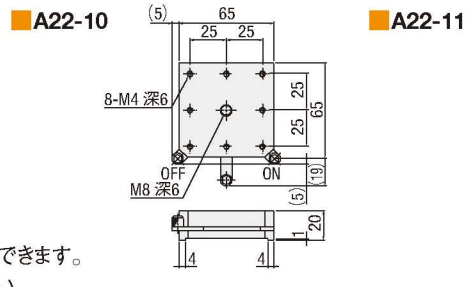


- A22-10
  - ・□60mmの各種ステージ・プレートなどを取付けることができます。
  - ・ロッドスタンドを取付ける場合は、A22-11をご使用ください。
- A22-11
  - ・M16P=1の取付けねじを持つロッドスタンドや、□60mmの各種ステージ・プレートなどを取付けることが可能です。

■A22-12/13



外形寸法図

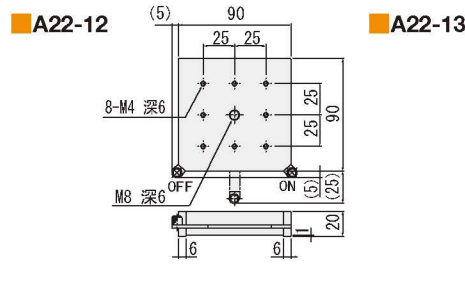

- A22-12
  - ・□60mmの各種ステージ・プレート等取付けることが可能です。
  - ・ロッドスタンドを取付ける場合は、A22-13をご使用ください。
- A22-13
  - ・M16P=1の取付けねじを持つロッドスタンドや、□80mm、□100mmの各種ステージ・プレート等取付けることが可能です。

SPEC							
型式	A22-1	A22-2	A22-8	A22-10	A22-11	A22-12	A22-13
着磁力※1	56kgf	100kgf	20kgf	20kgf	20kgf	25kgf	25kgf
自重	1.0kg	2.5kg	0.42kg	0.6kg	0.7kg	1.2kg	1.4kg
価格	¥5,000	¥14,000	¥4,600	¥8,500	¥10,500	¥10,000	¥12,000


※1、材質SS400、板厚25mmの研磨仕上面に着磁させたときの参考値です。

フレキシブルスタンド:A52



φ12またはφ20のロッドを固定し、自由に位置決めできます。  
 固定はカム方式のため、1つのクランプノブで3つの関節を固定でき便利です。  
 A52-1,2はマグネットベース付き、A52-3,4はベースプレート付きタイプです。

外形寸法図

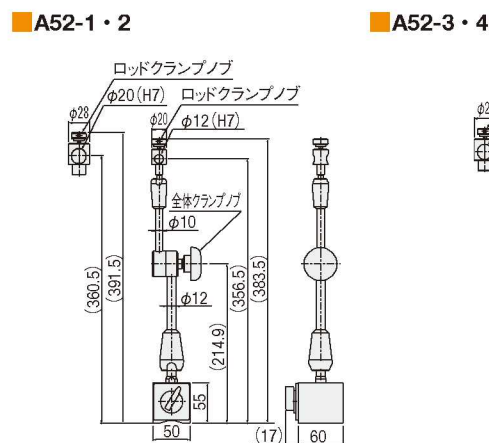

SPEC				
型式	A52-1	A52-2	A52-3	A52-4
適用ロッド径	φ12mm	φ20mm	φ12mm	φ20mm
自重	1.9kg		1.0kg	
耐荷重	1.0kg			
価格	¥25,000			