

下方押え型トグルクランプ (垂直ハンドル式)

Toggle Clamp (Vertical Handle type)



品番	ベース・タイプ	質量 (g)	メーカー希望小売価格
TDX12F	フランジ	900	3,190


最大支持力 2.0kN
 クランプアーム移動角度 112°
 ハンドル操作角度 62°



品番	ベース・タイプ	質量 (g)	メーカー希望小売価格
TDX14F	フランジ	1980	5,230

最大支持力 3.5kN
 クランプアーム移動角度 124°
 ハンドル操作角度 69°

TDA44F

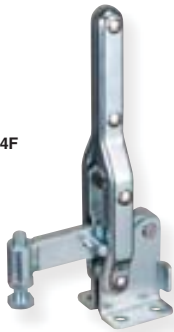

TDB44F



品番	ベース・タイプ	質量 (g)	メーカー希望小売価格
TDA44F	フランジ	900	2,330
TDB44F	フランジ	860	2,310

最大支持力 4.0kN
 クランプアーム移動角度 129°
 ハンドル操作角度 75°

TDA42F



TDA42S



品番	ベース・タイプ	質量 (g)	メーカー希望小売価格
TDA42F	フランジ	352	1,390
TDA42S	ストレート	352	1,390
STDA42F	フランジ・ステンレス製	352	3,180
STDA42S	ストレート・ステンレス製	352	3,180

最大支持力 2.0kN
 クランプアーム移動角度 94°
 ハンドル操作角度 45°

