


下方押え型トグルクランプ (垂直ハンドル式)

Toggle Clamp (Vertical Handle type)



品番	ベース・タイプ	質量 (g)	メーカー希望小売価格
TD34S	ストレート	2320	7,050

最大支持力 5.0kN
 クランプアーム移動角度 128°
 ハンドル操作角度 68°

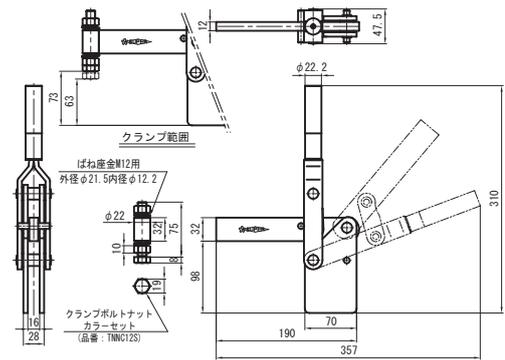


横押し型トグルクランプ

Toggle Clamp (Push type)




品番	ベース・タイプ	質量 (g)	メーカー希望小売価格
TP02F	フランジ	368	1,730

最大支持力 1.8kN
 ストローク 30mm
 ハンドル操作角度 145°

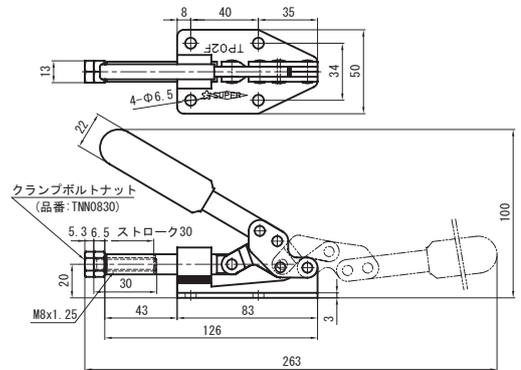

品番	ベース・タイプ	質量 (g)	メーカー希望小売価格
TP06F	フランジ	60	1,380

最大支持力 0.5kN
 ストローク 13mm
 ハンドル操作角度 93°

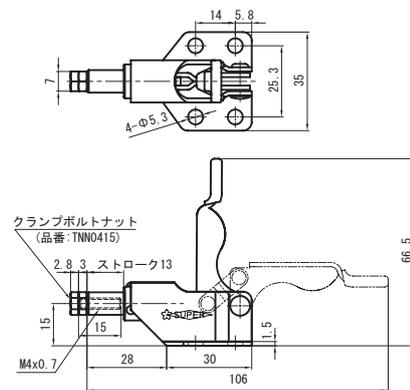

品番	ベース・タイプ	質量 (g)	メーカー希望小売価格
TP07F	フランジ	100	1,380

最大支持力 0.5kN
 ストローク 10mm
 ハンドル操作角度 66°

