


横押し型トグルクランプ

Toggle Clamp (Push type)





品番	ベース・タイプ	質量 (g)	メーカー希望小売価格
TPA50F	フランジ	366	1,900

最大支持力 2.0kN
ストローク 30mm
ハンドル操作角度 190°

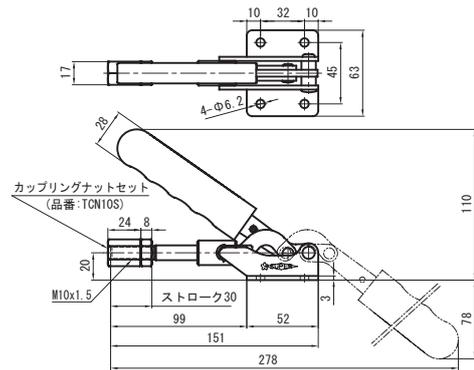


品番	ベース・タイプ	質量 (g)	メーカー希望小売価格
TPB50F	フランジ	945	3,090

最大支持力 4.54kN
ストローク 50mm
ハンドル操作角度 190°

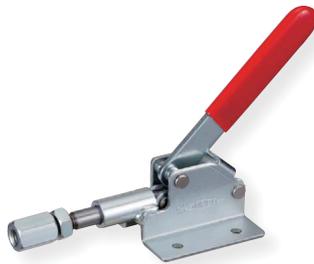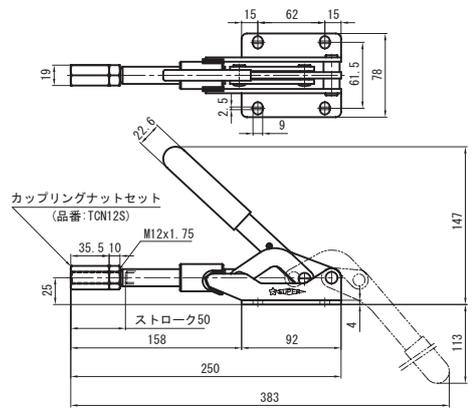

品番	ベース・タイプ	質量 (g)	メーカー希望小売価格
TPBS51F	フランジ	468	2,100

最大支持力 1.6kN
ストローク 11mm
ハンドル操作角度 45°

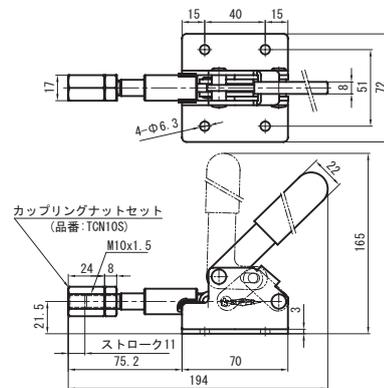

TPBX51F



TPBX51S

品番	ベース・タイプ	質量 (g)	メーカー希望小売価格
TPBX51F	フランジ	452	2,100
TPBX51S	ストレート	452	2,100

最大支持力 1.6kN
ストローク 11mm
ハンドル操作角度 45°

