

横押し型トグルクランプ

Toggle Clamp (Push type)




TPBM51F

TPBM51S


品番	ベース・タイプ	質量 (g)	メーカー希望小売価格
TPBM51F	フランジ	1270	3,860
TPBM51S	ストレート	1270	3,860

最大支持力 2.95kN
 ストローク 23mm
 ハンドル操作角度 45°

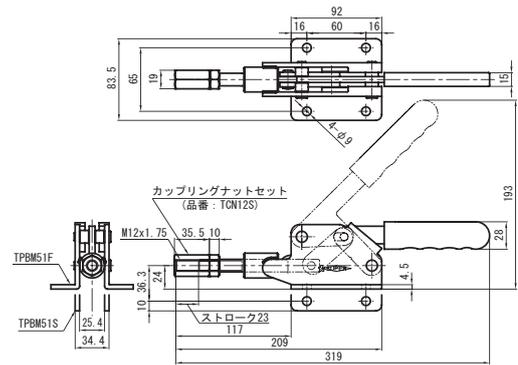

品番	ベース・タイプ	質量 (g)	メーカー希望小売価格
TPX6F	フランジ	640	3,130


最大支持力 3.0kN
 ストローク 27mm
 ハンドル操作角度 70°

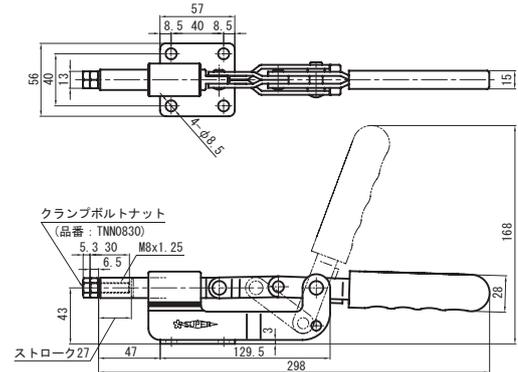


TPL100F・TPL200F




TPL300F

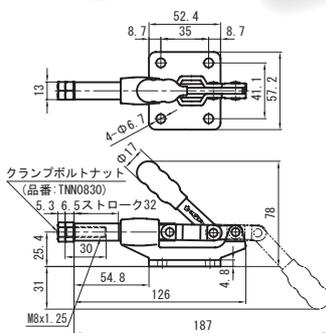

TPL100F

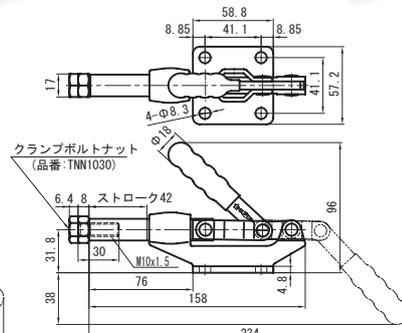

TPL200F

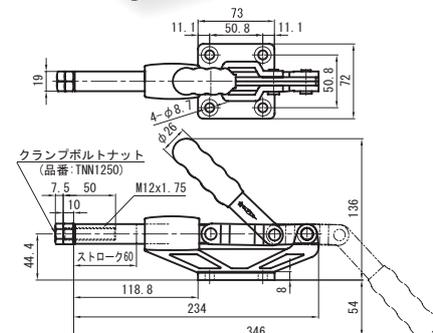

TPL300F

品番	ベース・タイプ	最大支持力 (kN)	ストローク (mm)	ハンドル操作角度	質量 (g)	メーカー希望小売価格
TPL100F	フランジ	2.27	32	190°	346	2,380
TPL200F	フランジ	3.86	42	190°	560	2,970
TPL300F	フランジ	6.8	60	180°	1420	5,600



品番	ベース・タイプ	質量 (g)	メーカー希望小売価格
TPL150F	フランジ	300	1,280

最大支持力 1.36kN
 ストローク 31mm
 ハンドル操作角度 180°

