





## 横押し型トグルクランプ

Toggle Clamp (Push type)

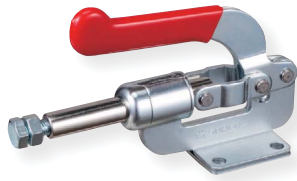



品番	ベース・タイプ	質量 (g)	メーカー希望小売価格
<b>TPL250F</b>	フランジ	800	<b>2,620</b>

最大支持力 3.64kN  
ストローク 40mm  
ハンドル操作角度 180°

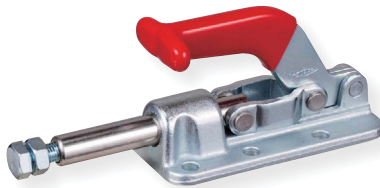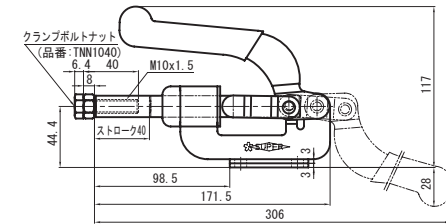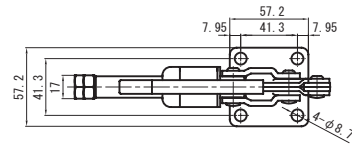



品番	ベース・タイプ	質量 (g)	メーカー希望小売価格
<b>TPL350F</b>	フランジ	1040	<b>3,550</b>

最大支持力 11.36kN  
ストローク 50mm  
ハンドル操作角度 180°

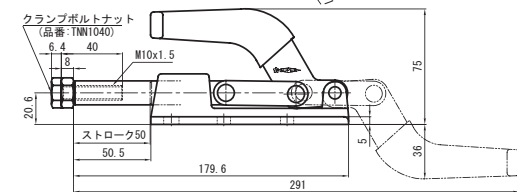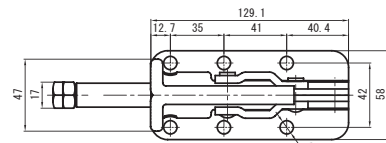

品番	ベース・タイプ	質量 (g)	メーカー希望小売価格
<b>TPMB51F</b>	フランジ	1650	<b>10,280</b>

最大支持力 3kN  
ストローク 43mm  
ハンドル操作角度 105°

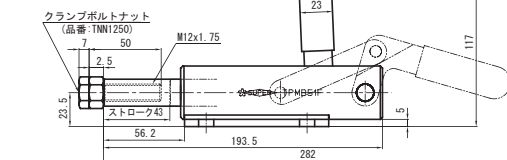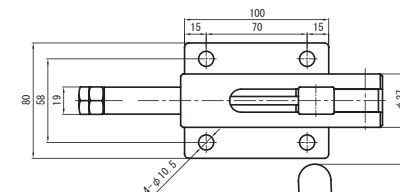

品番	ベース・タイプ	質量 (g)	メーカー希望小売価格
<b>TPMD51</b>	ブラケット	1320	<b>9,580</b>

最大支持力 3kN  
ストローク 43mm  
ハンドル操作角度 105°

