



横押し型トグルクランプ

Toggle Clamp (Push type)



品番	ベース・タイプ	質量 (g)	メーカー希望小売価格
TPPL10F	フランジ	42	1,020

最大支持力 0.45kN
 ストローク 14mm
 ハンドル操作角度 140°

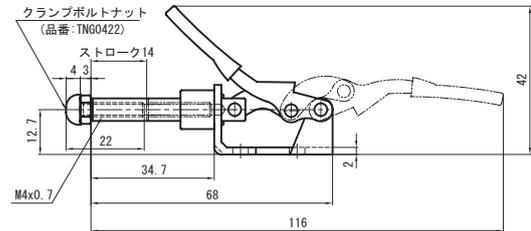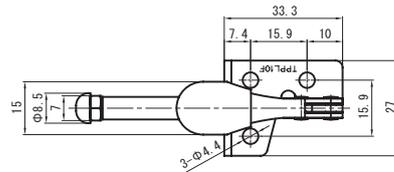





押し引き兼用型トグルクランプ

Toggle Clamp (Push / Pull type)



品番	ベース・タイプ	質量 (g)	メーカー希望小売価格
TPPM50	ブラケット	123	1,440

 
 
最大支持力 0.91kN
 ストローク 19mm
 ハンドル操作角度 180°

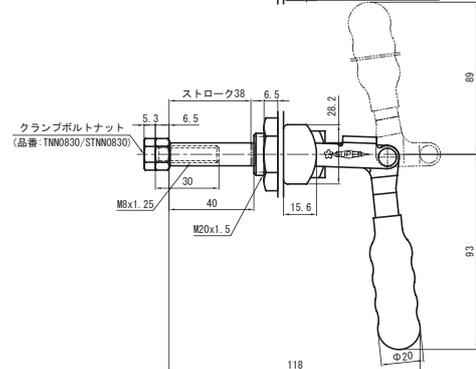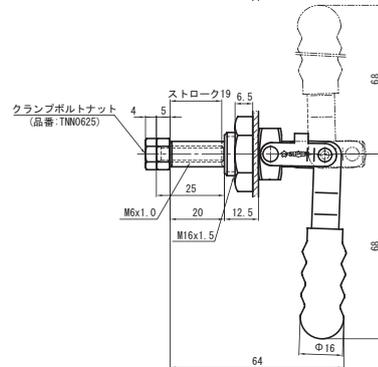

TPPM150

品番	ベース・タイプ	質量 (g)	メーカー希望小売価格
TPPM150	ブラケット	278	1,940
STPPM150	ブラケット・ステンレス製	278	5,550

 最大支持力 1.36kN
 ストローク 38mm
 ハンドル操作角度 180°

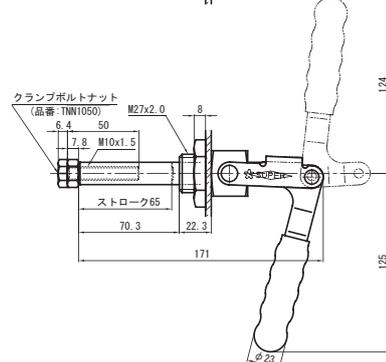

品番	ベース・タイプ	質量 (g)	メーカー希望小売価格
TPPM250	ブラケット	790	3,570

最大支持力 3.18kN
 ストローク 65mm
 ハンドル操作角度 180°