


押し引き兼用型トグルクランプ

Toggle Clamp (Push / Pull type)

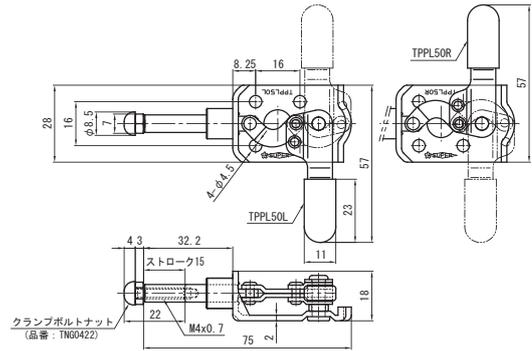


品番	ベース・タイプ	質量 (g)	メーカー希望小売価格
TPPL50R	フランジ	54	1,090
TPPL50L	フランジ	54	1,090

最大支持力 0.5kN
 ストローク 15mm
 ハンドル操作角度 180°



引き止め専用型トグルクランプ

Toggle Clamp (Latch type)

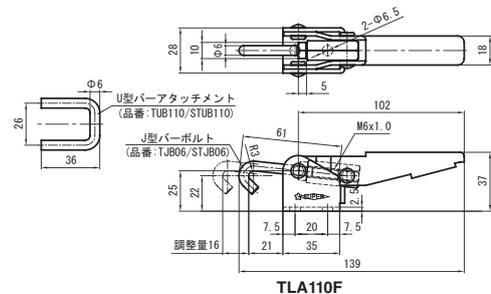

品番	ベース・タイプ	質量 (g)	メーカー希望小売価格
TLA110F	フランジ	205	1,520
STLA110F	フランジ・ステンレス製	205	3,890
TLA150F	フランジ	454	1,680
STLA150F	フランジ・ステンレス製	454	4,840

TLA110F・STLA110F 最大支持力 1.7kN
 調整量 16mm
 TLA150F・STLA150F 最大支持力 3.0kN
 調整量 12mm

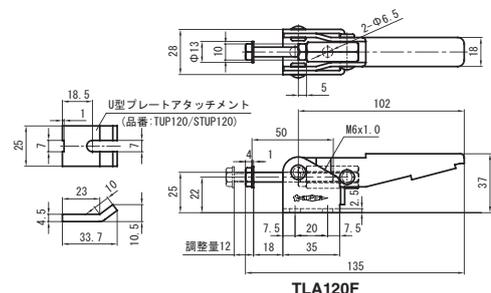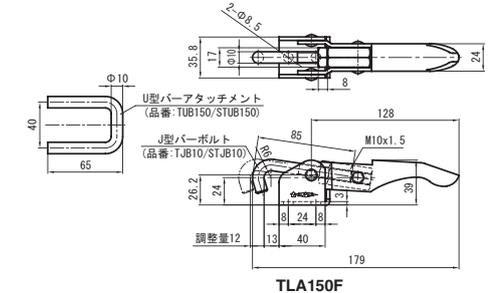

品番	ベース・タイプ	質量 (g)	メーカー希望小売価格
TLA120F	フランジ	210	1,520
STLA120F	フランジ・ステンレス製	210	3,890
TLA160F	フランジ	420	1,680
STLA160F	フランジ・ステンレス製	420	4,730

TLA120F・STLA120F 最大支持力 1.7kN
 調整量 12mm
 TLA160F・STLA160F 最大支持力 3.0kN
 調整量 12mm

