


● 印の製品は製作品
 ※出荷単位外のご発注の場合、割増料金


JIS10型 ㊤ 501型 真 剣

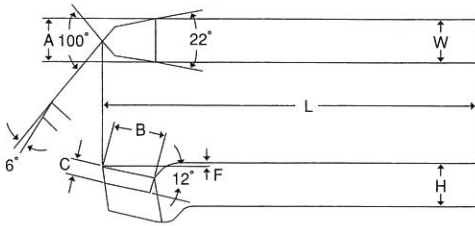

流通商品コード	呼び番号	チップ部の基準寸法			シャンク部の基準寸法				出荷単位
		A	B	C	F	W	H	L	
TTB10-0 (SM55)	0 10	10	13	4	0	10	10	100	1
TTB10-1 (SM55)	1 13	13	16	4.5	0	13	13	115	1
TTB10-2 (SM55)	2 16	16	20	5.5	0	16	16	140	1
TTB10-3 (SM55)	3 19	19	24	7	0	19	19	165	1
	4 19X25	19	29	7	0	19	25	180	10
	5 22	22	29	7	0	22	22	180	10
TTB10-7 (SM55)	7 25	25	32	8	0	25	25	200	1
	9 32	32	38	10	3	32	32	250	5
	11 38	38	45	11	4	38	38	300	5
	13 50	50	60	13	5	50	50	380	5

● SMゴールド SMブラック SMシルバー


JIS11型 ㊤ 502型 丸 剣

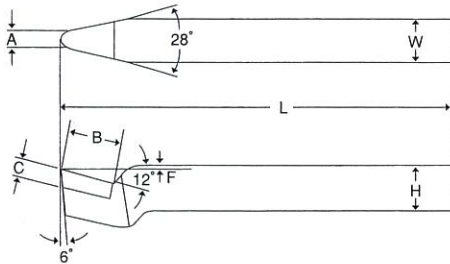

流通商品コード	呼び番号	チップ部の基準寸法			シャンク部の基準寸法				出荷単位
		A	B	C	F	W	H	L	
TTB11-0 (SM55)	0 10	3.5	13	4	0	10	10	100	20
TTB11-1 (SM55)	1 13	4.5	16	4.5	0	13	13	115	1
TTB11-2 (SM55)	2 16	5.5	20	5.5	0	16	16	140	1
TTB11-3 (SM55)	3 19	6	24	7	0	19	19	165	1
	4 19X25	6	29	7	0	19	25	180	10
	5 22	7.5	29	7	0	22	22	180	1
TTB11-7 (SM55)	7 25	8	32	8	0	25	25	200	1
	9 32	11	38	10	3	32	32	250	5
	11 38	13	45	11	4	38	38	300	5
	13 50	16	60	13	5	50	50	380	5

● SMゴールド SMブラック SMシルバー


JIS13R型 ㊤ 505型 片刃(図示のもの) JIS13L型 ㊤ 506型 片刃(図の反対)

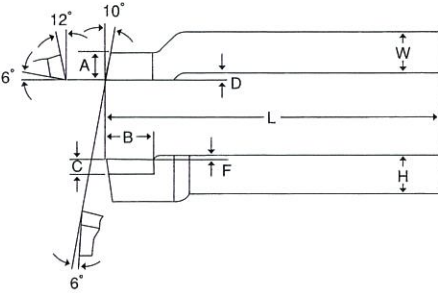

流通商品コード	呼び番号	チップ部の基準寸法			シャンク部の基準寸法					出荷単位	
		A	B	C	D	F	W	H	L	505	506
TTB13R(L)-0 (SM55)	0 10	8	13	4	3	1	10	10	100	1	20
TTB13R(L)-1 (SM55)	1 13	10	16	4.5	3	1	13	13	115	1	1
TTB13R(L)-2 (SM55)	2 16	12	20	5.5	4	2	16	16	140	1	1
TTB13R(L)-3 (SM55)	3 19	14	24	7	5	2	19	19	165	1	1
	4 19X25	14	29	7	5	2	19	25	180	10	1
	5 22	16	29	7	6	3	22	22	180	1	1
TTB13R(L)-7 (SM55)	7 25	18	32	8	6	3	25	25	200	1	1
	9 32	24	38	10	8	4	32	32	250	5	1
	11 38	28	45	11	8	4	38	38	300	5	1
	13 50	40	60	13	12	5	50	50	380	5	1

● R=本図 L=図反 SMゴールド SMブラック SMシルバー


JIS14R型 ㊤ 507型 横荒剣(図示のもの) JIS14L型 ㊤ 508型 横荒剣(図の反対)

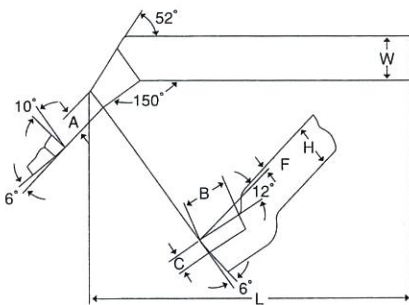

流通商品コード	呼び番号	チップ部の基準寸法			シャンク部の基準寸法				出荷単位	
		A	B	C	F	W	H	L	507	508
TTB14R(L)-0 (SM55)	0 10	6	13	4	0	10	10	100	20	
TTB14R(L)-1 (SM55)	1 13	7	16	4.5	0	13	13	115	1	20
TTB14R(L)-2 (SM55)	2 16	8	20	5.5	0	16	16	140	1	
TTB14R(L)-3 (SM55)	3 19	10	24	7	0	19	19	165	1	10
	4 19X25	10	29	7	0	19	25	180	10	
	5 22	11	29	7	0	22	22	180	1	10
TTB14R(L)-7 (SM55)	7 25	12.5	32	8	0	25	25	200	1	10
	9 32	17	38	10	3	32	32	250	1	5
	11 38	22	45	11	4	38	38	300	5	

● R=本図 L=図反 SMゴールド SMブラック SMシルバー

JIS15R型 ㊤ 503型 横剣(図示のもの) JIS15L型 ㊤ 504型 横剣(図の反対)

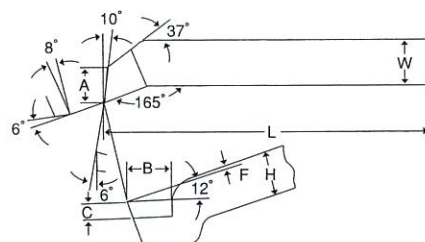

流通商品コード	呼び番号	チップ部の基準寸法			シャンク部の基準寸法				出荷単位	
		A	B	C	F	W	H	L	503	504
TTB15R(L)-0 (SM55)	0 10	7	13	4	0	10	10	100	1	20
TTB15R(L)-1 (SM55)	1 13	9	16	4.5	0	13	13	115	1	
TTB15R(L)-2 (SM55)	2 16	12	20	5.5	0	16	16	140	1	
TTB15R(L)-3 (SM55)	3 19	14	24	7	0	19	19	165	1	
	4 19X25	12	29	7	0	19	25	180	10	
	5 22	16	29	7	0	22	22	180	10	
TTB15R(L)-7 (SM55)	7 25	18	32	8	0	25	25	200	1	
	9 32	24	38	10	3	32	32	250	5	
	11 38	29	45	11	4	38	38	300	5	
	13 50	38	60	13	5	50	50	380	5	

● R=本図 L=図反 SMゴールド SMブラック SMシルバー