



■三和規格W509 (JIS13形類似品)

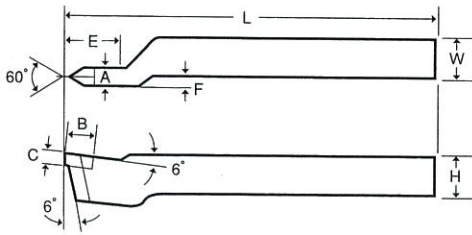


呼び番号	チップ部の基準寸法			シャンク部の基準寸法				
	A	B	C	W	H	L	E	F
1	5	8	3	13	13	120	19	4
2	6	10	4	16	16	140	20	5
3	7	12	5	19	19	160	25	5
4	9	16	6	25	25	190	27	5

■三和規格W510 (JIS21形類似品)

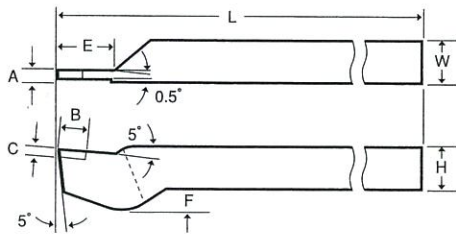


呼び番号	チップ部の基準寸法			シャンク部の基準寸法				
	A	B	C	W	H	L	F	E
1	3	13	4	13	13	100	7	18
2	4	13	3	16	16	120	9	23
3	4	13	4	19	19	140	11	28
4	5	15	5	25	25	160	15	35

■三和規格W514 (JIS11形類似品)

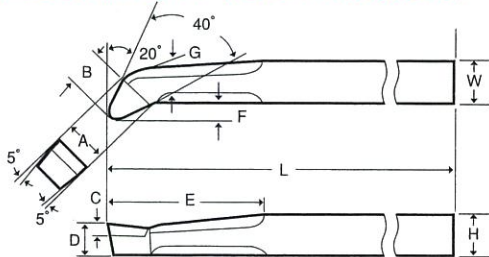


呼び番号	チップ部の基準寸法			シャンク部の基準寸法						
	A	B	C	D	E	F	G	W	H	L
0	10	10	3	7.5	45	6	7	10	10	115
1	10	10	3	10	50	6	9	13	13	145
2	13	13	3	12.5	65	7	11	16	16	175
3	16	16	4	15	75	8	13	19	19	195
4	19	19	5	18	100	12	18	25	25	255

■三和規格W515

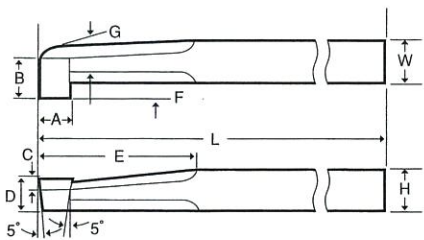

呼び番号	チップ部の基準寸法			シャンク部の基準寸法						
	A	B	C	D	E	F	G	W	H	L
1	9	13	3	10	52	6	9	13	13	145
2	11	16	4	12.5	61	7	11	16	16	175
3	13	19	5	15	70	8	13	19	19	195
4	15	22	6	18	95	12	18	25	25	255

■三和規格W516 (JIS15形類似品)

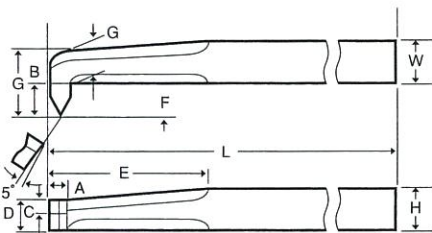

呼び番号	チップ部の基準寸法			シャンク部の基準寸法						
	A	B	C	D	E	F	G	W	H	L
1	5	8	3	10	48	8	17	13	13	145
2	6	10	4	12.5	56	10	21	16	16	175
3	7	12	5	15	64	12	25	19	19	195
4	9	16	6	18	89	16	34	25	25	255