


**M series**

入力側に±20V端子を設けることにより、  
1台のトランスで6種類の入力電圧に対応。

単相 複巻

静電シールド端子 接地端子付

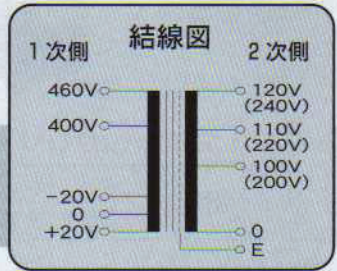

( ) 内の電圧はM42です

**M41 400V系** 1次側 0・380V・400V・420V・440V・460V・480V  
2次側 0・100V・110V・120V・E・⊕ 容量200VA~5KVA

**M41-E 380・400・420・440・460・480V - 100・110・120V-E**


| 品番          | 仕様     |      |        | 端子形状 | 外形寸法 (mm) |     |     | 取付寸法 (mm) |     |    | 取付穴 (mm) |   |   | 端子ネジ (mm) | 絶縁種類  | 重量      | 本体価格   |
|-------------|--------|------|--------|------|-----------|-----|-----|-----------|-----|----|----------|---|---|-----------|-------|---------|--------|
|             | 1次電圧   | 2次電圧 | 容量     |      | W         | D   | H   | A         | B   | C  | E        | F |   |           |       |         |        |
| ◎ M41-200E  |        |      | 200VA  | UP   | 108       | 115 | 116 | 75        | 73  | 48 | 6×10     | 4 | 4 | 4         | A     | 約4.5kg  | 10,800 |
| ◎ M41-300E  | (480V) |      | 300VA  | UP   | 128       | 110 | 128 | 97        | 70  | 68 | 6.5×12   | 5 | 4 | 4         | A     | 約5.8kg  | 13,500 |
| ◎ M41-500E  | 460V   | 120V | 500VA  | UP   | 146       | 120 | 143 | 110       | 82  | 76 | 6.5×12   | 5 | 4 | 4         | E     | 約8.8kg  | 18,900 |
| ◎ M41-750E  | (440V) | 110V | 750VA  | UP   | 146       | 140 | 143 | 110       | 102 | 76 | 6.5×12   | 5 | 4 | 4         | E     | 約11kg   | 22,100 |
| ◎ M41-1KE   | (420V) | 100V | 1KVA   | UP   | 146       | 175 | 143 | 110       | 127 | 76 | 6.5×12   | 5 | 4 | 4         | E     | 約13.6kg | 25,400 |
| ◎ M41-1.5KE | (400V) | 0    | 1.5KVA | UP   | 180       | 160 | 183 | 120       | 114 |    | 10×20    |   | 4 | 4         | E     | 約19kg   | 35,600 |
| ◎ M41-2KE   | (380V) | E    | 2KVA   | UP   | 180       | 180 | 183 | 120       | 134 |    | 10×20    |   | 4 | 4         | E     | 約23kg   | 41,600 |
| ◎ M41-3KE   | 0      |      | 3KVA   | UP   | 200       | 200 | 220 | 138       | 144 |    | 10×20    |   | 5 | B         | 約30kg | 56,700  |        |
| ◎ M41-4KE   |        |      | 4KVA   | UP   | 250       | 220 | 240 | 170       | 148 |    | 10×20    |   | 5 | B         | 約40kg | 78,300  |        |
| ◎ M41-5KE   |        |      | 5KVA   | UP   | 250       | 240 | 240 | 170       | 168 |    | 10×20    |   | 5 | B         | 約48kg | 89,100  |        |

**M42 400V系** 1次側 0・380V・400V・420V・440V・460V・480V  
2次側 0・200V・220V・240V・E・⊕ 容量200VA~5KVA

**M42-E 380・400・420・440・460・480V - 200・220・240V-E**

| 品番          | 仕様     |      |        | 端子形状 | 外形寸法 (mm) |     |     | 取付寸法 (mm) |     |    | 取付穴 (mm) |   |   | 端子ネジ (mm) | 絶縁種類  | 重量      | 本体価格   |
|-------------|--------|------|--------|------|-----------|-----|-----|-----------|-----|----|----------|---|---|-----------|-------|---------|--------|
|             | 1次電圧   | 2次電圧 | 容量     |      | W         | D   | H   | A         | B   | C  | E        | F |   |           |       |         |        |
| ◎ M42-200E  |        |      | 200VA  | UP   | 108       | 115 | 116 | 75        | 73  | 48 | 6×10     | 4 | 4 | 4         | A     | 約4.5kg  | 10,800 |
| ◎ M42-300E  | (480V) |      | 300VA  | UP   | 128       | 110 | 128 | 97        | 70  | 68 | 6.5×12   | 5 | 4 | 4         | A     | 約5.8kg  | 13,500 |
| ◎ M42-500E  | 460V   | 240V | 500VA  | UP   | 146       | 120 | 143 | 110       | 82  | 76 | 6.5×12   | 5 | 4 | 4         | E     | 約8.8kg  | 18,900 |
| ◎ M42-750E  | (440V) | 220V | 750VA  | UP   | 146       | 140 | 143 | 110       | 102 | 76 | 6.5×12   | 5 | 4 | 4         | E     | 約11kg   | 22,100 |
| ◎ M42-1KE   | (420V) | 200V | 1KVA   | UP   | 146       | 175 | 143 | 110       | 127 | 76 | 6.5×12   | 5 | 4 | 4         | E     | 約13.6kg | 25,400 |
| ◎ M42-1.5KE | (400V) | 0    | 1.5KVA | UP   | 180       | 160 | 183 | 120       | 114 |    | 10×20    |   | 4 | 4         | E     | 約19kg   | 35,600 |
| ◎ M42-2KE   | (380V) | E    | 2KVA   | UP   | 180       | 180 | 183 | 120       | 134 |    | 10×20    |   | 4 | 4         | E     | 約23kg   | 41,600 |
| ◎ M42-3KE   | 0      |      | 3KVA   | UP   | 200       | 200 | 220 | 138       | 144 |    | 10×20    |   | 5 | B         | 約30kg | 56,700  |        |
| ◎ M42-4KE   |        |      | 4KVA   | UP   | 250       | 220 | 240 | 170       | 148 |    | 10×20    |   | 5 | B         | 約40kg | 78,300  |        |
| ◎ M42-5KE   |        |      | 5KVA   | UP   | 250       | 240 | 240 | 170       | 168 |    | 10×20    |   | 5 | B         | 約48kg | 89,100  |        |

形状・寸法図 UP形 (ねじアップ式端子台)

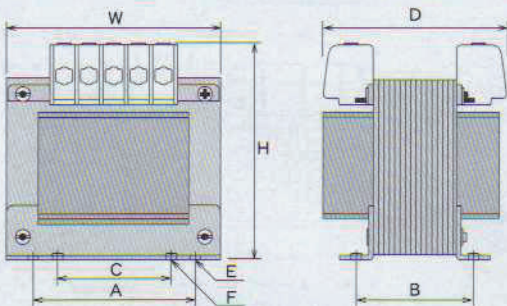

●各入力電圧における接続方法  
入力電圧が400V又は460Vの時は  
0Vの端子に接続して下さい。  
それ以外は右の図面を参考にして  
下さい。

M41-E  
(M42-E)

