


VS series サージ・ノイズを吸収し周辺機器を保護。

単相 複巻


サージ吸収素子・コンデンサー
静電シールド・電流ヒューズ内蔵

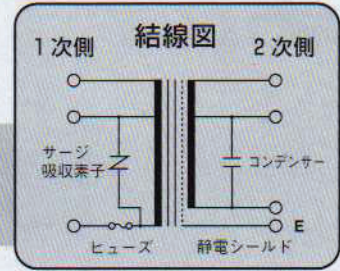

VS 100・110V-F-12 ~ 220V-E

品番	仕様			端子形状	外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)			取付穴 (mm)		端子ネジ (mm)	絶縁種類	重量	本体価格	
	1次電圧	2次電圧	容量		W	D	H	A	B	C	E	F					
○ VS-1130	110V 100V 0 F	110V 100V 0 E	30VA	1•	UP	77	88	92	55	49	35	4.5×8	4	4	A	約1.3kg	6,400
○ VS-1150			50VA	2•	UP	77	95	92	55	54	35	4.5×8	4	4	A	約1.6kg	7,200
○ VS-11100			100VA	3•	UP	96	102	103	59	60	40	5.5×10	4	4	A	約2.7kg	8,300
○ VS-11200			200VA	5•	UP	108	117	118	75	73	48	6×10	4	4	A	約4.4kg	10,500
○ VS-11300			300VA	7•	UP	128	110	131	97	70	68	6.5×12	5	4	A	約5.3kg	13,200
◎ VS-11500			500VA	10•	UP	146	122	155	110	72	76	6.5×12	5	5	E	約7.3kg	18,200
○ VS-11750			750VA	15•	UP	146	150	155	110	92	76	6.5×12	5	5	E	約10kg	23,700
○ VS-111K			1KVA	20•	UP	146	172	155	110	122	76	6.5×12	5	5	E	約13kg	28,600
○ VS-1115K			1.5KVA	30•	UP	180	170	190	120	114		10×20		5	E	約19kg	38,500
○ VS-112K			2KVA	30•	UP	180	190	190	120	134		10×20		5	E	約22kg	45,100
○ VS-1250	110V 100V 0 F	220V 200V 0 E	50VA	2•	UP	77	95	92	55	54	35	4.5×8	4	4	A	約1.6kg	7,200
○ VS-12100			100VA	3•	UP	96	102	103	59	60	40	5.5×10	4	4	A	約2.8kg	8,300
○ VS-12200			200VA	5•	UP	108	117	118	75	73	48	6×10	4	4	A	約4.4kg	10,500
○ VS-12300			300VA	7•	UP	128	110	131	97	70	68	6.5×12	5	4	A	約5.3kg	13,200
○ VS-12500			500VA	10•	UP	146	122	155	110	72	76	6.5×12	5	5	E	約7.3kg	18,200
○ VS-12750			750VA	15•	UP	146	152	155	110	92	76	6.5×12	5	5	E	約10kg	23,700
○ VS-121K			1KVA	20•	UP	146	172	155	110	122	76	6.5×12	5	5	E	約13kg	28,600
○ VS-1215K			1.5KVA	30•	UP	180	170	190	120	114		10×20		5	E	約19kg	38,500
○ VS-122K			2KVA	30•	UP	180	190	190	120	134		10×20		5	E	約22kg	45,100
○ VS-1123			100V 0 F	12V 0 E	3A	1•	UP	77	88	92	55	49	35	4.5×8	4	4	A
○ VS-1125	5A	2•			UP	77	95	92	55	54	35	4.5×8	4	4	A	約1.6kg	6,800
○ VS-11210	10A	3•			UP	96	102	103	59	60	40	5.5×10	4	4	A	約3.0kg	8,600
○ VS-11215	15A	4•			UP	108	107	118	75	68	48	6×10	4	4	A	約4.0kg	10,500
○ VS-11220	20A	5•			UP	128	100	131	97	60	68	6.5×12	5	4	A	約5.0kg	12,100
○ VS-1243	24V 0 E	3A		2•	UP	86	102	95	57	62	35	5.5×10	4	4	A	約2.1kg	7,500
○ VS-1245		5A		3•	UP	96	102	103	59	60	40	5.5×10	4	4	A	約3.0kg	8,800
○ VS-12410		10A		5•	UP	128	100	131	97	60	68	6.5×12	5	4	A	約5.4kg	12,100
○ VS-12415		15A		8•	UP	128	110	131	97	70	68	6.5×12	5	4	A	約6.0kg	14,900
○ VS-12420		20A		10•	UP	146	130	155	110	72	76	6.5×12	5	5	E	約7.2kg	18,200

 LED(通電表示)付も製作可



- 誘導雷の電源回路保護
- 誘導負荷スイッチングサージ・ノイズの吸収
- 電路から通じて侵入するサージ・ノイズの吸収
- 静電気による放電の阻止
- 変圧器及び周辺機器の保護