

海外・国内兼用型 トランス

TRANSFORMERS FOR WORLD USE

AG series

国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。

単相 単巻

使用できる容量 55VA・120VA



AG 220~240・100・110~130V - 100・220~240V トロイダルトランス式

品番	入力プラグの形状	入力電圧	出力電圧	容量	外形寸法 (mm)			重量	本体価格
					W	D	H		
◎ AG- 55	丸ピン C2	AC- 220V~240V 100V	AC- 100V 220V~240V	55VA	75	52	108	約 520g	9,000
◎ AG- 120	丸ピン C2	AC- 220V~240V 100V (自動切替)	AC- 100V 220V~240V	120VA	75	52	108	約 840g	14,000
○ AG- 120A	丸ピン C2	AC- 220V~240V 110V~130V (自動切替)	AC- 100V 220V~240V	120VA	75	52	108	約 840g	14,000

保護機能 自動復帰型温度サーモ

付属品 アダプタープラグ(A-2) ()・専用ポーチ

入力コード80cm付


国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。

各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧自動切替)

適用電気製品・ゲーム機・CD/MDプレーヤー

シェイパー・ACアダプター・コンタクトレズ煮沸器
ビデオカメラ・デジタルカメラの充電器用等。

形状・寸法図

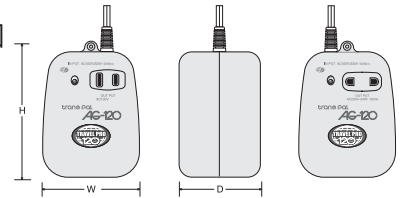

世界中の電気製品が使える
マルチコンセント付

単相 単巻

使用できる容量 1KVA~1.5KVA



AG 100・110・120・200・220・240V - 100・110・120・200・220・240V

品番	入力プラグの形状	入力電圧	出力電圧	容量	外形寸法 (mm)			重量	本体価格
					W	D	H		
◎ AG- 1000M	平ピン A2 E付	100V 120V 200V 220V 切替式	AC-100V AC-220V~230V	1KVA	170	215	143	約6kg	40,000
◎ AG- 1500M	平ピン A2 E付	110V 230V 240V	AC-230V~240V	1.5KVA	170	215	143	約6.8kg	49,000
◎ AG- 1000D	平ピン A2 E付	100V 110V AC-120V 切替式	100V 110V AC-120V	1KVA	170	190	183	約9kg	40,000
◎ AG- 1500D	平ピン A2 E付	200V 220V 240V	200V 220V 240V	1.5KVA	170	225	183	約12kg	49,000
○ AG- 1000N	平ピン A2 E付	AC-100V	100V 110V AC-120V	1KVA	170	190	183	約9kg	40,000
○ AG- 1500N	平ピン A2 E付		200V 220V 240V	1.5KVA	170	225	183	約12kg	47,000

保護機能 ノーヒューズブレーカー

付属品 アダプタープラグ(C-2) () (1000D・1500Dのみ)

入力コード1.3m付

※AG-1500Dは入力電圧が100、110、120V
の場合1200VAまでしか使用できません。

国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。

各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)

出力コンセント 平ピン (A-2) 丸ピン (C-2) 共用・BF・O

適用電気製品・AV機器・パソコン・プリンター・テレビ
電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ
炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等

形状・寸法図

