

■棒状温度計 アルコール

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
72508	H -20~105℃ 30cm	320 (336)	SP	300×6×6	21g	10	4 960910 725089
72510	H-2 0~200℃ 30cm	320 (336)	SP				4 960910 725102
72511	H-3 -20~105℃ 30cm 透明プラスチック付	400 (420)	SP	153×6×6	11g	10	4 960910 725119
72514	H-4 0~100℃ 15cm	320 (336)	SP				4 960910 725140
72547	H-5 0~100℃ 30cm	320 (336)	SP	300×6×6	21g	10	4 960910 725478
72574	H-6 -30~50℃ 30cm	320 (336)	SP				4 960910 725744
72577	H-7 青液 -10~65℃ 30cm	320 (336)	SP	153×6×6	11g	10	4 960910 725775
72579	H-8 -20~50℃ 15cm	320 (336)	SP				4 960910 725799
72581	H-9 赤青 -10~50℃ 15cm×2 金属ケース付	1,100 (1,155)	SP	480×14×12	93g	10	4 960910 725812
72604	H-10 -20~105℃ 45cm 金属ケース付	1,550 (1,628)	SP				4 960910 726048

特長

- アルコールは液が見やすく読み取りやすくなっています。
- 水銀はガラス管内壁を濡らしません。沸点が高いので高温の測定向です。
- H-3はケースに入れたまま使用できる透明保護ケース付です。
- H-9は地温+気温、水温+気温などの同時測定が可能です。入れたまま使用できる丈夫な金属保護ケース付です。
- 転がり防止ゴム付です。(H-3、H-9、H-10は除く)



※棒状温度計は全浸没温度計です。測る温度まで浸した時に、正しい温度を示します。

用途


- 薬品等の温度測定に。
- 地温の測定に。
- 天ぷら油の温度管理に。
- チョコレートの湯せんに。

仕様

- 精度: ±1℃
- 1目盛: 1℃

■棒状温度計 水銀

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
72516	I -20~105℃ 30cm	400 (420)	SP	300×6×6	23g	10	4 960910 725164

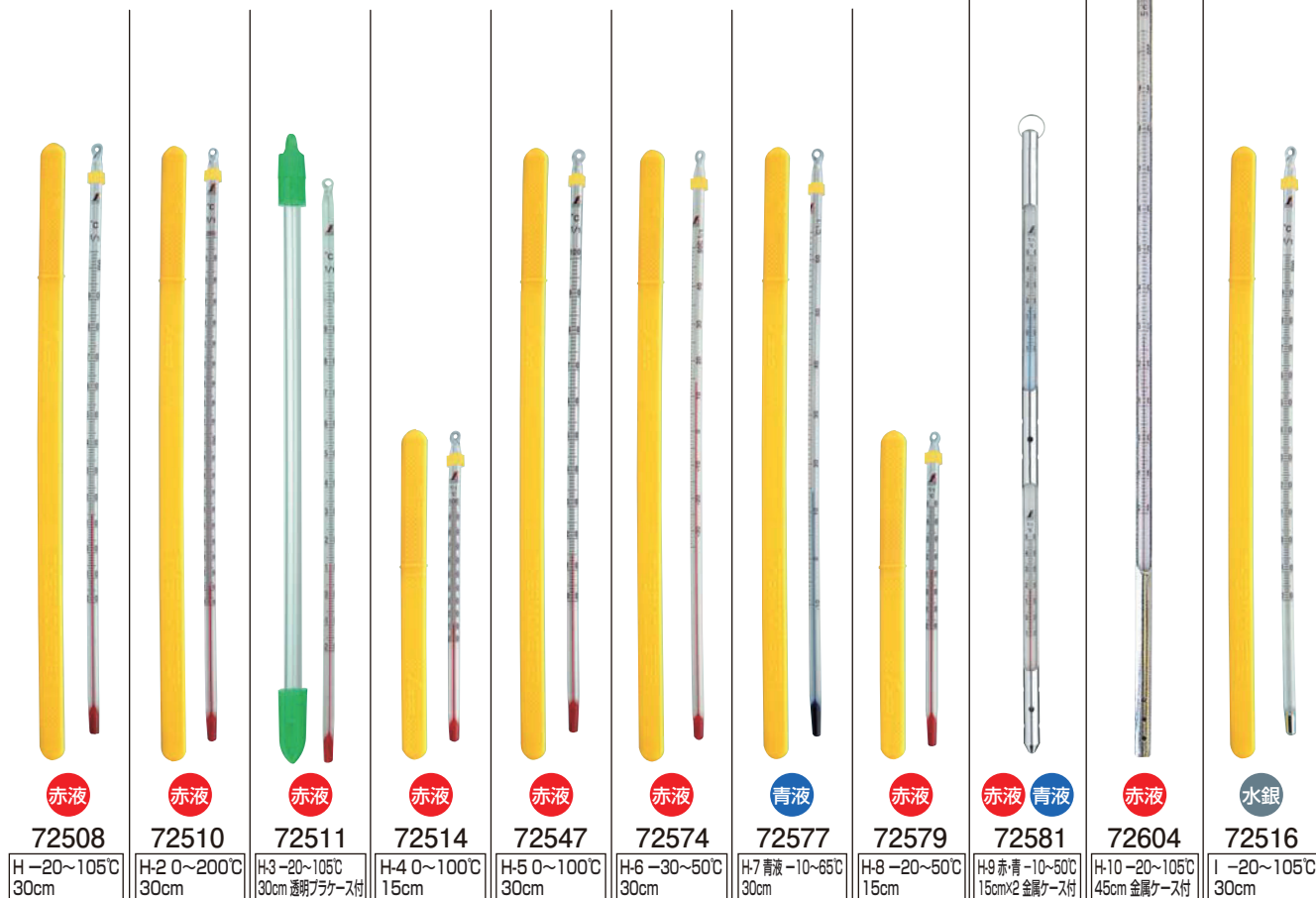

■金属ケース 棒状温度計

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
72729	30cm用	900 (945)	SP	341×14×16	44g	10	4 960910 727298
72731	15cm用	800 (840)	SP	190×14×16	28g	10	4 960910 727311



特長

- 目盛が読み取れるよう、窓が開いていますので、ケースに温度計を入れた状態で温度測定ができます。

用途

- ガラス製棒状温度計の保護に。

仕様

- 材質: 真ちゆう

曲尺  
直尺  
アルミ製  
樹脂製  
竹製直尺  
フロトラシュー  
フスマ  
マシローナー

コンベックス  
巻尺  
測量用品  
はかり  
レベル  
レーザー!  
光学機器  
墨つけ  
基準出レベル  
ガイド定規  
丸ノコ  
建築用工具  
工場用工具

砂時計・温度計・湿度計  
アウトドア  
ルーペ  
製図用品  
マグネット