

■高倍率 収納型

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	レンズ径 (mm)	倍率	本体サイズ (mm)	製品 質量	入数	JANコード
75523	C 2枚組 10倍・20倍	1,600(1,680)	⊕	7・13	10・20倍	58×23×16	30g	4	4 960910 755239
75531	D 3枚組 3.5倍	1,100(1,155)	⊕	23	3.5倍	59×28×15	16g	5	4 960910 755314
75765	I チェーン付 10倍	2,600(2,730)	⊕	19	10倍	44×27×16	46g	4	4 960910 757653
75766	J チェーン付 3・4・5倍	3,300(3,465)	⊕	19	3・4・5倍		47g	4	4 960910 757660

特長

- 高倍率で小さく、収納タイプなので携帯に便利です。
- D・Jは重ねる事で倍率がアップします。
D…2枚で7倍、3枚で10.5倍。
J…3倍+4倍で7倍、3倍+5倍で8倍、4倍+5倍で9倍、3枚で12倍です。

用途

- 宝石鑑定・鉱石観察・製図など、高倍率が必要な作業に。


仕様

	C	D	I	J
材質	本体:真ちゆう	本体:ABS樹脂	本体:鉄、亜鉛	本体:鉄、アルミ



■ポケット型顕微鏡

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	倍率	本体サイズ (mm)	製品 質量	入数	JANコード
75753	H 60倍~100倍 LEDライト付	2,500(2,625)	⊕	60倍~ 100倍	83×33×20	31g	5	4 960910 757530

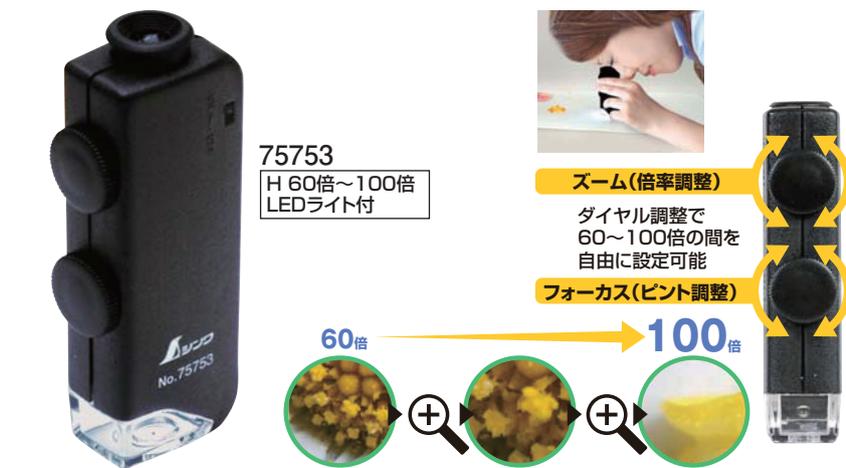

特長

- ポケットサイズでLEDライトが付いた携帯型顕微鏡です。

用途

- アウトドアでの観察、印刷のチェックなどに。

仕様

倍率	60~100倍(誤差20%)
ライト	白色LED
光度	12,900mcd
電源	アルカリ電池 LR1130 3個 (モニター用電池付)
材質	本体:ABS樹脂 レンズ:アクリル樹脂

※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。



■スタンド型

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	レンズ径 (mm)	倍率	本体サイズ (mm)	製品 質量	入数	JANコード
75763	G 25mm 6倍	2,600(2,730)	⊕	25	6倍	51×38×50	43g	5	4 960910 757639
75539	P-1 65mm 3倍	3,200(3,360)	⊕	65	3倍	166×54×60	384g	2	4 960910 755390

特長

- 両手が自由に使えるスタンド型です。

用途

- G…25mmの目盛付で、小さい物の寸法測定に。
- P-1…角度調節が自由自在で、机上での作業に。

仕様

	G	P-1
材質	本体:アルミ	本体(フレーム):真ちゆう 本体(台):鋳物

75763 G 25mm 6倍



75539 P-1 65mm 3倍



曲尺
直尺

アルミ製
直尺

樹脂製・
竹製直尺

スライド定規
プロトラクター

ノギス
マイクロメーター

コンパス
巻尺

測量用品

はかり

レベル

レーザー!
光学機器

墨つけ
基準出レベル

丸ノコ
ガイド定規

建築用工具

工場用工具

砂時計
湿度計

アウトドア

ルーペ

製図用品

マグネット