


ファイバー折尺

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	全長×巾×厚さ (mm)	製品質量	入数	JANコード
78605	5折 1m cm表示	1,050(1,103)		1,000×15×3.2	67g	4	4 960910 786059
78606	10折 1m cm表示	1,050(1,103)		1,000×13×2.2	44g	5	4 960910 786066
78833	10折 2m cm表示	1,700(1,785)		2,000×15×3.2	131g	4	4 960910 788336
78705	5折 1m cm表示 バラ	1,050(1,103)		1,000×15×3.2	67g	20	4 960910 787056
78708	10折 1m cm表示 バラ	1,050(1,103)		1,000×13×2.2	44g	10	4 960910 787087
78841	10折 2m cm表示 バラ	1,700(1,785)		2,000×15×3.2	131g	4	4 960910 788411
78623	5折 1m 併用目盛	1,050(1,103)		1,000×15×3.2	67g	5	4 960910 786233
78624	5折 1m 併用目盛 バラ	1,050(1,103)		1,000×15×3.2	67g	20	4 960910 786240

特長

- ガラスファイバー入なので軽くて錆びず、電気を通しにくい構造です。
- 読み取りやすい大きな数字です。
- 90°・180°でカチッと止まりますので作業性に優れています。
- 水に強く目盛も丈夫です。
- 折り畳み式で、携帯に便利です。

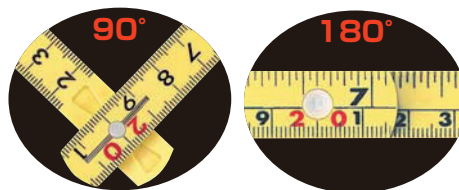


仕様

長さの許容差	0~1,000mm: ±1.0mm 1,001~2,000mm: ±1.4mm
材質	ナイロン樹脂(ガラスファイバー入)


78605

5折 1m

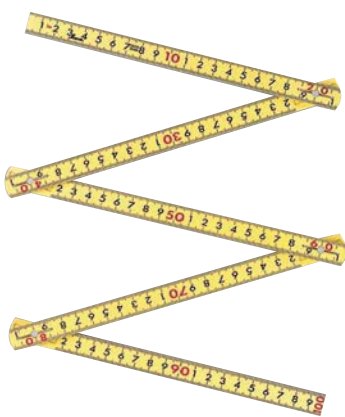


78606

10折 1m

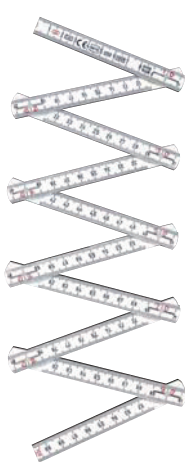


78623

5折 1m 併用目盛

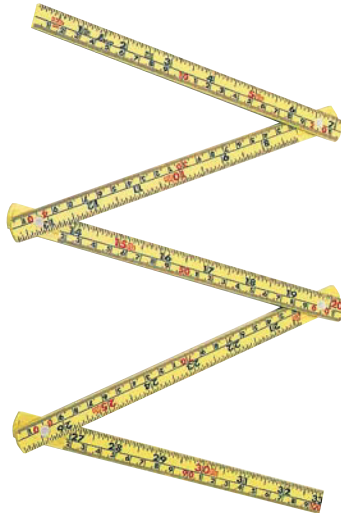

78833

10折 2m

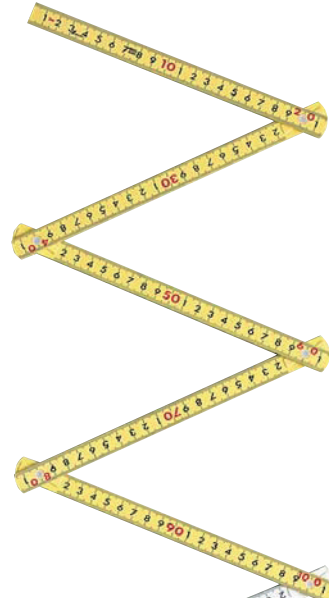

78841

10折 2m cm表示 バラ



78705

5折 1m バラ



78708

10折 1m バラ



78624

5折 1m 併用目盛 バラ



曲尺

直尺

アルミ製直尺

樹脂製・竹製直尺

スリヤ製プロトラクター

ノギスマシヨウキ

コンベックス巻尺

測量用品

はかり

レベル

レーザー! 光学機器

墨つけ、基準出しツール

丸ノコガイド定規

建築用工具

工場用工具

砂時計 湿度計

アウトドア

ルーペ

製図用品

マグネット