

■ブルーレベル

製品コード (品番)	品 名	標準小売価格(税込)	包装 形態	たて×厚さ (mm)	製品質量	入数	JANコード
76370	300mm	1,150 (1,208)		55×25	260g	6	4 960910 763708
76375	380mm	1,250 (1,313)			305g		4 960910 763753
76371	450mm	1,450 (1,523)			360g		4 960910 763715
76372	600mm	1,800 (1,890)			470g		4 960910 763722
76373	900mm	2,200 (2,310)			700g		4 960910 763739
76374	1200mm	3,350 (3,518)			900g		4 960910 763746
76377	1500mm	4,500 (4,725)		55×25	1,075g	1	4 960910 763777
76378	1800mm	5,500 (5,775)			1,275g		4 960910 763784

■ブルーレベル マグネット付

製品コード (品番)	品 名	標準小売価格(税込)	包装 形態	たて×厚さ (mm)	製品質量	入数	JANコード
76379	300mm	1,370 (1,439)		55×25	360g	6	4 960910 763791
76384	380mm	1,550 (1,628)			420g		4 960910 763845
76380	450mm	1,790 (1,880)			460g		4 960910 763807
76381	600mm	2,200 (2,310)			570g		4 960910 763814
76382	900mm	2,730 (2,867)			860g		4 960910 763821
76383	1200mm	4,150 (4,358)			1,060g		4 960910 763838
76385	1500mm	5,500 (5,775)		55×25	1,315g	1	4 960910 763852
76389	1800mm	6,500 (6,825)			1,490g		4 960910 763890

76370
300mm76379
300mm

特長

- 見やすい大型気泡管を採用しました。
- 45°気泡管付です。
- 大型サイドキャップで材料とレベルを保護します。
- 測定面にV字型溝付でパイプ測定もできます。
- マグネット付は鉄骨工事に便利です。

仕様

感度 精度	 感度 0.5mm/m=0.0286° 精度 ±2.5mm/m=±0.1432°以内
材質	本 体:アルミ、ABS樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液 体:石油系液

大型気泡管 原寸大



大型サイドキャップ



強力マグネット付



V溝付

用途

- 建築・土木・配管・電気・プラント・設備・据付等の工事・日曜大工等の作業で、水平・垂直・45°を確認するときに用います。

特長

- 作業で砂や泥が入ってしまった内部を水洗できるのが清潔に保管できます。



- 水平と5種の勾配(0.5/100・1/100・1.5/100・2/100・2.5/100)が測定できます。
- 一管式は勾配を連続的に測定できます。
- 一管式は両方向が測定できます。
- 測定面がR形状で安定して使えます。
- 蓄光シート付気泡管なので暗がりの作業に便利です。

用途

- 一般家屋の排水管設置の際の、勾配の確認・調整に。

仕様

材質	本体:アルミ 気泡管:ガラス サイドキャップ:ゴム 液体:石油系液 カバー:ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂
精度	±1.5mm/m

■ブルーレベル 勾配用一管式

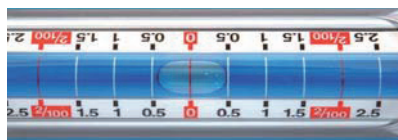
製品コード (品番)	品 名	標準小売価格(税込)	包装 形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
76358	300mm	7,000 (7,350)		300×34×42	305g	4	4 960910 763586
76359	600mm	8,500 (8,925)		600×34×42	535g		4 960910 763593

76358 300mm

76359 600mm



- 気泡が大きく動くので勾配が一目で読み取れます。

曲
尺直
尺アルミ製
直尺樹脂製・
竹製直尺スチール製・
プロトラクターノギス・
マシナリコペンクス・
巻尺

測量用品

はかり

レベル

レーザー!
光学機器墨つけ・
基準出し

ガイド定規

建築用工具

工場用工具

砂時計・
湿度計

アウトドア

ルーペ

製図用品

マグネット