

■温度計 木製・アルミ製

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
72524	C 並板	420 (441)		252×43×18	55g	4	4 960910 725249
72526	C-2 並板 イエロー	370 (389)		250×42×17	55g	4	4 960910 725263
72590	C-5 パイン	320 (336)		252×40×16	59g	4	4 960910 725904
48481	木製 M-023	470 (494)		270×50×10	90g	5	4 960910 484818
75919	木製 45cm	1,850 (1,943)		450×80×12	210g	4	4 960910 759190
75920	木製 60cm	2,750 (2,888)		600×85×12	380g	4	4 960910 759206
72571	木製 90cm	4,150 (4,358)		900×120×15	1,050g	4	4 960910 725713
72991	アルミ製 45cm	1,750 (1,838)		465×80×20	320g	4	4 960910 729919
72992	アルミ製 60cm	2,600 (2,730)		615×80×20	420g	4	4 960910 729926
72993	アルミ製 75cm	3,000 (3,150)		765×80×20	520g	4	4 960910 729933


 
72524  
C 並板

72526  
C-2 並板 イエロー

72590  
C-5 パイン

75920  
木製 60cm

72993  
アルミ製 75cm

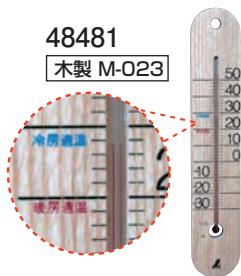

48481  
木製 M-023

特長

- C・C-2
- スタンダードな温度計です。
- C-5
- パイン材の木目がきれいです。
- M-023
- 冷房・暖房の適温範囲が分かります。
- 木製・アルミ製45・60・90cm
- 離れていても認識しやすいよう、大きいサイズで大きい文字を採用しました。

用途

- ご家庭・教室・オフィスでの温度管理に。

仕様

	C	C-2	C-5	M-023	木製	アルミ製
精度		±1℃		±2℃	±1℃	±1℃~30℃ 以下±2℃
測定範囲		-30~50℃			-40~50℃	
目盛	1℃		2℃		1℃	
材質	本体:木		本体:木		本体:アルミ	


フック穴付



■温度計 プラスチック製

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
48351	20cm ブルー	370 (389)		200×43×15	40g	4	4 960910 483514
48352	20cm イエロー	370 (389)		200×43×15	40g	4	4 960910 483521
48356	25cm ブルー	420 (441)		250×40×15	45g	4	4 960910 483569
48357	25cm イエロー	420 (441)		250×40×15	45g	4	4 960910 483576
48361	30cm ブルー	580 (609)		300×60×17	77g	4	4 960910 483613
48362	30cm イエロー	580 (609)		300×60×17	77g	4	4 960910 483620

 
48351  
20cmブルー



48357  
25cmイエロー



 48361  
30cmブルー



特長

- 読み取りやすい目盛数字を採用しました。
- カラフルで、お部屋にアクセントを付けます。各色・各サイズからお選び頂けます。

用途

- ご家庭・教室・オフィスでの温度管理に。

仕様

精度	±1℃
測定範囲	-30~50℃
目盛	1℃
材質	本体:ポリスチレン樹脂

フック穴付



曲尺  
直尺  
アルミ製直尺  
樹脂製・竹製直尺  
フロアレーザー  
スキャナー  
レーザー  
コンベックス  
巻尺  
測量用品  
はかり  
レベル  
レーザー  
光学機器  
墨つけ  
基準出しツール  
丸ノコ  
ガイド定規  
建築用工具  
工場用工具  
砂時計・湿度計  
アウトドア  
ルーペ  
製図用品  
マグネット