


## 棒状温度計 アルコール・水銀

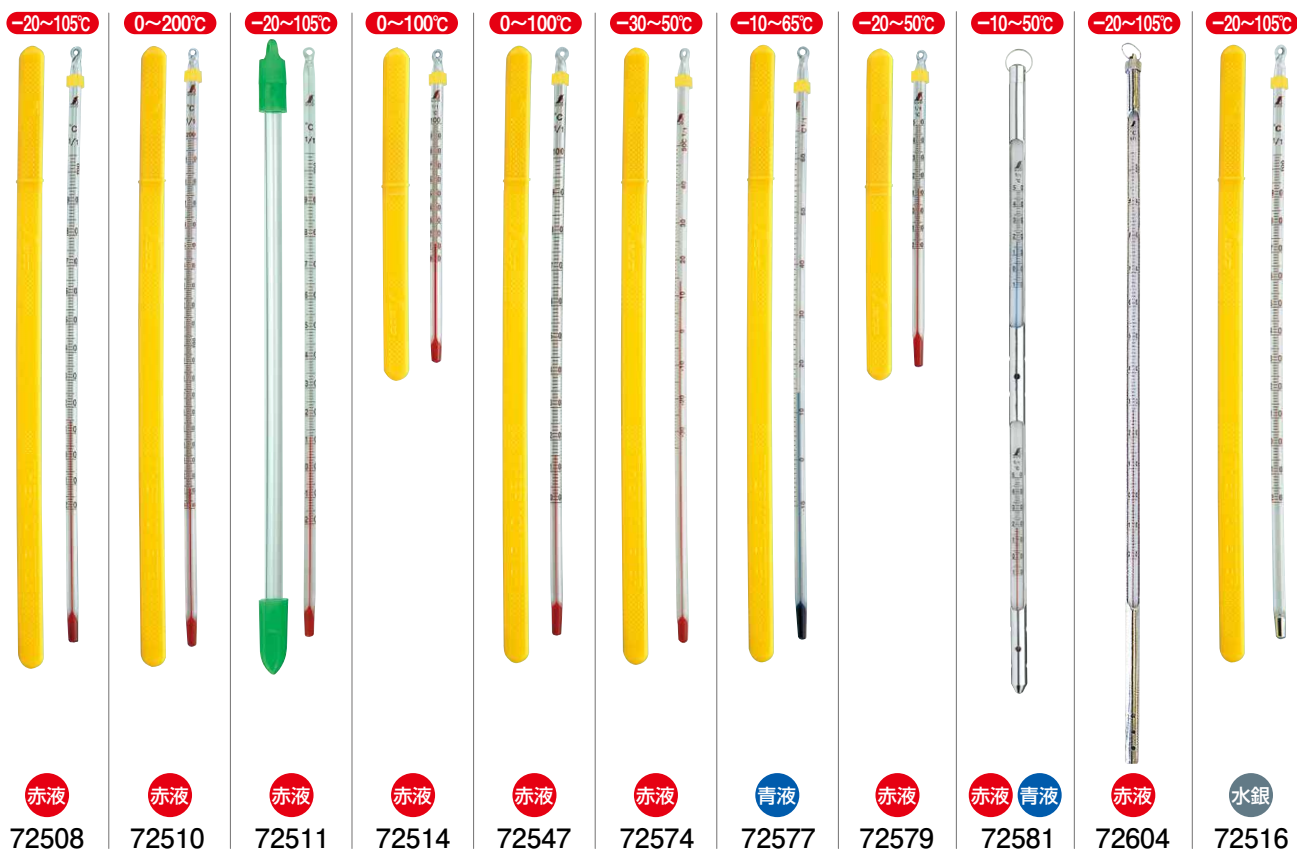

製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
72508	H -20~105°C 30cm	380 (税別)	SP				4 960910 725089
72510	H-2 0~200°C 30cm	380 (税別)	SP	300×6×6	21g		4 960910 725102
72511	H-3 -20~105°C 30cm 透明ブラケース付	450 (税別)	SP				4 960910 725119
72514	H-4 0~100°C 15cm	380 (税別)	SP	153×6×6	11g		4 960910 725140
72547	H-5 0~100°C 30cm	380 (税別)	SP				4 960910 725478
72574	H-6 -30~50°C 30cm	380 (税別)	SP	300×6×6	21g	10	4 960910 725744
72577	H-7 青液 -10~65°C 30cm	380 (税別)	SP				4 960910 725775
72579	H-8 -20~50°C 15cm	380 (税別)	SP	153×6×6	11g		4 960910 725799
72581	H-9 赤青 -10~50°C 15cm×2 金属ケース付	1,650 (税別)	SP	347×15×9	68g		4 960910 725812
72604	H-10 -20~105°C 45cm 金属ケース付	1,700 (税別)	SP	480×14×12	93g		4 960910 726048
72516	I -20~105°C 30cm	800 (税別)	SP	300×6×6	23g		4 960910 725164

### 特長

- アルコールは液が見やすく読み取りやすくなっています。
- 水銀はガラス管内壁を濡らしません。沸点が高いため高温の測定に向きます。
- H-3はケースに入れたまま使用できる透明保護ケース付です。
- H-9は地温+気温、水温+気温などの同時測定が可能です。入れたままで使用できる丈夫な金属保護ケース付です。
- 転がり防止ゴム付です。(H-3、H-9、H-10は除く)



※棒状温度計は全浸没温度計です。測る温度まで浸した時に、正しい温度を示します。

### 用途

- チョコレートの湯せんに。
- 薬品等の温度測定に。
- 地温の測定に。
- 天ぷら油の温度管理に。(72510)

### 仕様

- 精度: ±1°C
- 1目盛: 1°C

## 金属ケース 棒状温度計



### 特長

- 目盛が読み取れるよう、窓が開いていますので、ケースに温度計を入れた状態で温度測定ができます。

### 用途

- ガラス製棒状温度計の保護に。

### 仕様

- 材質: 真ちゅう

製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
72729	30cm用	1,000 (税別)	SP	341×14×16	44g	10	4 960910 727298
72731	15cm用	850 (税別)	SP	190×14×16	28g		4 960910 727311