

プロトラクター ステン

62987



- 10cmのコンパクトサイズです。
- ポケットに入り、携帯に便利です。

62499



- ステン仕上げのリーズナブルなタイプです。

特長

- 目盛はエッチング+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。
- 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。

用途

- 角度の測定やケガキ、長さ測定に。

仕様

	ミニ	No.19
材質	本体：ステンレス カシメピン：ステンレス 座金：真ちゅう	本体：ステンレス ネジ：真ちゅう

製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装 形態	分度板			竿		製品質量	入数	JANコード
				直径 (mm)	厚さ (mm)	目盛 ピッチ	本数	長さ (mm)			
62987	ミニ φ40 竿目盛10cm	1,100 (税別)	SP	40	1.0	2'	2	100	10	20g	4 960910 629875
62499	No.19 φ90 竿目盛10cm	1,000 (税別)	SP	90	1.2	1'	1	153	10	65g	4 960910 624993

デジタルプロトラクター

62495




特長

- デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。
- ホールド機能付です。
- ロックツマミを締めて固定することができます。



- 直尺部の目盛は耐久性の高いエッチング仕様です。
- 測定に便利な左端面基点と直角時、内側基点目盛仕様です。

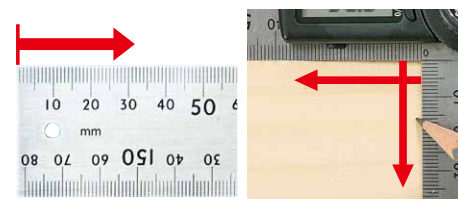

- 伸ばしても使えます。



用途

- 角度の測定やケガキ、長さ測定に。

仕様

		20cm	30cm
材質		直尺部:ステンレス	モジュール部:ABS樹脂
角度精度		±0.3°	
長さの許容差		200mm以下 ±0.2mm 300mm以下 ±0.3mm (2本の直尺部を跨がない範囲) (2本の直尺部を跨がない範囲)	
最小表示	角度	0.1°	
	長さ	1mm	
測定範囲	角度	0~359.9°	
	長さ	0~395mm	0~595mm
使用温度・湿度		温度:0~50℃、湿度:85%以下	
オートパワーオフ		約5分	
電源		リチウム電池 CR2032 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)	



製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装 形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
62495	20cm ホールド機能付	7,500 (税別)	SP	217×35×20	162g	5	4 960910 624955
62496	30cm ホールド機能付	8,800 (税別)	SP	317×35×20	224g	4	4 960910 624962

曲尺

直尺・マシンスケール

アルミ製直尺

樹脂製・竹製直尺

スチール製・ステンレス製

マグネティック

コンベックス

巻尺

測量用品

はかり

レベル

レーザー光学機器

墨付け・基準出しツール

ガイド定規

丸ノコ

建築用工具

工場用工具

温度計・湿度計・環境測定器

アウトドア

ルーペ

製図用品
マグネット