

13. 丸ノコガイド定規

cm/R 併用目盛 R/cm 併用目盛

包装形態: SP スリーブパック 台紙のみ 箱 箱入 袋 袋入 V ビニールケース W ビニールケース+ヘッダー Z パッケージなし

Tスライド ベーシック NEW



73591 73592 73593 73594

製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
73591	15cm 併用目盛	1,700 (税別)	台	280×220×15	164g	4	4 960910 735910
73592	30cm 併用目盛	1,800 (税別)	台	430×220×15	207g	4	4 960910 735927
73593	45cm 併用目盛	1,900 (税別)	台	580×220×15	249g	4	4 960910 735934
73594	60cm 併用目盛	2,000 (税別)	台	730×220×15	292g	4	4 960910 735941

特長

● 竿が突き当て部から出ているので、5mm以下の薄い板でも、突き当てと竿の間に入り込むことなく、しっかり突き当てられます。



● オールステンレス製(SUS304)でサビにくく竿が曲がりにくいです。



● ステンレス材の一枚板から成形した3D構造です。頑丈さと軽量化の両立を実現しました。


※製品裏面

● 木材取付用の穴が開いています。ホネジで木材を取り付けることで細巾切りに対応可能です。

仕様

材質 ステンレス

Tスライド ダブル

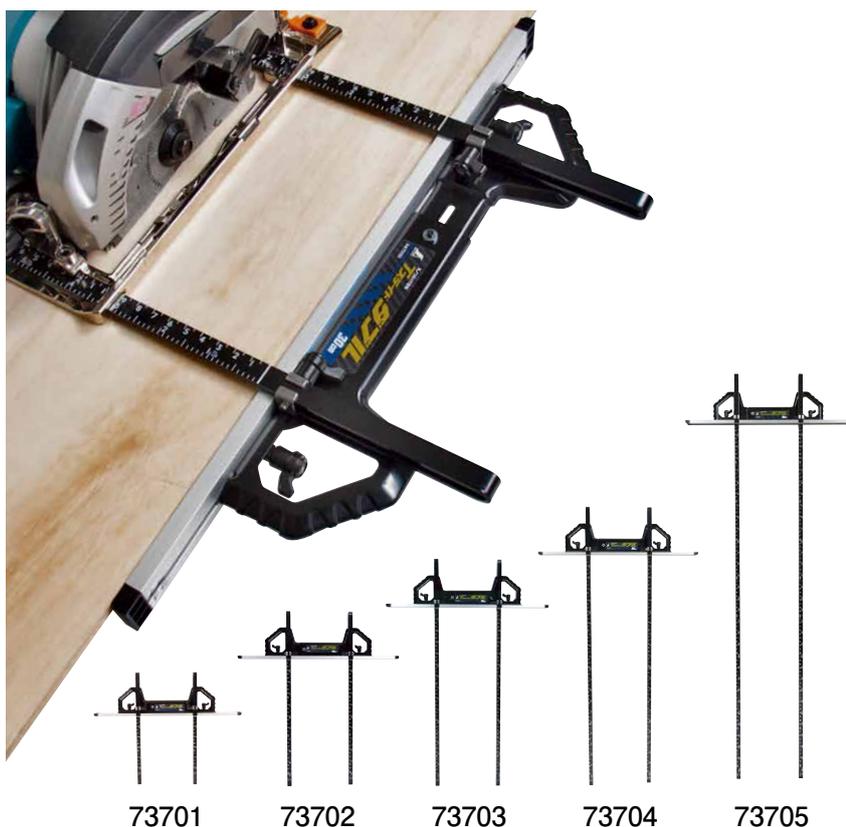

73701 73702 73703 73704 73705

製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
73701	15cm 併用目盛 突き当て可動式	5,200 (税別)	台	327×425×30	650g	4	4 960910 737013
73702	30cm 併用目盛 突き当て可動式	5,400 (税別)	台	462×425×30	730g	4	4 960910 737020
73703	45cm 併用目盛 突き当て可動式	5,700 (税別)	台	612×425×30	830g	4	4 960910 737037
73704	60cm 併用目盛 突き当て可動式	6,000 (税別)	台	762×425×30	920g	4	4 960910 737044
73705	90cm 併用目盛 突き当て可動式	6,300 (税別)	台	1,062×425×30	1,090g	4	4 960910 737051


特長

● 二個一体型の結合部



2本のガイド定規間隔調整と突き当ての位置調整が独立しているため、それぞれを別々に調整することができます。

● 脱落しないプレ防止金具を採用しました。

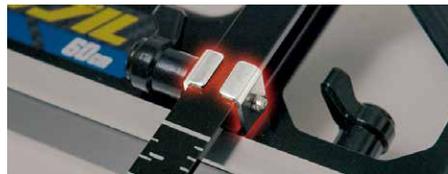

左右へのプレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状にしました。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。

● 締めやすさを追求したクイックシフトロック機構でガッチリとロックします。



● 突き当ては9mm厚の材料3枚分の高さです。



仕様

材質 本体：鉄
突き当て：アルミ
成型品：ABS樹脂、ポリアセタール樹脂

曲尺
直尺
マシンスケール
直尺
アルミ製
樹脂製
竹製直尺
フスマ止型
フロトラシュー
マシンスケール
ホネジ
コンバックス
巻尺
測量用品
はかり
レベル
レーザー!
光学機器
墨つけ
丸ノコ
ガイド定規
建築用工具
工場用工具
温度計
湿度計
環境測定器
アウトドア
ルーペ
製図用品
マグネット