

アイ クランプ ワンタッチ




製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装形態	本体サイズ (mm)	製品重量	入数	JANコード
77822	1m 併用目盛	12,100 (税別)	V	1,172×60×30	1,200g	1	4 960910 778221
77821	1.2m 併用目盛	13,200 (税別)	V	1,402×60×30	1,300g	1	4 960910 778214
77823	2m 併用目盛	16,500 (税別)	V	2,172×60×30	2,000g	1	4 960910 778238
77824	2.4m 併用目盛	23,100 (税別)	V	2,590×60×30	2,500g	1	4 960910 778245

特長

- 材料にワンタッチで固定でき、定規を押さなくても作業ができます。
- 電気丸ノコだけでなく、カッター定規としても便利です。
- 2.4mは8尺板まではさみ込めます。
- 固定も解除もワンタッチでできます。
- 材料をキズ付けずに定規をしっかりと固定できます。
- アルミ+ステンレスだから、軽くて丈夫です。
- 尺相当とメートル目盛の併用目盛です。
- ガイド面両側にステンレス細板が付いています。

フリーアングル Neo

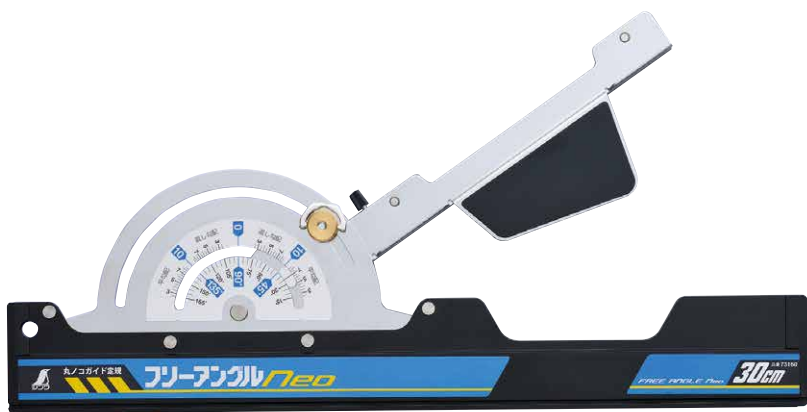

73160



73161



73166



73162



73163

製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装形態	本体サイズ (mm)	製品重量	入数	JANコード
73160	30cm	4,500 (税別)	SP	465×142×20	630g	1	4 960910 731608
73166	37cm	5,200 (税別)	SP	535×142×20	650g	5	4 960910 731660
73161	45cm	6,000 (税別)	SP	615×142×20	700g	1	4 960910 731615
73162	60cm	9,800 (税別)	SP	765×170×20	880g	1	4 960910 731622
73163	1m	17,000 (税別)	SP	1,165×170×20	1,080g	1	4 960910 731639

特長


- 頑丈な金属ネジ採用でプラスチックネジにありがちな破損を解消しました。
- 邪魔にならないためのネジです。
- ツマミやすい起こせるネジです。



- 変形しにくい立体構造突き当て部です。



- 軽くて強いアルミ中空構造の幅広ガイドを採用しました。

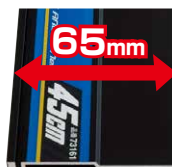

- ブレないスライダー (別売品 品番78236) 用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。



仕様

	30cm	37cm	45cm	60cm	1m
角度精度	90°において300mmにつき1mm以下	90°において370mmにつき1.3mm以下	90°において450mmにつき1.6mm以下	90°において600mmにつき2.1mm以下	90°において1,000mmにつき3.5mm以下
材質	本体：ステンレス、アルミ ストッパーネジ：ステンレス、真ちゆう 保護キャップ：ポリアセチレン樹脂				
付属品	捨て木1本				

曲尺

直尺・マシンスケール

アルミ製直尺

樹脂製・竹製直尺

スヤミ型フロートマシ

ノギス・マシノコ

コンベックス巻尺

測量用品

はかり

レベル

レーザー！光学機器

墨つけ、基準出しツール

丸ノコ定規

建築用工具

工場用工具

温度計・湿度計・環境測定器

アウトドア

ルーペ

製図用品

マグネット