

メタルキャッチャー



78674

製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
78674	ミニ	1,200 (税別)	SP	30×30×31.5	13g	10	4 960910 786745

特長

- 強力マグネットの振り子によってクロス壁等を傷つけず、壁裏の金属の下地やクギ、ネジの頭探しに威力を発揮します。
- マグネットの反応で簡単に探知できます。
- 軽くてコンパクト。持ち運びに便利です。
- 360°回転機構で、どの方向にも反応します。



用途

- 壁裏の金属探知に。

仕様

材質	本体：ABS樹脂 風防カバー：アクリル樹脂 マグネット：ネオジム磁石
----	--

打診ハンマー



ストラップ付 (B-1は除く)

特長

- ポケットサイズまで伸縮でき、携帯に便利です。

用途

- タイルのはくり検査に



仕様

製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装形態	製品質量	入数	JANコード
74102	A-1	2,800 (税別)	SP	71g	4	4 960910 741027
74103	A-2	2,800 (税別)	SP	90g	4	4 960910 741034
74104	A-3	3,400 (税別)	SP	111g	5	4 960910 741041
74105	A-4	3,200 (税別)	SP	126g	4	4 960910 741058
74106	B-1	2,800 (税別)	SP	61g	4	4 960910 741065

 
	A-1	A-2	A-3	A-4	B-1
材質	アンテナ部:ステンレス 球体部:工具鋼 グリップ部:ゴム(B-1は除く) ストラップ:ナイロン(B-1は除く)				
サイズ	最短~最長 130~ 435mm	最短~最長 165~ 725mm	最短~最長 220~ 1,170mm	最短~最長 300~ 990mm	最短~最長 147~ 605mm
先端球体部	φ17.5mm				

安全ワイヤーコード




特長

- 耐久性に優れたステンレス製ワイヤーを芯材に使用し、伸縮性に優れたポリウレタン樹脂を採用しました。



- 工具取付ワイヤー・リング付です。

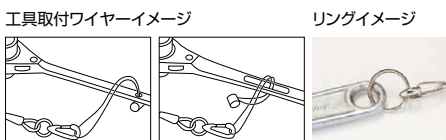

用途

- 工具の落下防止に。

仕様

製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装形態	製品質量	入数	JANコード
80890	A	800 (税別)	SP	25g	10	4 960910 808904
80891	B	1,000 (税別)	SP	73g	10	4 960910 808911

	A	B
コードサイズ		
径	φ1.65mm	φ4.0mm
芯材径	φ0.6mm	φ1.0mm
自然長	330~350mm	480~520mm
最大伸長	1,100~1,300mm	1,300~1,500mm
使用荷重	500g以下	1kg以下
材質	コード:ステンレス、ポリウレタン樹脂 工具取付ワイヤー:ステンレス(ナイロン被膜) 真ちゅう ナスカン:亜鉛合金 リング:鉄	

曲尺
直尺
アルミ製直尺
樹脂製直尺
プラスチック型
ノギス
コンパス
測量用品
はかり
レベル
レーザー!
墨つけ
丸ノコ
建築用工具
工場用工具
温度計
環境測定器
アウトドア
ルーペ
製図用品
マグネット