

温湿度計 環境管理 丸型



70501



70506



70514



製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
70501	F-2L 15cm アクアブルー	2,700 (税別)	SP	φ156×30	155g	4	4 960910 705012
70506	F-2M 10cm アクアブルー	1,800 (税別)	SP	φ106×30	70g	5	4 960910 705067
70514	F-2S 6.5cm アクアブルー	1,600 (税別)	SP	φ71×21	30g	4	4 960910 705142

特長

- 冷暖房設定温度表示・快適湿度を表示しており、省エネ管理に最適です。



用途

- ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。


仕様

	F-2L	F-2M	F-2S
精度	温度: -20~40℃ ±2℃ それ以外 ±4℃	温度: -20~40℃ ±2℃ それ以外 ±4℃	温度: -20~40℃ ±2℃ それ以外 ±4℃
	湿度: 35~75% ±5% それ以外 ±10%	湿度: 35~75% ±5% それ以外 ±10%	湿度: 35~75% ±5% それ以外 ±10%
測定範囲	温度: -24~44℃ 湿度: 5~95%	温度: -24~44℃ 湿度: 5~95%	温度: -20~40℃ 湿度: 10~90%
1目盛	温度: 2℃	湿度: 5%	温度: 2℃ 湿度: 5%
材質	本体: ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー: ポリスチレン樹脂 目盛板: 鉄 針: アルミ		

温湿度計 熱中症注意 丸型



70502

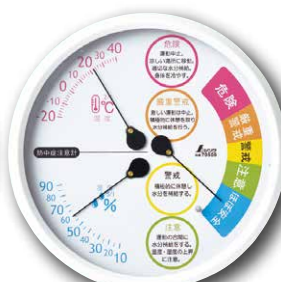

70505



70515



70507

製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
70502	F-3L 15cm ホワイト	3,200 (税別)	SP	φ156×30	180g	4	4 960910 705029
70505	F-3LII 15cm ホワイト	3,000 (税別)	SP	φ156×30	150g	5	4 960910 705050
70507	F-3M 10cm ホワイト	2,300 (税別)	SP	φ106×30	73g	4	4 960910 705074
70515	F-3S 6.5cm ホワイト	2,100 (税別)	SP	φ71×21	33g	4	4 960910 705159

特長

- 熱中症レベルを5段階で表示し、熱中症に対する注意を促します。



用途

- ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。

仕様

	F-3L	F-3LII	F-3M	F-3S
精度	温度: -20~40℃ ±2℃ 湿度: 35~75% ±5% それ以外 ±10%	温度: -20~40℃ ±2℃ 湿度: 35~75% ±5% それ以外 ±10%	温度: -20~40℃ ±2℃ 湿度: 35~75% ±5% それ以外 ±10%	温度: -20~40℃ ±2℃ 湿度: 35~75% ±5% それ以外 ±10%
	湿度: 35~75% ±5% それ以外 ±10%	湿度: 35~75% ±5% それ以外 ±10%	湿度: 35~75% ±5% それ以外 ±10%	湿度: 35~75% ±5% それ以外 ±10%
測定範囲	温度: -20~40℃ 湿度: 10~90%	温度: -20~40℃ 湿度: 10~90%	温度: -20~40℃ 湿度: 10~90%	温度: -20~40℃ 湿度: 10~90%
1目盛	温度: 2℃	湿度: 5%	温度: 2℃	湿度: 5%
材質	本体: ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー: ポリスチレン樹脂 目盛板: 鉄 針: アルミ			

温湿度計 生活管理 丸型



70503



70508



70516



製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
70503	F-4L 15cm ブルー	2,700 (税別)	SP	φ156×30	155g	4	4 960910 705036
70508	F-4M 10cm ブルー	1,800 (税別)	SP	φ106×30	70g	5	4 960910 705081
70516	F-4S 6.5cm ブルー	1,600 (税別)	SP	φ71×21	30g	4	4 960910 705166

特長

- かぜ、食中毒注意、カビダニなど生活に潜む危険を表示します。



用途

- ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。

仕様

	F-4L	F-4M	F-4S
精度	温度: -20~40℃ ±2℃ 湿度: 35~75% ±5% それ以外 ±10%	温度: -20~40℃ ±2℃ 湿度: 35~75% ±5% それ以外 ±10%	温度: -20~40℃ ±2℃ 湿度: 35~75% ±5% それ以外 ±10%
	湿度: 35~75% ±5% それ以外 ±10%	湿度: 35~75% ±5% それ以外 ±10%	湿度: 35~75% ±5% それ以外 ±10%
測定範囲	温度: -20~40℃ 湿度: 10~90%	温度: -20~40℃ 湿度: 10~90%	温度: -20~40℃ 湿度: 10~90%
1目盛	温度: 2℃	湿度: 5%	温度: 2℃ 湿度: 5%
材質	本体: ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー: ポリスチレン樹脂 目盛板: 鉄 針: アルミ		

曲尺

直尺・マシンスケール

アルミ製直尺

樹脂製・竹製直尺

コヤシ型フロートマター

ノギス・マブローター

コンパス・巻尺

測量用品

はかり

レベル

レーザー! 光学機器

墨付け・基準出シツル

丸ノコガイド定規

建築用工具

工場用工具

温度計・湿度計・環境測定器

アウトドア

ルーペ

製図用品

マグネット