


温度計 木製・アルミ製

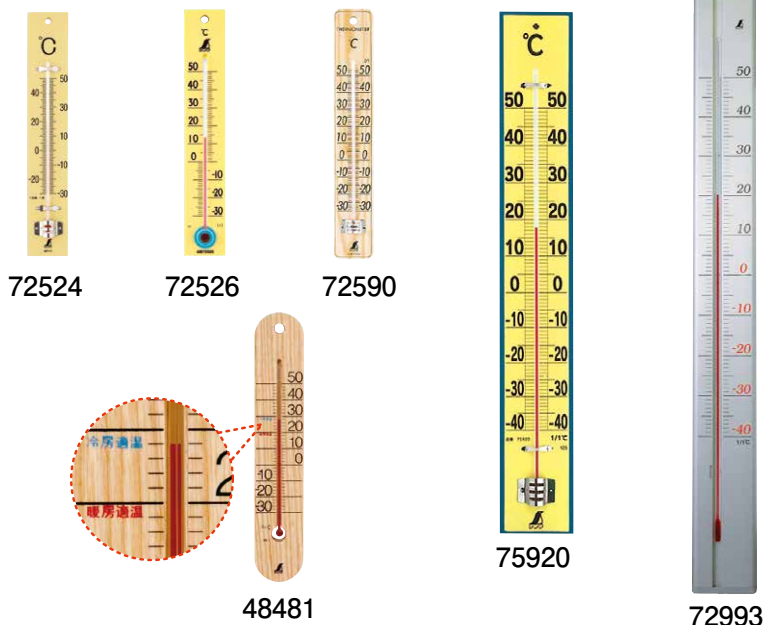

特長

- C・C-2
 - スタンダードな温度計です。
- C-5
 - パイン材の木目がきれいです。
- M-023
 - 冷房・暖房の適温範囲が分かります。
- 木製45～90cm・アルミ製45～75cm
 - 離れていても認識しやすいよう、大きいサイズで大きい文字を採用しました。

フック穴付



用途


- ご家庭・教室・オフィスでの温度管理に。

仕様

	C	C-2	C-5	M-023	木製	アルミ製
精度		±1℃		±2℃	±1℃	±1℃ -30℃以下±2℃
測定範囲		-30～50℃			-40～50℃	
1目盛		1℃		2℃	1℃	
材質	本体:木	本体:木	本体:木	本体:木	本体:アルミ	本体:アルミ

製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
72524	C 並板	450(税別)	SP	252×43×18	55g	10	4 960910 725249
72526	C-2 並板 イエロー	400(税別)	SP	250×42×17	55g	10	4 960910 725263
72590	C-5 パイン	350(税別)	SP	252×40×16	59g	10	4 960910 725904
48481	木製 M-023	500(税別)	SP	270×50×10	90g	5	4 960910 484818
75919	木製 45cm	2,000(税別)	📦	450×80×12	210g	1	4 960910 759190
75920	木製 60cm	2,900(税別)	📦	600×85×12	380g	1	4 960910 759206
72571	木製 90cm	4,300(税別)	📦	900×120×15	1,050g	1	4 960910 725713
72991	アルミ製 45cm	1,900(税別)	S	465×80×20	320g	1	4 960910 729919
72992	アルミ製 60cm	2,750(税別)	S	615×80×20	420g	1	4 960910 729926
72993	アルミ製 75cm	3,150(税別)	S	765×80×20	520g	1	4 960910 729933

温度計 プラスチック製

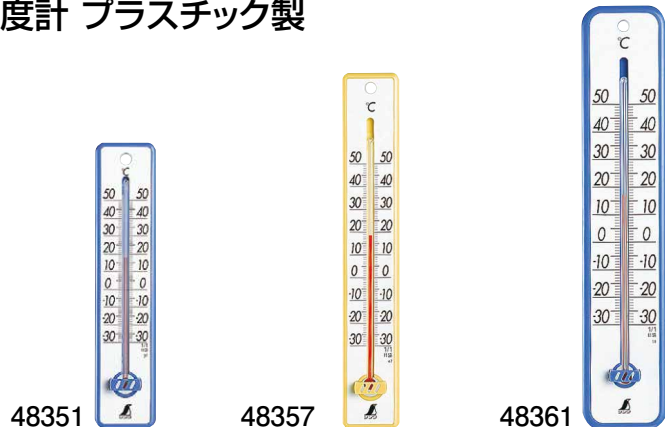

特長

- 読み取りやすい目盛数字を採用しました。
- カラフルで、お部屋にアクセントを付けます。各色・各サイズからお選び頂けます。

フック穴付



用途

- ご家庭・教室・オフィスでの温度管理に。

仕様

精度	±1℃
測定範囲	-30～50℃
1目盛	1℃
材質	本体:ポリスチレン樹脂

製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
48351	20cm ブルー	400(税別)	SP	200×43×15	38g	10	4 960910 483514
48352	20cm イエロー	400(税別)	SP	200×43×15	38g	10	4 960910 483521
48356	25cm ブルー	450(税別)	SP	250×40×15	48g	10	4 960910 483569
48357	25cm イエロー	450(税別)	SP	250×40×15	48g	10	4 960910 483576
48361	30cm ブルー	610(税別)	SP	300×60×17	86g	10	4 960910 483613
48362	30cm イエロー	610(税別)	SP	300×60×17	86g	10	4 960910 483620

曲尺
 マシンスケール
 アルミ製直尺
 樹脂製・竹製直尺
 スヤ止型フロートマスター
 ノギス・マブローター
 コペンクス巻尺
 測量用品
 はかり
 レベル
 レーザー! 光学機器
 墨つけ、基準出しツール
 ガイソノコ
 建築用工具
 工場用工具
 温度計・湿度計・環境測定器
 アウトドア
 ルーペ
 製図用品
 マグネット