


温度計 プチサーモ スクエア

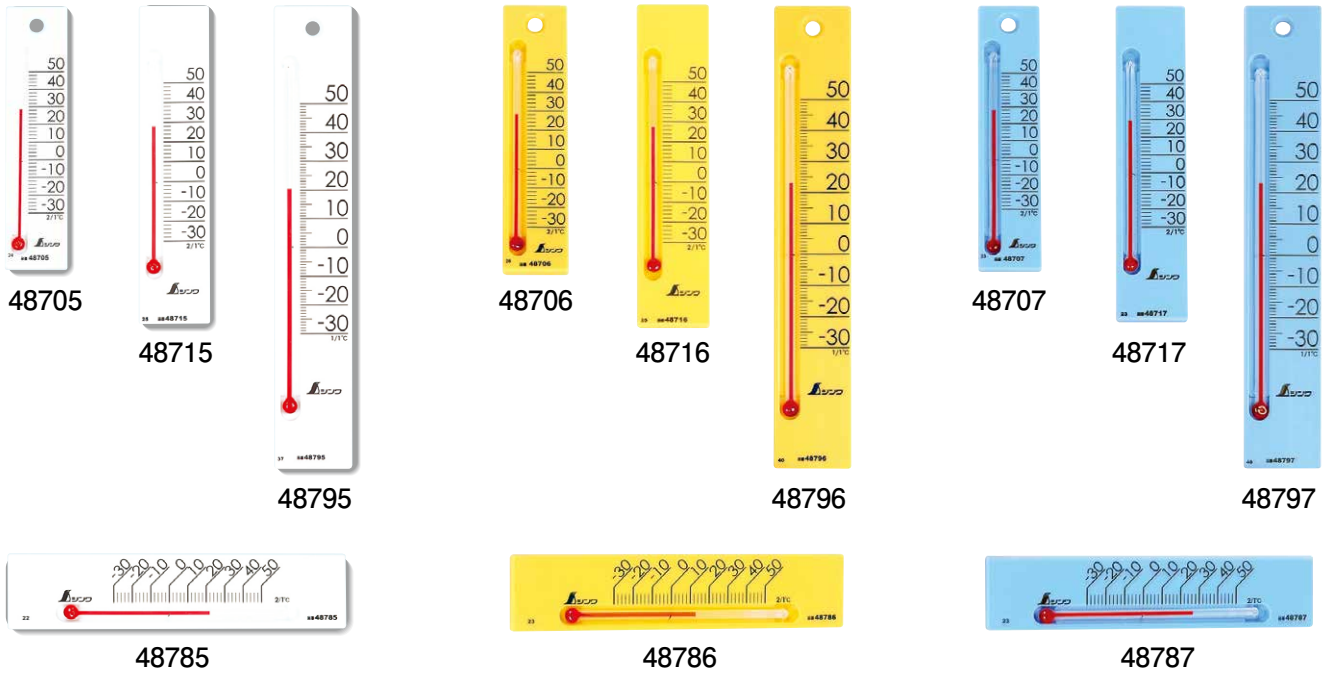

製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
48705	たて 12cm ホワイト	260 (税別)	SP	120×28×7	13g	4	4 960910 487055
48706	たて 12cm イエロー	260 (税別)	SP				4 960910 487062
48707	たて 12cm ブルー	260 (税別)	SP				4 960910 487079
48715	たて 13.5cm マグネット付 ホワイト	280 (税別)	SP	135×30×7	12g	10	4 960910 487154
48716	たて 13.5cm マグネット付 イエロー	280 (税別)	SP				4 960910 487161
48717	たて 13.5cm マグネット付 ブルー	280 (税別)	SP				4 960910 487178
48785	よこ 13.5cm マグネット付 ホワイト	280 (税別)	SP				4 960910 487857
48786	よこ 13.5cm マグネット付 イエロー	280 (税別)	SP				4 960910 487864
48787	よこ 13.5cm マグネット付 ブルー	280 (税別)	SP	4 960910 487871			
48795	たて 20cm ホワイト	340 (税別)	SP	200×34×7	28g	4	4 960910 487956
48796	たて 20cm イエロー	340 (税別)	SP				4 960910 487963
48797	たて 20cm ブルー	340 (税別)	SP				4 960910 487970

特長

- お求めやすい価格の小さな温度計です。
- 各色、各サイズ取り揃えておりますので、お好みに合わせてお選び頂けます。
- たて 12cm・20cmにはフック穴が付いています。
- 両面接着スポンジが付いています。
- たて 13.5cm、よこ 13.5cmにはマグネットが付いています。




用途

- ご家庭・教室・オフィスでの温度管理に。

仕様

	12cm・13.5cm	20cm
精度	±2℃	±1℃
測定範囲	-30～50℃	
1目盛	2℃	1℃
材質	本体：ポリスチレン樹脂	

温度計 プチサーモ ツイン 室内・室外

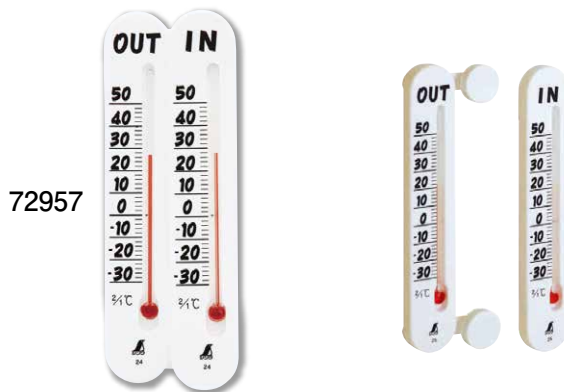

特長

- 窓ガラスの向こうの外気温が分かります。



用途

- 室内外の温度管理に。

仕様

精度	±2℃
測定範囲	-30～50℃
1目盛	2℃
材質	本体：ポリスチレン樹脂

※ペアガラスには使用できません。 ※すりガラスには使用できません。

製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
72957	プチサーモ ツイン	1,300 (税別)	SP	134×48×22	46g	5	4 960910 729575

曲尺
 マシン直尺
 アルミ直尺
 樹脂直尺
 フロア直尺
 マスローラー
 コンベックス
 巻尺
 測量用品
 はかり
 レベル
 レーザー
 光機器
 墨つけ
 基礎出シール
 ガイド定規
 丸ノコ
 建築用工具
 工場用工具
 温度計・湿度計・環境測定器
 アウトドア
 ルーペ
 製図用品
 マグネット