


## PLB パンチラック B

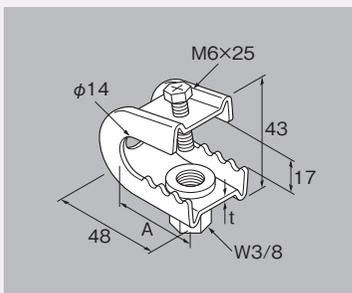

### ■ 配管施工例




- 本製品は形鋼から吊りボルトを下げる金具です。
- 入数の( )内数字は小箱入数になります。

許容静荷重	392N (40kgf)	
材質	有色クロメート(C)	ステンレス(S)
型番	PLB	S-PLB

型番	規格	適合		A寸法	板厚t		入数	納期確認	
		吊ボルト	フランジ厚		C	S		C	S
PLB	Bタイプ	3/8	3~16	30	C 2.0	S 2.0	200(20)		

## PLA パンチラック A

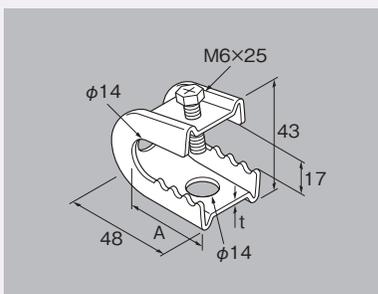


- 本製品は形鋼から吊りボルトを下げる金具です。
- 本製品はパイラッククリップなどと併用し、配管を支持する金具です。
- 入数の( )内数字は小箱入数になります。

許容静荷重	392N (40kgf)	
材質	有色クロメート(C)	ステンレス(S)
型番	PLA	S-PLA

型番	規格	適合		A寸法	板厚t		入数	納期確認	
		吊ボルト	フランジ厚		C	S		C	S
PLA	Aタイプ	3/8(M10)	3~16	30	C 2.0	S 2.0	200(20)		

## パイラッククリップ

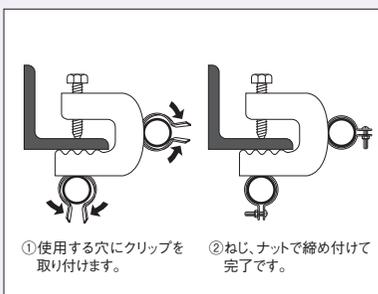

- 本製品はパンチラックAと併用し配管を支持する金具です。
- ネグロス電工株式会社製。
- 入数の( )内数字は小箱入数になります。
- 出荷単位が異なります。

材質	溶融亜鉛メッキ鋼板 (G)	ドブメッキ (Z)	ステンレス (S)
型番			

型番	適合管径	適合管		最小出荷単位	入数	納期確認		
		SGP	VP			G	Z	S
15C	15.9							
19C	19.1				500(20)			
25C22C	25.4 ~ 27.5	20	20					
31C28C	31.8 ~ 34	25	25	20	400(20)			
39C	38 ~ 38.1		30					
51C	42				100(20)			
63C	63.5							
75C70C	75.2 ~ 76	65	65	1	200(20)			
16C	21 ~ 22	15	16		500(20)			
36C	41.9 ~ 42.7	32						
42C	47.8 ~ 48.6	40	40	20	100(20)			
54C	59.6 ~ 60.5	50	50		200(20)			
82C	87.9 ~ 89.1	80	75				*	
92C	100.7 ~ 101.6	90		1	100(10)	*	*	*
104C	113.4 ~ 114.3	100	100			*	*	*

スリッパ  
吊り棒  
立バンド  
穴止め金具  
クランプ  
吊り金具  
クランプ  
吊り金具  
U字金具  
サドルバンド  
樹脂バンド  
床バンド  
集合管金具  
ヒールバンド  
ローバンド  
防振シールド  
消火設備  
ホイール  
ボルトナット  
ファンカー  
イサート  
スリッパ  
関連部材  
規格標準