


サドルバンド

SBN サドルバンド(ビス穴)

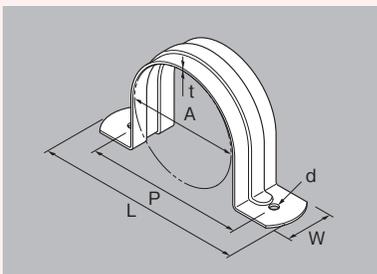

- 本製品はSGP管・VP管等の壁・床転がし配管用固定金具です。
- ▲ ステンレス製品をSGP管等にご使用の場合、電蝕防止処理を行ってください。
- 入数の()内数字は小箱入数になります。


材質	ユニクロ	溶融亜鉛メッキ鋼板 (SG)	ドブメッキ	ステンレス (S)
型番	SBN	SBN	Z-SBN	S-SBN

型番	呼び径 A	適合管径	板厚 t			W	P	L	d	入数	納期確認	
			SG	S							SG	S
SBN13	13	17.3	0.5	0.5	17	38	55	4.5	3600 (180)			
SBN16	16	21.7										
SBN20	20	27.2										
SBN25	25	34.0										
SBN32	32	42.7										
SBN40	40	48.6										
SBN50	50	60.5	1.8	-	24	118	142	180	180			
SBN65	65	76.3										
SBN80	80	89.1										
SBN100	100	114.3										

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	SBN	Z-SBN	S-SBN

型番	呼び径 A	適合管径	板厚 t			W	P	L	d	入数	納期確認	
			U	S							U	S
SBN20VP	VP20	26.0	0.6	0.6	20	48	62	4.5	600 (100)			
SBN25VP	VP25	32.0										
SBN30VP	VP30	38.0										

SBNT 板厚サドルバンド(ビス穴)

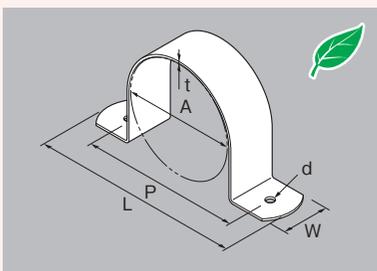

- 本製品はSGP管等の壁・床転がし配管の固定金具です。
- ▲ ステンレス製品をSGP管等にご使用の場合、電蝕防止処理を行ってください。

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	SBNT	Z-SBNT	S-SBNT

型番	呼び径 A	適合管径	板厚 t			W	P	L	d	入数	納期確認		
			U	Z	S						U	Z	S
SBNT15	15	21.7	2.3	2.3	2.3	25	77	102	4.5	150			
SBNT20	20	27.2											
SBNT25	25	34.0											
SBNT32	32	42.7											
SBNT40	40	48.6											
SBNT50	50	60.5											
SBNT65	65	76.3											
SBNT80	80	89.1											
SBNT100	100	114.3											

● マークは三価クロメート処理となります。

ユニクロ
スリッパ
吊バンド
タバコ
立バンド
穴径調整
空調器用蓋
振止め金具
クラップ
吊下げ金具
チャレンジ
チェアネット
U字金具
サドルバンド
樹脂バンド
床バンド
集合機用金具
ヘルメット
ローベッド
防振シリーク
消火設備
ホットバー
ポルト
ガスケット
ファンカー
インサート
スリッパ
関連部材
規格・標準