



# 92×25 mm厚

San Ace 92W 9WPタイプ

DC  
防水ファン □ 92 mm

## 一般仕様

- ・材質…………… フレーム：樹脂（難燃グレード UL 94V-0）、羽根：樹脂（難燃グレード UL 94V-0）
- ・期待寿命…………… 仕様表参照（屋内環境 L10：残存率90%、60°C、定格電圧、連続運転、フリーエア状態）
- ・モータ保護機能…………… 拘束時焼損保護機能、電源リード線逆接続保護機能 詳細はp. 547をご覧ください。
- ・絶縁耐圧…………… AC50/60 Hz 500 V 1分間（リード線導体部・フレーム間）
- ・絶縁抵抗…………… DC500 Vメガーにて10 MΩ以上（リード線導体部・フレーム間）
- ・音圧レベル…………… ファン吸込側1 mにおける値
- ・保存温度範囲…………… -30 ~ +70°C（結露なきこと）
- ・ファン電源リード線…………… ⊕赤色 ⊖黒色または青色 センサ 黄色
- ・質量…………… 120 g
- ・保護等級…………… IP68

## 仕様

下記の型番は、**パルスセンサ付、リブ付**です。リブなしの場合、型番の末尾に1が追加になります。

| 型番          | 定格電圧 [V] | 使用電圧範囲 [V] | 定格電流 [A] | 定格入力 [W] | 定格回転速度 [min <sup>-1</sup> ] | 最大風量 [m <sup>3</sup> /min] [CFM] | 最大静圧 [Pa] [inchH <sub>2</sub> O] | 音圧レベル [dB (A)] | 使用温度範囲 [°C] | 期待寿命 [h]   |
|-------------|----------|------------|----------|----------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------|------------|
| 9WP0912S401 | 12       | 6 ~ 13.8   | 0.27     | 3.24     | 3550                        | 1.66 58.6                        | 56.1 0.225                       | 39             | -20 ~ +70   | 40000/60°C |
| 9WP0912F401 |          |            | 0.14     | 1.68     | 2650                        | 1.24 43.8                        | 32.2 0.129                       | 30             |             |            |
| 9WP0924G401 |          |            | 0.19     | 4.56     | 3900                        | 1.76 62.2                        | 66.5 0.267                       | 43             |             |            |
| 9WP0924S401 | 24       | 12 ~ 27.6  | 0.15     | 3.6      | 3550                        | 1.66 58.6                        | 56.1 0.225                       | 39             |             |            |
| 9WP0924H401 |          |            | 0.1      | 2.4      | 3150                        | 1.45 51.2                        | 44 0.177                         | 33             |             |            |
| 9WP0924F401 |          |            | 0.08     | 1.92     | 2650                        | 1.24 43.8                        | 32.2 0.129                       | 30             |             |            |
| 9WP0924B401 |          |            | 0.05     | 1.2      | 2000                        | 0.9 31.8                         | 18.0 0.072                       | 23             | -10 ~ +70   |            |


オプションでセンサ仕様、コントロール仕様が選択できます。

型番によって異なります。インデックス (p. 580) をご参照ください。 センサなし ロックセンサ

## 風量・静圧特性例


**9WP0912S401** パルスセンサ付

使用電圧範囲

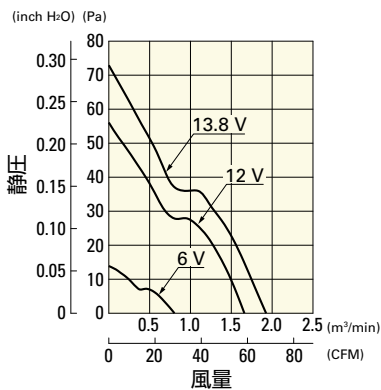

**9WP0912F401** パルスセンサ付

使用電圧範囲

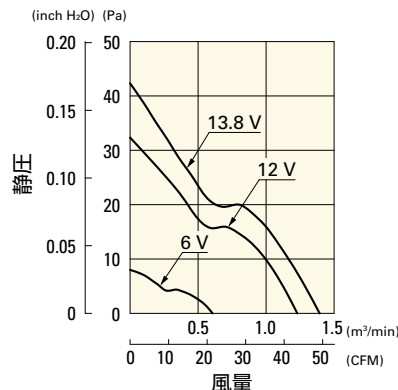

**9WP0924G401** パルスセンサ付

使用電圧範囲

