



A

CREMONE HANDLES

ตัวยึด  
โรลเลอร์

มือจับปิดผนึก  
แม่แบบพิเศษ

ตัวแข็งแรง  
ปิดสนิท

แบบหมุน  
ผิวเรียบ

แบบเกียร์

มือจับ  
แบบเรียบ

มือจับ  
ป๊อป

มือจับ  
ยก

มือจับสำหรับ  
การปรับระดับ

ระบบ  
สลัก

ระบบ  
เซียว

เชื่อมต่อ

แบบ  
ตะขอ

มือจับ  
แบบล็อคได้

มือจับ  
แบบ L

มือจับ  
แบบ T

แบบกลม  
ขนาดเล็ก

ปุ่มกด

มือจับ

ลูกบิด

ชิ้นส่วนสำหรับยึด  
กันสลา

ข้อต่อ  
เชื่อมต่อ

ลวด

A-388N ตัวควบคุมตำแหน่งกันสลา

# มือจับแบบล็อคได้ขนาดใหญ่

## LARGE LOCK HANDLES



**A-388N**  
ทำจากซิงค์อัลลอย




A-388N




กุญแจ No.TAK60  
Key

[A-388N]

ตัวอย่างการใช้  
Example of application

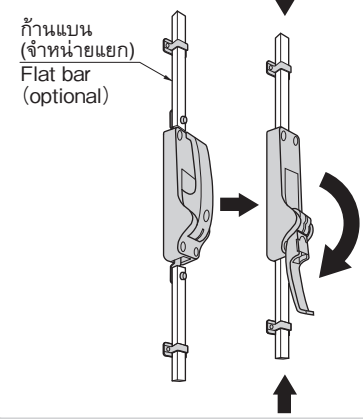

เวลาเปิดประตู  
When close door is operated

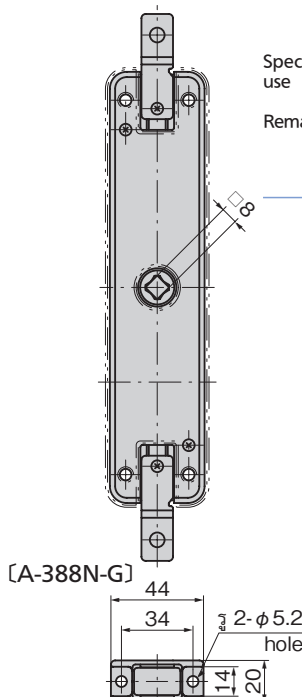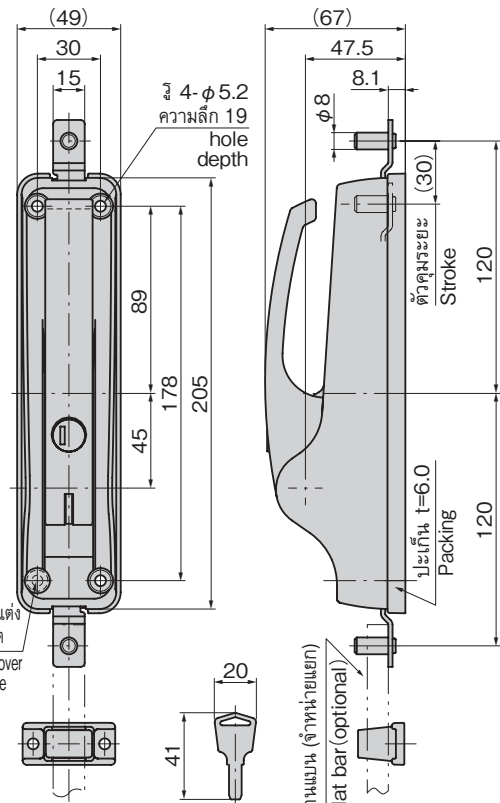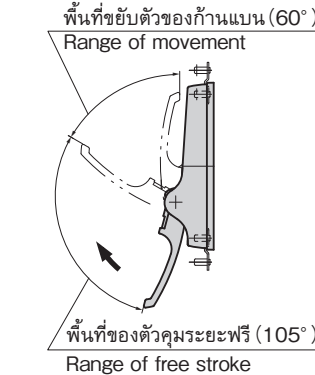


ลักษณะเด่น Feature

- ติดตั้งได้อย่างง่ายดายเพราะเป็นประเภทติดกับพื้นผิว
- กันแบนบนล่าง (จำหน่ายแยก) ช่วยเปิดปิดสนิทอย่างแน่นหนามากขึ้น
- โกวัดกันแบน (A-388N-G) ทำจากพลาสติกจึงทำให้ขยับได้อย่างเรียบลื่น
- ติดตั้งมือจับด้านใน (กรุณาเลือกรุ่นต่างๆ เช่น A-100-3/4, A-394-3H) และเมื่อหมุน 120° ก็จะสามารถหมุนหนีออกมาได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน (ไม่สามารถใช้ได้เวลาใส่กุญแจ)
- ที่ครอบกุญแจมีอุปกรณ์มาตรฐานคือ TAK60 กุญแจเปลี่ยนได้รุ่นใหม่พร้อมแผ่นปิดกันฝุ่นที่มีการควบคุมที่ยอดเยี่ยม
- แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
- Surface attachment type. Easy to install.
- Reliable airtightness is ensured by upper and lower flat bar (optional).
- Resin is incorporated in flat bar guides (A-388N-G) for smooth operation.
- Can be used for emergency escape by fitting inner handle (select from A-100-3/4, A-394-3H, etc.) to be turned 120°. (Only when not locked)
- Standard equipment includes easy-to-operate TAK60 reversible key and dustproof shutter.
- For both left-hand and right-hand use.

- ข้อมูล
- วัสดุ: ซิงค์อัลลอย (ZDC)
- จำเพาะ
- การจัดการผิวหน้า: การทำสีแบบบรอน
  - ตัวคุมระยะกันแบน: 30mm (ยกมือจับ)
  - อุปกรณ์ที่แนบมา: กุญแจ 2 ดอก/โกวัดกันแบน (A-388N-G) 2 ชิ้น/ฝาครอบตกแต่งสำหรับรูน็อต 4 ชิ้น/พื้นสลักลูกบิด 2 ชิ้น/แหวนรองอีแปะ 2 ชิ้น
- การใช้งาน
- ประตูปิดสนิท/ตู้ห้องสำเร็จรูป/ตู้เก็บของขนาดใหญ่/ประตูป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า/ประตูบานเล็กกันเสียง
- กำหนดส่ง
- สินค้ามาตรฐาน... กรุณาติดต่อสอบถามถึงกำหนดส่งมอบ
- หมายเหตุ
- ความยาวของแกน  $\square 8$  สำหรับหนี้ออกในกรณีฉุกเฉิน กรุณาติดตั้งให้สั้นกว่าด้านที่ติดตั้งกับประตูที่ 30mm
  - กันแบนมีจำหน่ายแยก
  - รับผลิตกุญแจต่างกัน, กุญแจ No.0200 ด้วยเช่นกัน กรุณาติดต่อสอบถาม
  - สามารถสั่งรูเสียบกันสลา (A-388N-G) เพิ่มได้ กรุณาติดต่อสอบถาม

- Specifications
- Material: Zinc alloy (ZDC)
  - Finish: Baked
  - Flat bar stroke: 30mm
  - Accessories: Two keys, two flat bar guides (A-388N-G), four decorative covers for screw holes, two cotter pins, two washers
- Specific use
- Sealed doors, shelters, large cabinets, electromagnetic protective doors, subdoors of soundproof doors
- Remarks
- Set the length of the  $\square 8$  emergency escape rod to be 30mm from the installation surface of the door.
  - Flat bar are optional.

[รูปทรงกันแบนที่แนะนำ]  
Recommended flat bar form

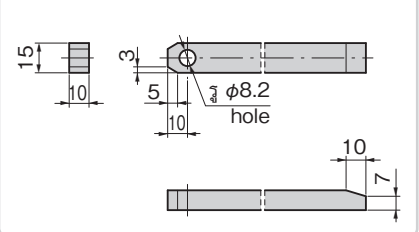

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10	CAD	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
A-388N		2D	1,434	04212

- : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10
- ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10