

มือจับปิดผนึกแน่นสำหรับฝาด้านบน

CANOPY-TYPE HANDLES FOR AIRTIGHTNESS




 
FA-908
ทำจากซิงค์อัลลอย



FA-908




กุญแจ No.TAK70 Key


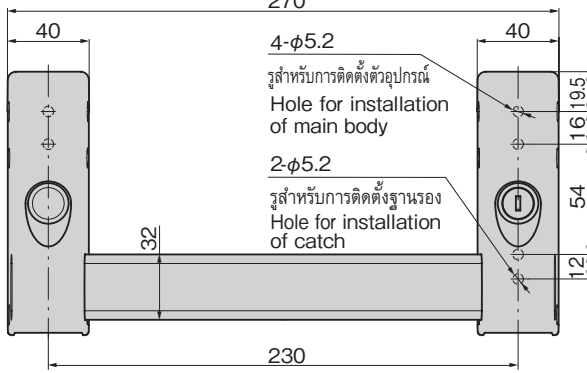



[ฐานรอง] Catch

[แผ่นปรับ] Adjustment plate

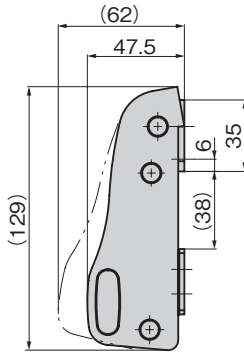


[ฐานสำหรับติดตั้งตัวอุปกรณ์] Installation base for main body

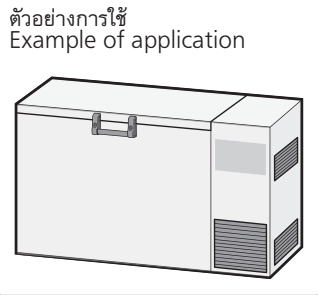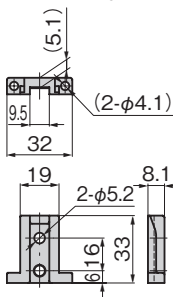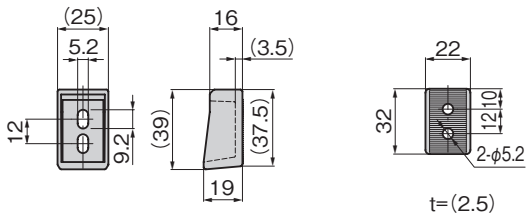

ตัวอย่างการใช้ Example of application

วิธีการติดตั้ง Installation method

1. ติดฐานสำหรับติดตั้งด้วยน็อตหัวแบน M5 ที่ฝั่งประตู
2. ตีมือจับลงมาจากฐานที่ติดตั้งด้านบน
3. ตีมือจับขึ้นพร้อมกับติดตั้งมือจับและฐานสำหรับติดตั้งเข้าด้วยกัน โดยใช้น็อตวงกบ M4
4. ติดแผ่นปรับและฐานรองเข้ากับตัวกล่องใส่

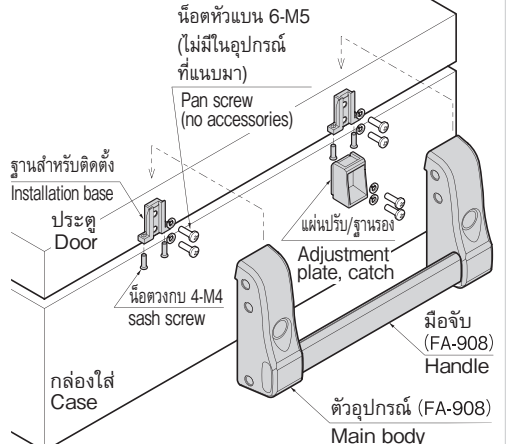

ลักษณะเด่น Feature

- มือจับแบบติดกับพื้นผิวที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานกับประตูสำหรับการปิดสนิทแบบปิดจากฝาด้านบน
- อุปกรณ์มาตรฐานคือที่ครอบกุญแจความปลอดภัยสูง TAK70 สามารถนำไปใช้ร่วมกับ TAK60, TAK80
- ผลิตส่วนที่จับที่ใช้วัสดุแบบอัดขึ้นรูปและเป็นวัสดุทงยาวได้เช่นกัน (สินค้ามาตรฐานมีขนาดอยู่ที่ 230mm)
- Surface-attached, canopy-type handle is ideal for airtight doors.
- Equipped with high security TAK70 lock. Can also be used with TAK60 and TAK80.
- Grip is made from extruded material and can be made longer. (Standard length: 230mm)

- ข้อมูลจำเพาะ
- มวลผลิตภัณฑ์: 1,100g
 - วัสดุ: ตัวอุปกรณ์: ซิงค์อัลลอย (ZDC) ส่วนของที่จับ: วัสดุแบบอัดขึ้นรูปทำจากโลหะผสมอะลูมิเนียม (A6063)
 - การจัดการผิวหน้า: ตัวอุปกรณ์: ทำสีซิลเวอร์เมทัลลิก ส่วนของที่จับ: การชุบอะลูมิเนียม
 - อุปกรณ์ที่แนบมา: กุญแจ 2 ดอก/แผ่นสำหรับติดตั้ง 2 ชิ้น พร้อมฐานรอง 1 ชิ้น/แผ่นปรับ

- การใช้งาน
- เช่น ตู้แช่เย็นแบบฝาด้านบน/ตู้เก็บยา/เครื่องมือทดสอบทางเคมี
- กำหนดส่งมอบ
- สินค้ามาตรฐาน...กรุณาติดต่อสอบถามถึงกำหนดส่งมอบ
- หมายเหตุ
- ผลิตทั้งแบบประเภทล็อคสองชั้น (ใช้ที่ครอบกุญแจ 2 ชิ้น), ประเภทไม่มีกุญแจด้วยเช่นกัน
 - หากมีน้ำหนักหรือแรงกระแทกที่มือจับเกินขีดจำกัดที่รับได้ จะทำให้อุปกรณ์แตกหักเสียหายได้ กรุณาใช้งานด้วยความระมัดระวัง
 - กรุณาปรับให้ผิวสำหรับติดตั้งแผ่นปรับและฐานสำหรับติดตั้งเป็นแนวระนาบ หากไม่เป็นแนวระนาบ อาจจะทำให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น การล็อคขัดข้อง
 - สำหรับน็อตประเภทต่างๆ แนะนำให้มีการทาเคลือบสารป้องกันการคลายตัวหรือใช้แหวนรองสปริงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการคลายตัว
 - น็อตหัวแบน M5 ไม่มีในอุปกรณ์ที่แนบมา กรุณาเตรียมให้พอดีกับความหนาของแผ่นวัสดุ

- Specifications
- Mass: 1,100g
 - Material: Main body: Zinc alloy (ZDC) Grip: Aluminium alloy extrusion (A6063)
 - Finish: Main body: Silver metallic coating Grip: Alumite treatment
 - Accessories: Two keys, two mounting bases, catch, adjustment plate
- Specific-use
- Canopy-type refrigerators, chemical closets, laboratory test equipment, etc.
- Remarks
- If excessive shock or load is applied to the handle, damage may be caused, so care is required.
 - The installation base and the adjustment plate must be made parallel. If they are not parallel, it may cause a locking fault, etc.
 - To prevent loosening of screws, spring washers and thread-locking fluid are recommended.
 - M5 countersunk screws are not included. Please provide screws to suit the thickness of the plate.

| เลขที่สินค้า Product No. | RoHS 10 | CAD | มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass | รหัส Code |
|--------------------------|---------|-----|-----------------------|-----------|
| FA-908 | 10 | 2D | 1,100 | 60850 |

- : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10
- ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

มือจับ ลูกบิด/อุปกรณ์เสริม

ICE

ICE

A

เคอรัมอน

ตัวยึด โรลเลอร์

มือจับปิดผนึก แผ่นแบบพิเศษ

ตู้แช่แข็ง ปิดสนิท

แบบหมุน ฝาด้านบน

แบบเกียร์

มือจับ แบบเรียบ

มือจับ ป๊อป

มือจับ ยก

มือจับสำหรับการปรับระดับ

ระบบ สลัก

ระบบ เชี่ยว

เชื่อมต่อ

แบบ ตะขอ

มือจับ แบบล็อคได้

มือจับ แบบ L

มือจับ แบบ T

แบบกลม ขนาดเล็ก

ปุ่มกด

มือจับ

ลูกบิด

ชิ้นส่วนสำหรับยึด ก้านเส้า

ข้อต่อ เชื่อมต่อ

ลวด

TAKIGEN เล่มที่ 24

237