

มือจับพร้อมคันโยกล็อคกันน้ำพร้อมสลักเกลียว

WATERPROOF LEVER-LOCK HANDLES WITH STUDS



 
ลักษณะเด่น Feature

- ที่ครอบกุญแจมีอุปกรณ์มาตรฐานคือ TAK60 กุญแจเปลี่ยนได้ รุ่นใหม่พร้อมแผ่นปิดกันฝุ่นที่มีการควบคุมที่ยอดเยี่ยม (A-130-S-TAK60)
- มีความเข้ากันได้กับมือจับแบบ L A-140-S-1 ในการติดตั้ง
- กลไกกันรั่วพร้อมเบรกที่ใช้โดยป๊อปสลักเกลียวแล้วหมุนช่วยป้องกันการหมุนของมือจับเพราะน้ำหนักของก้านเสาหรือแรงสั่นสะเทือน
- สามารถปรับแต่งตำแหน่งติดตั้งขึ้นส่วนล่างสำหรับยึดได้
- ประเภทกันน้ำ (ใช้โอริงก/ปะเก็นแบบแผ่น)
- ชุบเซิร์จโลหะโครเมียมให้ป้องกันการสนิมได้ดีขึ้น (25µm)
- แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter. (A-130-S-TAK60)
- Installation is same as to L-handle standard A-140-S-1.
- Trigger-gripped-and-turned stopper-incorporated safety mechanism prevents the handle from turning caused by rod weight and vibrations.
- Stopper plate installing position can be adjusted.
- Waterproof (using O-ring and sheet packing)
- Rustproof satellite chrome plating (25µm)
- For both left-hand and right-hand use.

- ข้อมูล** • วัสดุ: ซิงค์อัลลอย (ZDC)
- จำเพาะ** • การจัดการผิวหน้า: ชุบเซิร์จโลหะโครเมียม (MZCr)
- หมายเลขกุญแจ: TAK60/0200
 - ความหนาที่ใช้มากที่สุดของแผ่นวัสดุ: 2mm
 - อุปกรณ์ที่แนบมา: น็อตขนาดใหญ่/ชุดสกรู/กุญแจ 2 ดอก
- การใช้งาน** • ตู้ไฟ/แผงจ่ายไฟ/แผงควบคุม
- หมายเหตุ** • รับผิดชอบระบบมาตรฐาน, ระบบเปิดได้ด้วยกุญแจ หมายเลขเดียวกันตามทีระบุ, กุญแจต่างกันด้วยเช่นกัน กรุณาติดต่อสอบถาม
- แนะนำให้ทำ สารป้องกันการคลายตัว ที่น็อต สำหรับการติดตั้งขึ้นส่วนล่างสำหรับยึดของผลิตภัณฑ์นี้ เพื่อป้องกันการคลายตัว

- Specifications**
- Material: Zinc alloys (ZDC)
 - Finish: Satellite chrome plating (MZCr)
 - Key No.: TAK60, 0200
 - Max. applicable panel thickness: 2mm
 - Accessories: Large nut, screws and two keys.
- Specific-use Remarks**
- Cubicles, distribution boards and control boards
 - It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

ชิ้นส่วนสำหรับยึด Stopper plate



กรุณาเลือกชิ้นส่วนสำหรับยึดจากรูป □10 ในหน้า 646-650
Select the stopper plate with 10-hole on page 646 to 650.

เปลี่ยนกับ A-140-S-1 ได้ พร้อมเบรกป้องกันการหมุน

PAT.PEND.



A-130-S-1-1


A-130-S-3-1

กุญแจ No.0200 Key




กุญแจ No.TAK60 Key

ตัวอย่างการใช้ Example of application

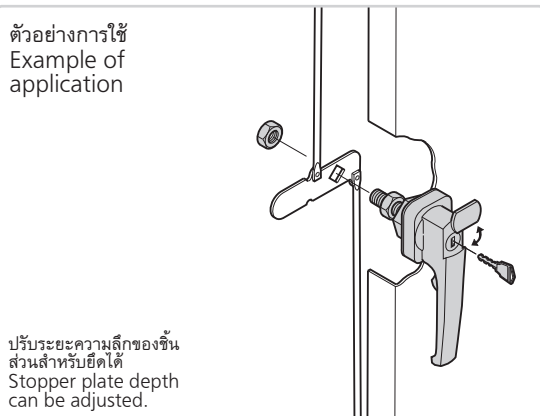





ปรับระยะความลึกของชิ้นส่วนสำหรับยึดได้
Stopper plate depth can be adjusted.

ขนาดการเจาะรูพาดแนล
Panel drilling dimensions

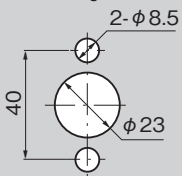

| เลขที่สินค้า Product No. | | RoHS 10 | | CAD | | L | W | มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass | รหัส Code | |
|--------------------------|-------------|---------|------|-------|------|-----|----|-----------------------|-----------|-------|
| TAK60 | 0200 | TAK60 | 0200 | TAK60 | 0200 | | | | TAK60 | 0200 |
| A-130-S-1-1-TAK60 | A-130-S-1-1 | ▲ | ▲ | 2D | | 167 | 20 | 659 | 04027 | 01661 |
| A-130-S-2-1-TAK60 | A-130-S-2-1 | ▲ | ▲ | 2D | | 142 | 20 | 647 | 04028 | 01662 |
| A-130-S-3-1-TAK60 | A-130-S-3-1 | ▲ | ▲ | 2D | | 127 | 18 | 636 | 04029 | 01663 |

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

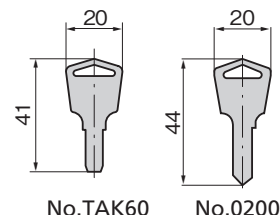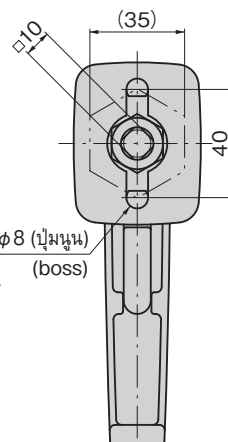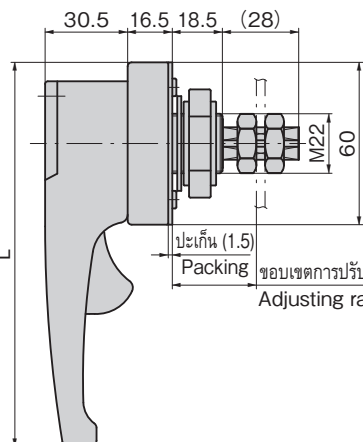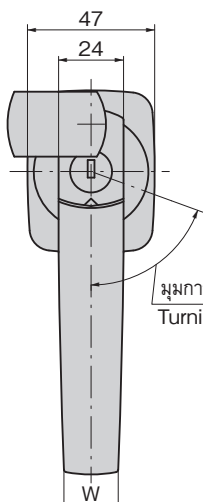

มือจับ ลูกบิด/อุปกรณ์เสริม

มือจับแบบ L

มือจับแบบ T

แบบกลมขนาดเล็ก

ปุ่มกด

มือจับ

ลูกบิด

ชิ้นส่วนสำหรับยึดก้านเสา

ข้อต่อเชื่อมต่อ

ลวด