



A

ครีมอน

ตัวยึด
โรลเลอร์

มือจับปิดผนึก
แม่แบบพิเศษ

ตู้แช่แข็ง
ปิดสนิท

แบบหมุน
ผิวเรียบ

แบบเกียร์

มือจับ
แบบเรียบ

มือจับ
ป๊อป

มือจับ
ยก

มือจับสำหรับ
การปรับระดับ

ระบบ
สลัก

ระบบ
เชียว

เชื่อมต่อ

แบบ
ตะขอ

มือจับ
แบบล็อคได้

มือจับ
แบบ L

มือจับ
แบบ T

แบบกลม
ขนาดเล็ก

ปุ่มกด

มือจับ

ลูกบิด

ชิ้นส่วนสำหรับยึด
ก้านเสา

ข้อต่อ
เชื่อมต่อ

ลวด


TAKIGEN

เล่มที่ 24

ตัวควบคุมตำแหน่งก้านเสา

CENTER CONTROLS FOR RODS

ควบคุมก้านเสาได้แน่นอน

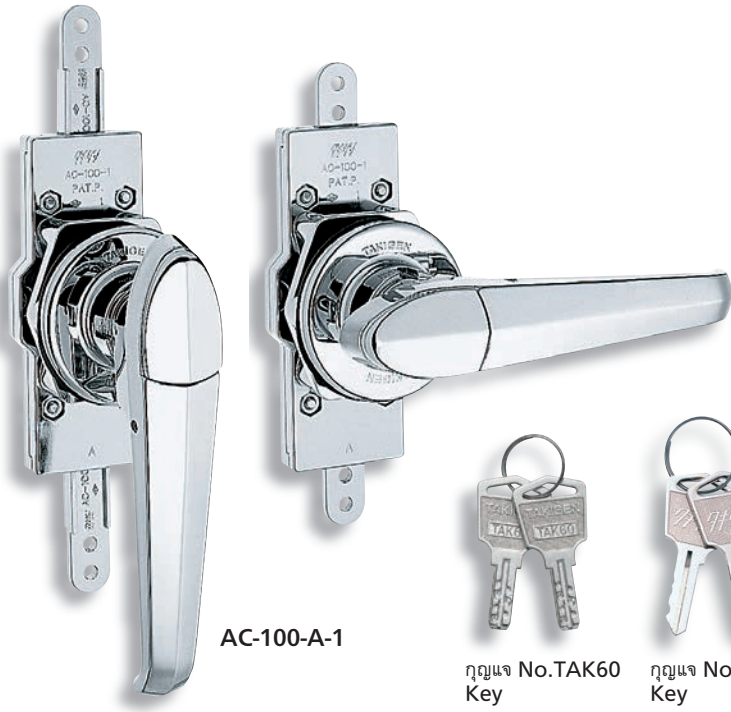


AC-100-A-1

กุญแจ No.TAK60
Key

กุญแจ No.0200
Key

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10y	CAD	รหัส Code
AC-100-A-1-TAK60	2D/3D		04022
AC-100-A-1			01481

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

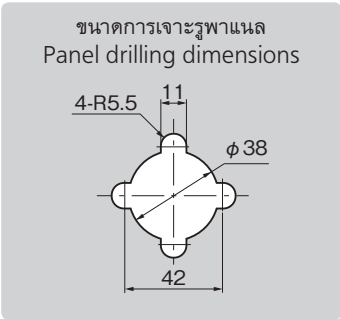

AC-100-A
ทำจากสังกะสีหล่อ

ลักษณะเด่น Feature

- ที่ครอบกุญแจมีอุปกรณ์มาตรฐานคือ TAK60 กุญแจเปลี่ยนได้
รุ่นใหม่พร้อมแผ่นปิดกั้นฝุ่นที่มีการควบคุมที่ยอดเยี่ยม (AC-
100-A-TAK60)
- ก้านเสาสถาสามารถขยับได้รอบทิศทางเพื่อกำหนดศูนย์กลางได้
ง่าย ติดตั้งได้ง่ายเพราะไม่จำเป็นต้องตัดแปลงการพับงอ
- โครงสร้างพิเศษป้องกันก้านเสาดกเพราะน้ำหนักก้านเสาเอง
- ทำให้ตรงกับชิ้นส่วนสำหรับยึดแล้วขันแน่น 3 จุด
- ประเภทก้านหน้า (ใช้โอริง/ปะเก็นแบบแผ่น)
- แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style
reversible key with an easy-to-use dustproof shutter.
(AC-100-A-TAK60)
- Rod moves vertically so center can be determined
easily. Easy installation without bending.
- Special mechanism prevents rod from naturally falling.
- Three-point securing with stopper plate.
- Waterproof (using O-ring and sheet packing)
- For both left-hand and right-hand use.

- ข้อมูล
- มวลผลิตภัณฑ์: 900g
- จำเพาะ
- วัสดุ: ซิงค์อัลลอย (ZDC)
 - การจัดการผิวหน้า: ซุปโครเมียม (MZCr)
 - หมายเลขกุญแจ: TAK60/0200
 - ความหนาที่ใช้มากที่สุดของแผ่นวัสดุ: 3.6mm
 - อุปกรณ์ที่แนบมา: กุญแจ 2 ดอก
- การใช้งาน
- ตู้ไฟ/แผงจ่ายไฟ/แผงควบคุม
- หมายเหตุ
- กรุณาใช้อ้างอิง AC-100-NB ประเภทมือจับสลีป
จอยที่หน้า 462 และ AC-100-E ประเภทมือจับ
แบนที่หน้า 270
 - แนะนำ AC-25-RA/RB/RC โรลเลอร์ยูนิตสำหรับ
ก้านเสา (หน้า 654) ในการขันติดประตู
 - รับผลิตรอบมาสเตอร์, ระบบเปิดได้ด้วยกุญแจ
หมายเลขเดียวกันตามที่ระบุ, กุญแจต่างกันด้วยเช่น
กัน กรุณาติดต่อสอบถาม
 - กรุณาปรึกษาเพิ่มเติมสำหรับการจัดการผิวหน้าแบบ
พิเศษ

- Specifi-
cations
- Mass: 900g
 - Material: Zinc alloy (ZDC)
 - Finish: Chrome plating (MZCr)
 - Key No.: TAK60, 0200
 - Max. applicable panel thickness: 3.6mm
 - Accessories: Two keys
- Specific-
use
- Cubicles, power / distribution and control
boards
- Remarks
- For slip-joint handle type AC-100-NB, see
page 462 and for flush handle type AC-100-E,
see page 270.
 - Recommended to use rod roller unit AC-25-
RA/RB/RC (on page 654) for securing door.

