



A-1042-E
ทำจากสแตนเลส

มือจับเหลี่ยมแบบมีร่อง


 
SQUARE-SHAPED PULLS



A-1042-E-1



A-1042-E-4

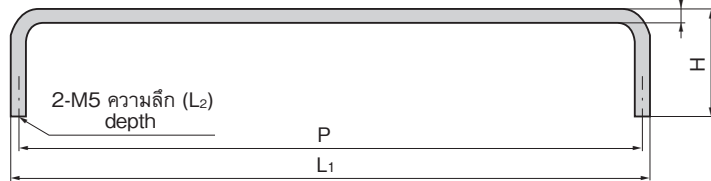

ลักษณะเด่น Feature

- เนื่องจากทำจากสแตนเลสจึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
- Corrosion-resistant stainless steel is used.

- ข้อมูล • วัสดุ: แท่งเหล็กรสแตนเลส (SUS304)
 จำเพาะ • การจัดการผิวหน้า: การขัดเงาละเอียดแบบกระจกเงา
 การใช้งาน • ประดับตั้งแต่ขนาดใหญ่ถึงขนาดเล็กทั้งในร่มและกลางแจ้ง
 หมายเหตุ • รับผลิตขนาดอื่นๆ นอกเหนือจากในตารางด้วยเช่นกัน
 • รับผลิตสีด้าและทำผิวด้านแบบขึ้นเส้นแฮร์ไลน์ด้วยเช่นกัน

- Specifications • Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
 • Finish: Mirror surface buffing

Specific use • Indoor and outdoor large and small doors

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10	CAD	L1	(L2)	H	P	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
A-1042-E-1	●	2D/3D	295	8	50	288	425	00695
A-1042-E-2	●	2D/3D	245	8		238	365	00696
A-1042-E-3	●	2D/3D	195	8		188	305	00697
A-1042-E-15	●	2D/3D	157	8	40	150	245	00698
A-1042-E-4	●	2D/3D	127	8		120	205	00699
A-1042-E-5	●	2D/3D	117	6		110	195	00700
A-1042-E-6	●	2D/3D	107	6	35	100	170	00701
A-1042-E-7	●	2D/3D	75	6		68	135	00702

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

มือจับรูปไข่

OVAL PULLS



A-1042-F
ทำจากสแตนเลส

A-1042-F-TMP
ทำจากสแตนเลส

ลักษณะเด่น Feature

- เนื่องจากทำจากสแตนเลสจึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
- สภาพภายนอกที่ให้ความรู้สึกหรูหราด้วยสีเงา และสัมผัสมือที่นุ่มลื่น (A-1042-F-TMP)
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- Semi-gloss, high-grade exterior and smooth feel. (A-1042-F-TMP)

[A-1042-F]

- ข้อมูล • วัสดุ: แท่งเหล็กรสแตนเลส (SUS304)
 จำเพาะ • การจัดการผิวหน้า: การขัดเงาละเอียดแบบกระจกเงา
 การใช้งาน • ประดับตั้งแต่ขนาดใหญ่ถึงขนาดเล็กทั้งในร่มและกลางแจ้ง

[A-1042-F-TMP]

- ข้อมูล • วัสดุ: แท่งเหล็กรสแตนเลส (SUS304)
 จำเพาะ • การจัดการผิวหน้า: การขัดมันเชิงไฟฟ้า (TMP)
 การใช้งาน • ประดับตั้งแต่ขนาดใหญ่ถึงขนาดเล็กทั้งในร่มและกลางแจ้ง

- หมายเหตุ • รับผลิตขนาดอื่นๆ นอกเหนือจากในตารางด้วยเช่นกัน
 • รับผลิตสีด้าและทำผิวด้านแบบขึ้นเส้นแฮร์ไลน์ด้วยเช่นกัน (A-1042-F)


[A-1042-F]

- Specifications • Material: Stainless steel bar (SUS304)
 • Finish: Mirror surface buffing

[A-1042-F-TMP]

- Specifications • Material: Stainless steel bar (SUS304)
 • Finish: Electrolytic polishing (TMP)



Specific use • Indoor and outdoor large and small doors

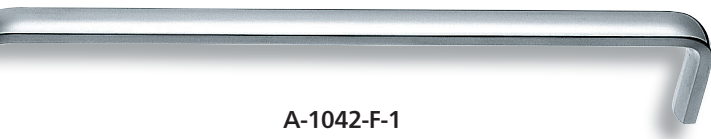

A-1042-F-1



 A-1042-F-4-TMP

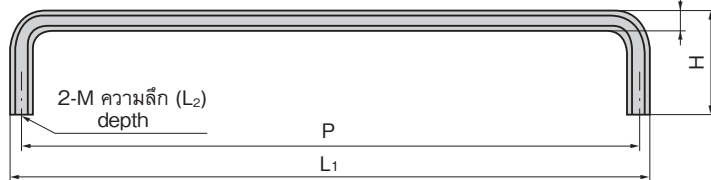

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10	CAD	L1	(L2)	H	P	M	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
A-1042-F-1	●	2D/3D	298	10	50	288	M8	375	00703
A-1042-F-2	●	2D/3D	248			238		325	00704
A-1042-F-3	●	2D/3D	198			188		270	00705
A-1042-F-15	●	2D/3D	160	8	40	150	M5	215	00706
A-1042-F-4	●	2D/3D	130			120		180	00707
A-1042-F-5	●	2D/3D	120			110		170	00708
A-1042-F-6	●	2D/3D	110	6	35	100	M5	150	00709
A-1042-F-7	●	2D/3D	78			68		120	00710
A-1042-F-4-TMP	●	3D	130			8		40	120
A-1042-F-5-TMP	●	3D	120	6	35	110	M5	170	04627
A-1042-F-6-TMP	●	3D	110			100		150	04628

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

มือจับ
ลูกบิด/อุปกรณ์เสริม



A

ครีมอน

ตัวยึด
โวลเลอร์

มือจับปิดผนึก
แผ่นแบบพิเศษ

ตู้แช่แข็ง
ปิดสนิท

แบบหมุน
ผิวเรียบ

แบบเกียร์

มือจับ
แบบเรียบ

มือจับ
ป๊อป

มือจับ
ยก

มือจับสำหรับ
การปรับระดับ

ระบบ
สลัก

ระบบ
เชียว

เชื่อมต่อ

แบบ
ตะขอ

มือจับ
แบบล็อกได้

มือจับ
แบบ L

มือจับ
แบบ T

แบบกลม
ขนาดเล็ก

ปุ่มกด

PULLS
มือจับ

ลูกบิด

ชิ้นส่วนที่ช่วยยึด
ก้านเสา

ข้อต่อ
เชื่อมต่อ

ลวด