

บานพับสำหรับเรือ MARINE HINGES



BP-19-1·2·3

ทำจากพลาสติก

ลักษณะเด่น Feature

- ด้านหน้ามีความนูนน้อยจึงปลอดภัยในการใช้งานบนพื้น
- Surface projecting is small so it's safe to use in floor.


ข้อมูล • วัสดุ: ปีก: พอลิเอไมด์ (PA)
แกน: สแตนเลส (SUS304)
จำเพาะ • สีมาตรฐาน: สีงาช้าง

- การใช้งาน • ฝาต้านบน/ฝาเปิดสำหรับเรือ
- หมายเหตุ • สามารถติดตั้งตัวครอบซ่อนสกรูที่แนบมาพร้อมกันเมื่อใช้น็อตยึดและสลักหกเหลี่ยม กรุณาดูอ้างอิงที่หน้า 712
- รับผลิตสำหรับสลักหกเหลี่ยม (ประเภท H) ด้วยเช่นกัน กรุณาติดต่อสอบถาม (BP-19-2/3)
 - รับผลิตสีดำด้วยเช่นกัน
 - สลักบานพับอาจหลุดได้หากแหวน E หลุดร่วง กรุณาปรึกษาเราเรื่องการใช้งานกับอุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากฝาด้านบน
 - กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถี่ถ้วนก่อนใช้สารป้องกันการเคลือบผิวและสารละลายอื่นๆ

- Specifications • Material: Wing: Polyamide (PA)
Shaft: Stainless steel (SUS304)
- Standard color: Ivory
- Specific use • Panels for ship hatch and canopies
- Remarks • When using binding screws or hex-headed bolts, the included screw-hidden caps can be installed. (See page 712.)
- For use for other than canopies, consult us. In those cases, hinge pin may slip due to E-shaped ring coming off.
 - Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid.



BP-19-1-B

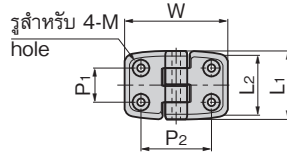


BP-19-1-2-S สำหรับน็อตแบบฝังจม For countersink screw

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10	CAD	หมายเหตุ Remarks	L1	L2	W	H	t	P1	P2	M	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
BP-19-1-1-B	●	2D/3D	สำหรับน็อตหัวกลม/น็อตยึด Pan/Binding screw	50	45	80	15.5	7.5	30	50	M5	34	12306
BP-19-1-1-H	●	3D	สำหรับสลักหกเหลี่ยม Hex bolt										12818
BP-19-1-2-B	●	2D/3D	สำหรับน็อตหัวกลม/น็อตยึด Pan/Binding screw	40	35	60	13.5	6.5	20	40	M4	19	12308
BP-19-1-2-H	●	3D	สำหรับสลักหกเหลี่ยม Hex bolt										12819
BP-19-1-2-S	●	3D	สำหรับน็อตแบบฝังจม Countersink screw	40	35	60	13.5	6.5	20	40	M5	18	12405
BP-19-1-3-B	●	2D/3D	สำหรับน็อตหัวกลม/น็อตยึด Pan/Binding screw	32	28	44	10.5	5	16	30	M3	12	12310
BP-19-1-3-H	●	3D	สำหรับสลักหกเหลี่ยม Hex bolt										12820

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10



BP-19-2-B

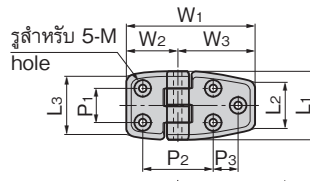


BP-19-2-2-S สำหรับน็อตแบบฝังจม For countersink screw

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10	CAD	หมายเหตุ Remarks	L1	L2	L3	W1	W2	W3	H	t	P1	P2	P3	M	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
BP-19-2-1-B	●	3D	สำหรับน็อตหัวกลม/น็อตยึด Pan/Binding screw	50	37	45	100	40	60	15.5	7.5	30	50	25	M5	10	12312
BP-19-2-2-B	●	3D	สำหรับน็อตหัวกลม/น็อตยึด Pan/Binding screw	40	28	35	75	30	45	13.5	6.5	20	40	15	M4	21	12314
BP-19-2-2-S	●	3D	สำหรับน็อตแบบฝังจม Countersink screw	40	28	35	75	30	45	13.5	6.5	20	40	15	M5	20	12407
BP-19-2-3-B	●	3D	สำหรับน็อตหัวกลม/น็อตยึด Pan/Binding screw	32	20	28	55	22	33	10.5	5	16	30	10	M3	13	12316

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10



BP-19-3-B

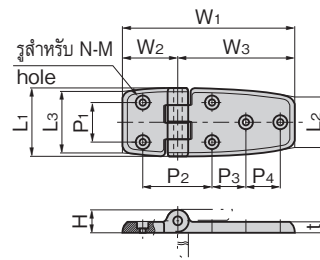

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10	CAD	หมายเหตุ Remarks	L1	L2	L3	W1	W2	W3	H	t	P1	P2	P3	P4	N	M	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
BP-19-3-1-B	●	3D	สำหรับน็อตหัวกลม/น็อตยึด Pan/Binding screw	50	37	45	125	40	85	15.5	7.5	30	50	25	25	6	M5	47	12318
BP-19-3-2-B	●	3D	สำหรับน็อตหัวกลม/น็อตยึด Pan/Binding screw	40	28	35	95	30	65	13.5	6.5	20	40	35		5	M4	25	12320
BP-19-3-3-B	●	3D	สำหรับน็อตหัวกลม/น็อตยึด Pan/Binding screw	32	22	28	70	22	48	10.5	5	16	30	25		5	M3	14	12322

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

บานพับสี่เหลี่ยม/สี่เหลี่ยม
อุปกรณ์เสริม



B

บานพับยาว

บานพับแบบเรียบ

บานพับด้านใน

บานพับสลักป้อยท์

บานพับต่างระดับ

บานพับสำหรับคลื่นลม

บานพับสำหรับรถจักรยานยนต์

บานพับตู้แช่แข็ง

บานพับพิเศษ

บานพับแบบแรงบิด

แขนค้ำ

อุปกรณ์เสริม (B)