

บานพับแกนหมุนพลาสติก PLASTIC HINGES






BP-120
ทำจากพลาสติก

PAT.PEND.



BP-120

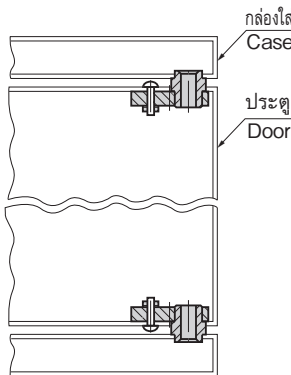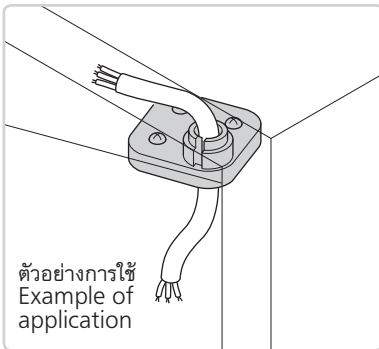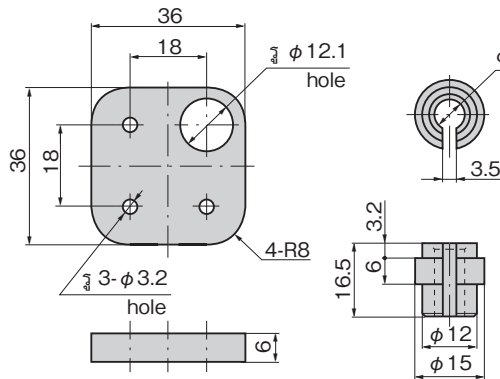

ลักษณะเด่น Feature

- การถอดสายเคเบิลผ่านรูทะลุบนสลักบานพับจะทำให้ใช้เป็นบานพับมีเสื่อที่มีไฟฟ้าผ่านได้
- Can be used as an electrical cord hinge because hinge has a through-hole.

- ข้อมูลจำเพาะ
- มวลผลิตภัณฑ์: 16g (1 เซ็ต)
 - วัสดุ: พอลิอะซีทัล (POM)
 - สีมาตรฐาน: ขาว
 - มวลประตูอ้างอิงสำหรับใช้งาน 2 ชั้นในแนวตั้ง: 5kg
 - กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถี่ถ้วนก่อนใช้สารป้องกันการคลายตัวและสารละลายอื่นๆ

- Specifications
- Mass: 16g (one set)
 - Material: Polyacetals (POM)
 - Standard color: White
 - Door mass when using 2 pcs vertically (reference): 5kg

- Remarks
- Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid.

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10+	CAD	หมายเหตุ Remarks	รหัส Code
BP-120		3D	1 คู่ 2 ชั้น 2pieces per set	11600

- : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10
- ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

B

บานพับยาว

บานพับแบบเรียบ

บานพับด้านใน

บานพับสติปจอยท์

บานพับต่างระดับ

บานพับสำหรับคลื่นรุม

บานพับสำหรับร่องค้ำพิเศษ

บานพับคู่แซ่แข็ง

บานพับพิเศษ

บานพับแบบแรงบิด

แขนค้ำ

อุปกรณ์เสริม (B)

SPECIAL HINGES


บานพับหน้าต่างกระจก GLASS WINDOW HINGES




B-892
ทำจากเหล็ก



B-892

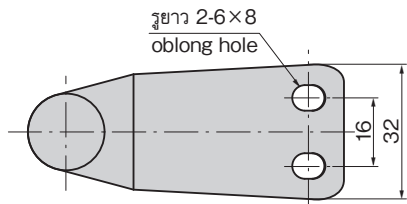

ตำแหน่งติดตั้งทิศทางลูกศรรับน้ำหนักประมาณ 68.6N
The position when a load of approx. 68.6N is applied from the direction of the arrow. (61)

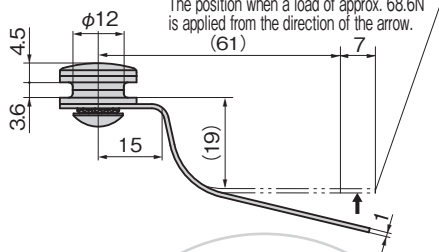

C-892



ตัวล็อกหน้าต่างกระจก
กรุณาดูอ้างอิงรายละเอียดได้ที่หน้า 1,156
Glass window fastener.
See page 1156 for detail.

ลักษณะเด่น Feature

- เหมาะที่สุดในการเปิดปิดสำหรับอุปกรณ์ระบายอากาศเช่น หลิ่งคากกระจก
- ปิดสนิทหน้าต่างกระจกด้วยแรงสปริงของแผ่นวัสดุ
- สามารถใช้คู่กับตัวล็อกหน้าต่างกระจก C-892 ได้

- Optimal use is the hinge for opening and closing the skylight for ventilation.
- The glass window will be closed tightly by the force of the leaf spring.
- Can be used in combination with the glass window fastener (C-892).

- ข้อมูลจำเพาะ
- วัสดุ: สปริงแผ่นวัสดุ: แผ่นเหล็กอุปกรณ์คาร์บอน (SK5)
 - ตัวครอบ: ซิงค์อัลลอย (ZDC)
 - ปะเก็น: ยางคลอโรพรีน (CR)
 - การจัดการผิวหน้า: ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมตสีดำ (MFZn-C)

- การใช้งาน
- หน้าต่าง ช่องระบายอากาศ ช่องอากาศของห้องในรถ จัดทำพิเศษหรือเครื่องจักรก่อสร้าง เป็นต้น
- หมายเหตุ
- กรุณาตั้งองศาเปิดปิดหน้าต่างให้ไม่เกิน 15°

- Specifications
- Material: Leaf spring: Carbon tool steel (SK5)
Cap: Zinc alloy (ZDC)
Packing: Chloroprene rubber (CR)
 - Finish: Zinc plating black chromate treatment (MFZn-C)

- Specific-use
- Specially equipped vehicles, and the cabin window, airflow and ventilation opening of construction machinery.

- Remarks
- Set the angle of opening and closing the window at 15° or less.

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10+	CAD	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
B-892		2D/3D	30	11687

- : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10
- ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10