

ตัวล็อก
กลอนสลัก/ตัวยึด
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ/อุปกรณ์เสริม

ตัวล็อก

กลอนสลัก

ที่จับยึดประตู

เช็วลิค

ตัวควบคุมกลาง

ชิ้นส่วนเกี่ยวกับราว

ที่ล็อกตะแกรง

ที่ครอบกุญแจหัวงานอุตสาหกรรม

ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ปะเก็น



กรอบหน้าต่างชนิดผนังป้องกัน

GASKETS

FC-779 ปะเก็น

ปะเก็นแบบวันทซ์

DOOR GASKETS

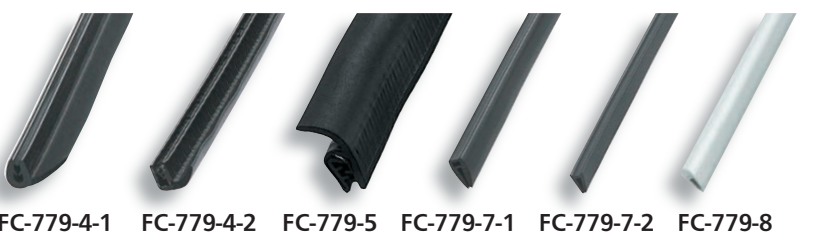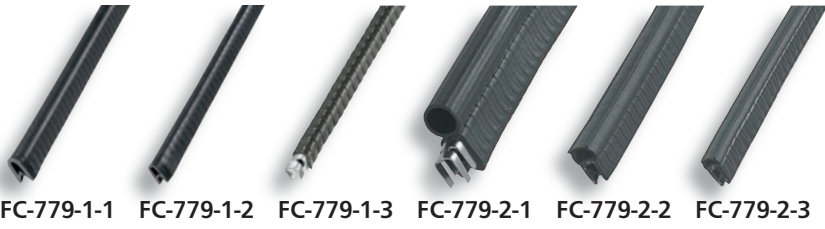

ลักษณะเด่น Feature

- การปิดผนึกที่แน่นหนาของประตู
- รักษาความร้อนและความเย็นได้อย่างยอดเยี่ยม
- สามารถตัดตามขนาดที่ต้องการและนำไปใช้ได้
- ติดตั้งได้ง่ายเพียงแค่วางเข้าไป
- The powerful airtight closure is made.
- Providing excellent thermal insulation.
- This product can be cut for an optional size.
- Installation is easy, just inserting in the receptor.

- ข้อมูลจำเพาะ
- สีมาตรฐาน: สีดำ, สีเทา (เฉพาะ FC-779-1, FC-779-7)
 - อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้: -20 ถึง +70°C
- การใช้งาน
- ตู้แช่เย็นแช่แข็ง/อุปกรณ์สำหรับใช้ในครัว/อุปกรณ์การแพทย์
- หมายเหตุ
- จำหน่ายหน่วย 50m และหน่วย 1m
- Specifications
- Standard color: Black and gray (FC-779-1/FC-779-7)
 - Ambient temperature: -20°C to +70°C
- Specific-use
- Freezers, refrigerators, kitchen equipment and medical equipment

เลขที่สินค้า	RoHS 10	CAD	รหัส Code
FC-779-CT			62830

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10
▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

ผลิตภัณฑ์ใหม่
New product

รัศมีการพูนน้อยที่สุดมีขนาดเล็กและสามารถตั้งส่วนช่องเปิดให้กว้างได้
Minimum bending radius is small, allowing for a wider opening.

FC-779-3-3R (15R)
FC-779-3-4R (10R)



⚠️ การกรรสำหรับปะเก็นแบบวันทซ์ FC-779-CT

- ปลายมีคมกริบอย่างมาก กรุณาระมัดระวังให้ดีเพื่อไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บ
- อาจมีเศษโลหะกระเด็นออกมาในเวลาตัดปะเก็น เศษโลหะที่ตัดออกมามีความคมอย่างมาก กรุณาสวมถุงมือป้องกันและแว่นตาป้องกันเวลาทำงานเสมอ

Scissors for door gaskets FC-779-CT

- The cutting edges are very sharp. Use carefully to avoid injury.
- Cutting the packing may cause sharp metal fragments to fly about. When working, be sure to wear protective gloves and glasses.

คำขออ้างอิง
กรุณาถอดเหล็กสปริงซึ่งโผล่ออกมาที่ส่วนปลายเวลาตัดด้วยคีม ฯลฯ เพื่อป้องกันสนิม
To avoid rusting, remove with pliers any spring steel that may be exposed after cutting.

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10		CAD		หมายเหตุ Remarks	วัสดุ Material	ความหนาที่รองรับ Applicable panel thickness	1 ม้วน 50m 1 roll is 50m			
	1ม้วน50m roll	1mม้วน unit	1ม้วน50m roll	1mม้วน unit				รหัส Code	รหัส Code		
FC-779-1-1	●	●	3D	2D/3D	คุณสมบัติติดไฟยาก Flame-retardant rubber UL94-HBเทียบเท่า	เอทิลีน/ยางโพรพิลีน Ethylene propylene rubber (EPDM)	1.0~4.5	62865	62836		
FC-779-1-1 Gray	●	●	3D	2D/3D			1.0~4.5	62866	62837		
FC-779-1-2	●	●	3D	2D/3D			0.8~2.0	62867	62838		
FC-779-1-2 Gray	●	●	3D	2D/3D			0.8~2.0	62868	62839		
FC-779-1-3	●	●	3D	2D/3D	คุณสมบัติติดไฟยาก Flame-retardant rubber UL94-HBเทียบเท่า	ฟอลิไวนิลคลอไรด์ Polyvinyl chloride (PVC)	0.8~1.5	62869	62840		
FC-779-2-1	●	●	3D	2D/3D			1.0~3.5	62870	62841		
FC-779-2-2	●	●	3D	2D/3D			1.0~3.5	62871	62842		
FC-779-2-3	●	●	3D	2D/3D			0.8~2.5	62872	62843		
FC-779-3-1	●	●	3D	2D/3D			1.5~3.0	62873	62844		
FC-779-3-2	●	●	3D	2D/3D			1.0~3.5	62874	62845		
FC-779-3-3	●	●	3D	2D/3D			1.0~3.5	62875	62846		
FC-779-3-3R	●	●	3D	2D/3D			1.0~3.5	62901	62900		
FC-779-3-4	●	●	3D	2D/3D	คุณสมบัติติดไฟยาก Flame-retardant rubber UL94-HBเทียบเท่า	เอทิลีน/ยางโพรพิลีน Ethylene propylene rubber (EPDM)	0.8~2.5	62876	62848		
FC-779-3-4R	●	●	3D	2D/3D			0.8~2.5	62903	62902		
FC-779-4-1	●	●	3D	2D/3D			1.5~2.5	62877	62847		
FC-779-4-2	●	●	3D	2D/3D			1.0~3.5	62878	62849		
FC-779-5	●	●	3D	2D/3D			1.5~3.0	62879	62850		
FC-779-7-1	●	●	3D	2D/3D			คุณสมบัติติดไฟยาก Flame-retardant rubber UL94-HBเทียบเท่า	เอทิลีน/ยางโพรพิลีน Ethylene propylene rubber (EPDM)	1.0~1.6	62880	62851
FC-779-7-1 Gray	●	●							ฟลาสติคอีลาสโตเมอร์ Thermo-plastic elastomer	1.0~1.6	62881
FC-779-7-2	●	●	3D	2D/3D			คุณสมบัติติดไฟยาก Flame-retardant rubber UL94-HBเทียบเท่า	เอทิลีน/ยางโพรพิลีน Ethylene propylene rubber (EPDM)	1.5~2.0	62882	62852
FC-779-7-2 Gray	●	●			ฟลาสติคอีลาสโตเมอร์ Thermo-plastic elastomer	1.5~2.0			62883	62854	
FC-779-8	●	●	3D	2D/3D		เอทิลีน/ยางโพรพิลีน Ethylene propylene rubber (EPDM)	1.0~1.6	62884	62835		

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10		CAD		วัสดุ Material	ความหนาที่รองรับ Applicable panel thickness	1 ม้วน 50m 1 roll is 50m	
	1ม้วน50m roll	1mม้วน unit	1ม้วน50m roll	1mม้วน unit			รหัส Code	รหัส Code
FC-779-1-1-PVC-Black	●	●	3D	2D/3D	ฟอลิไวนิลคลอไรด์ Polyvinyl chloride (PVC)	1.0~4.5	62885	907099
FC-779-1-1-PVC-Gray	●	●	3D	3D		1.0~4.5	62886	907100
FC-779-1-2-PVC-Black	●	●	3D	3D		0.8~2.0	62887	907101
FC-779-1-2-PVC-Gray	●	●	3D	3D		0.8~2.0	62888	907102
FC-779-1-3-PVC-Black	●	●	3D	3D		0.8~1.5	62889	907548
FC-779-1-3-PVC-Gray	●	●	3D	3D		0.8~1.5	62890	907103

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10