


インライン形フローコントロールバルブ

- 最高使用圧力34.5MPa。
- ステップニードルにより、ノブの最初の3回転を使用することにより、低流量での微調整が可能。
- カラーリングを目安にすることで、流量設定を短時間に行うことが可能。

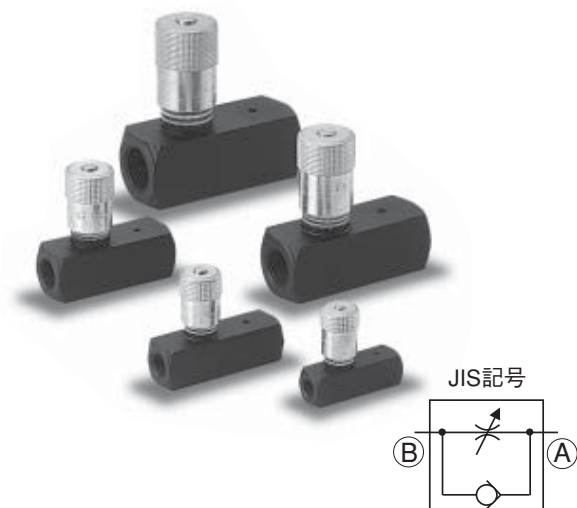


仕様

形式	8F200S	8F400S	8F600S	8F800S	8F1200S
項目					
接続口径	Rc1/8	Rc1/4	Rc3/8	Rc1/2	Rc3/4
最大流量	11 l/min	19 l/min	30 l/min	57 l/min	95 l/min
最高使用圧力	34.5MPa				20.7MPa
クラッキング圧力	0.04MPa				
使用油温範囲	-10~+60℃(但し、凍結なきこと)				
適合作動油	一般鉱物性作動油				
質量	120g	220g	365g	690g	1085g

注) 8F400・8F600・8F800につきましては、ステンレス仕様も対応できます。
詳細につきましてはお問い合わせください。

外形寸法図

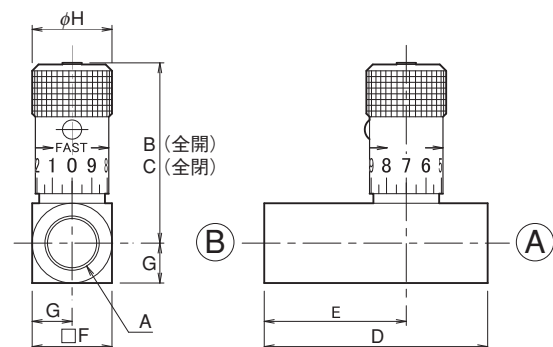

寸法表

単位：mm

記号	A	B	C	D	E	F	G	H
形式								
8F200S	Rc1/8	47.5	43.5	51	32.5	16	8	19
8F400S	Rc1/4	56	51.5	67	42	21	10.5	21
8F600S	Rc3/8	69	62	70	44.5	25	12.5	25
8F800S	Rc1/2	86	77	87.5	56.5	32	16	30
8F1200S	Rc3/4	103.5	90	98.5	65.5	38	19	35