


# 精密カッター

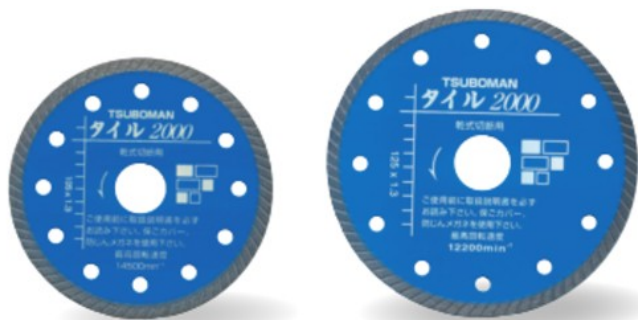

## タイル2000 乾式

精密切断用 | スピード・ライフ | バランス型

特徴: 切れ味・切り口精度・感触・切れの持続性に優れた専用カッター。

切れ味と切り口精度のバランスが取れています。

用途: 一般タイル、硬質タイル、硬質磁器タイルなど。

タイル2000					
サイズ(mm)	商品記号	コード	価格(円)注	JANコード	小箱入数
105×1.3×5×20	T2000-105	11001	6,800	4954452 110014	10
125×1.3×5×22	T2000-125	11003	9,000	4954452 110038	10

(外径×チップ厚×チップ幅×取付穴)

段付き基板



## タイル2000 うすば 乾式

精密切断用 | スピード重視型

特徴: 切り口精度、感触に大変優れています。

腰の強い段付き基板のため従来の薄刃カッターのような曲がりも発生しません。

用途: 一般タイル、硬質タイル、高級化粧タイル、業系キッチンパネル(木材合板系には不向き)など。

タイル2000 うすば					
サイズ(mm)	商品記号	コード	価格(円)注	JANコード	小箱入数
105×1.1×5×20	T2000U-105	1100202	6,800	4954452 110021	10
125×1.1×5×22	T2000U-125	11004	9,000	4954452 110045	10

(外径×チップ厚×チップ幅×取付穴)

段付き基板



最大切りこみ深さ  
約20mm

## WBC 乾式

タイル・大理石超精密切断

一般タイル(薄物)・大理石超々精密切断専用。

切り口精度は当社品でベスト。力を入れずにゆっくり切り進んでください。

WBC					
サイズ(mm)	商品記号	コード	価格(円)注	JANコード	小箱入数
105×1.1×5×20	WBC-105	11005	5,300	4954452 110052	10

(外径×チップ厚×チップ幅×取付穴)

段付き基板



最大切りこみ深さ  
約20mm

## WBC II 乾式

タイル・大理石超精密切断

タイル・大理石の超精密切断用。

切り口精度と切断スピードのバランス型。硬質タイルの超精密切断には、こちらがお奨めです。

WBC II					
サイズ(mm)	商品記号	コード	価格(円)注	JANコード	小箱入数
105×1.1×5×20	WBC II-105	11006	5,300	4954452 110069	10

(外径×チップ厚×チップ幅×取付穴)

段付き基板



最大切りこみ深さ  
約20mm

## かわら2000 うすば 乾式

精密切断用 | スピード重視型

特徴: かわら200-105のうす刃タイプで切れ味バツソソ。

かわら2000 うすば					
サイズ(mm)	商品記号	コード	価格(円)注	JANコード	小箱入数
105×1.1×5×20	KW2000U-105	1103002	6,800	4954452 910300	10

(外径×チップ厚×チップ幅×取付穴)

段付き基板



## ファインカット100P/125P

電着ダイヤモンドカッター

用途: 大理石・みかげ石・タイル・業系キッチンパネル・エコカラットなどの調湿内装材の精密切断。  
特徴: まっすぐ切れる(曲がりにくい)当社独自の段付き基板を採用。

ファインカット100P/125P					
サイズ(mm)	商品記号	コード	価格(円)注	JANコード	小箱入数
100×1.5×20	FINE-100P	12796	8,000	4954452 127968	10
125×1.5×22	FINE-125P	12797	10,000	4954452 127975	—

(外径×ダイヤ厚×取付穴)