



みがきの革命児!! セラミック ラバー ポリッシャー


当社、独自配合のゴム基盤に、特殊処理を施したセラミックフィラーを十分に練り込み成型いたしました。

ゴムの弾性を活かしたシリーズは、凸凹の形状を残した状態での、表面処理、研磨仕上げ、酸化皮膜取り、さび取り、汚れ取りが容易になりました。

又、ゴムの弾性を押さえたシリーズは、凸凹面を、強力的に研削し、非常に滑らかな表面仕上げと研磨作業が可能となりました。


セラミックラバーポリッシャーは、砥粒の含有率を、50%~85%に調整しており鏡面前の乱反射の無い研磨仕上げに加え、ビート除去、返りバリを出さないバリ取り、面取り等に、威力を発揮、あらゆる材質にも対応しております。

■従来品との比較

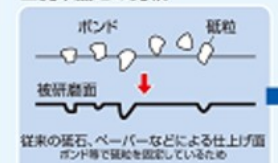

布ペーパー・レジノイド系トイシ
ペーパートイシ・一般ゴムトイシ

タクト製品

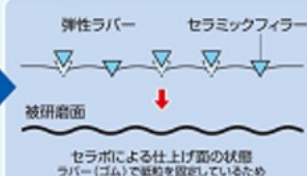


ラバーポリッシャー

セラポブロック

セラポブロック 特大



溶接部分のヤケ取り・汚れ・サビ取り・磨きに!

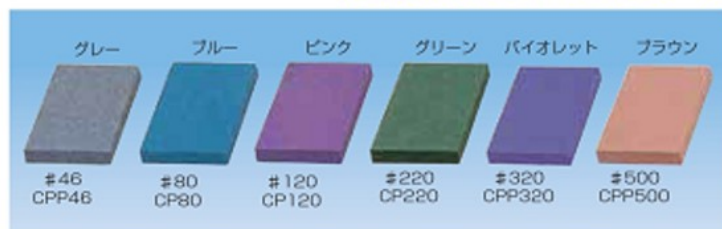


■サイズ W80×D50×H10 出荷単位 同一粒度3枚入1箱

■CPセット 出荷単位 1セット

目づまりがなく、
水で洗える。
先端工具の
入らないところは
カッターナイフで切って
使用できます。

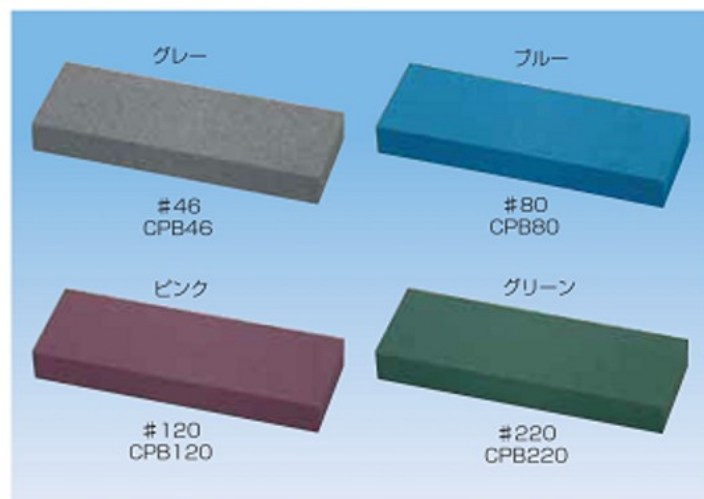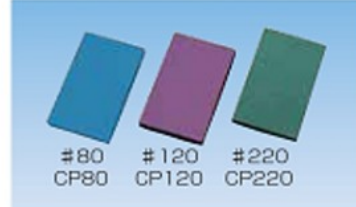

■特大 サイズ W150×D50×H20 出荷単位 1本

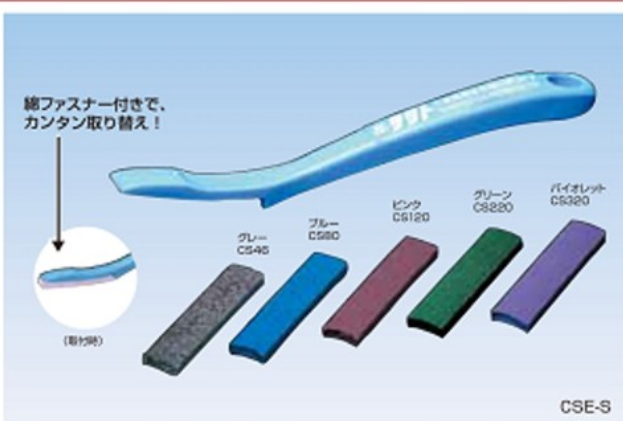

セラポスティック

■CSE-Sセット内容

CSスティック本体(柄)……1本


スティックブロック(替刃)

CS 46……1コ 粒度 #46
CS 80……1コ #80
CS120……1コ #120
CS220……1コ #220
CS320……1コ #320

- スティックタイプでにぎりやすい!
- スミや溝にもフィット!
- パイプ等の内径磨きに!

■スティックブロックサイズ 52×12×5mm

- ・替刃スティックブロック#500
ブラウン準備しています。
- ・替刃スティックブロックは
1粒度10コ入1箱です。
- ・スティック本体1本出荷OK。

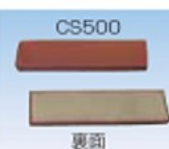

セラポ ブロック・スティック・シート 粒度別用途

粒度	用途	ヤケ取り	サビ取り	汚れ取り	微細キズ 取り	微 バ リ 取 り	研 磨	み が き	ヘア ー ラ イ ン の 修 正	面粗度の目安		
										Ra (マイクロン)	Rz (マイクロン)	Ry (マイクロン)
ブロック	# 46	○	○	○	○	○	○	○	○	1.03	5.2	6.7
	# 80	○	○	○	○	○	○	○	○	0.72	4.7	5.8
スティック シート	# 120	○	○	○	○	○	○	○	○	0.55	3.4	4.6
	# 220	○	○	○	○	○	○	○	○	0.40	2.1	2.6
	# 320	○	○	○	○	○	○	○	○	0.31	1.9	2.3
	# 500	○	○	○	○	○	○	○	○	0.21	1.2	1.5

上記面粗度目安はアルミA6063にて計測