

エコフラットホース

地球に優しいヒトに優しい柔軟フラットホース。



規格 使用温度範囲 -5℃～+60℃

呼称	内径 (mm)	肉厚 (mm)	定尺 (m)	最高使用圧力 MPa at20℃	参考重量 (kg/m)	10m 20m 30m 発送単位 (本)
ECO-25	27.0	1.2	10・20・30・50・100	1.0	0.095	6
ECO-32	33.5	1.2	10・20・30・50・100	1.0	0.120	5
ECO-40	41.5	1.2	10・20・30・50・100	0.8	0.145	4
ECO-50	53.0	1.2	10・20・30・50・100	0.7	0.180	3
ECO-75	77.0	1.2	50・100	0.5	0.270	-
ECO-100	103.0	1.2	50・100	0.4	0.360	-
ECO-150	153.0	1.3	50・100	0.3	0.620	-
ECO-200	206.0	1.7	50・100	0.3	1.100	-

- 用途** 土木建築用・農業かんがい用、保護カバー用
- 特徴** 地球に優しい環境対応型で軽量・柔軟ホースです。
- 流体** 水




カットマーク入りでさらに便利に!




土木・配管・空調用ホース

PVCフラットホースとの重量比較／耐摩耗性能データ

重量比較データ

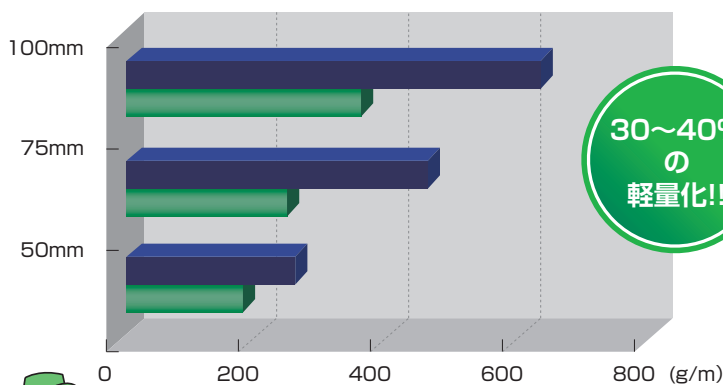

耐摩耗性能データ

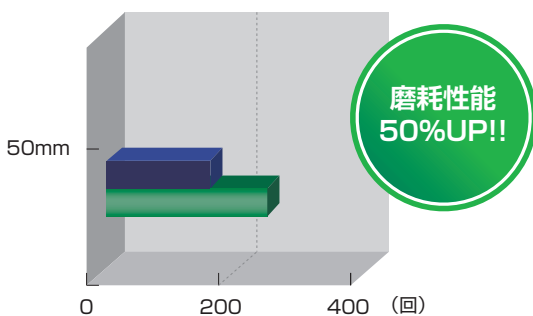

※磨耗試験方法…サンドペーパー(#60)を荷重1.22kgでホース上を往復、表面に糸目が出るまでの回数を計測。




燃やしても有毒ガスが発生しません!!

PVCフラットホース エコフラットホース

ゴールドフレックスL(軽量型)

土木建設、農業かんがい、工業設備など軽く、柔軟で作業が楽です。

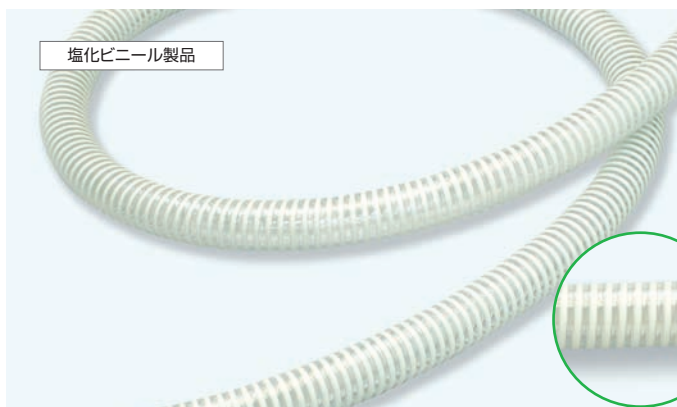

規格 使用温度範囲 -5℃～+60℃

呼称	内径 (mm)	外径 (mm)	定尺 (m)	最高使用圧力 MPa at20℃	最小曲半径 (mm)	重量 (kg/m)
GFL-25	24.5	29.9	20・50	0.60	270	0.330
GFL-32	31.8	37.4	20・50	0.60	370	0.480
GFL-38	38.1	43.9	20・50	0.50	475	0.500
GFL-50	50.5	57.5	20・50	0.40	610	0.830
GFL-65	63.3	71.5	20・50	0.40	800	1.100
GFL-75	75.8	84.8	20・50	0.35	1360	1.470

- 用途** 土木建設、農業かんがい、工業用設備用
- 特徴** 土木建設、農業かんがい、工業設備など軽く、柔軟で作業が楽です。
- 流体** 水 粉体

[構造]

軟質ポリ塩化ビニール

硬質ポリ塩化ビニール

軟質ポリ塩化ビニール

