
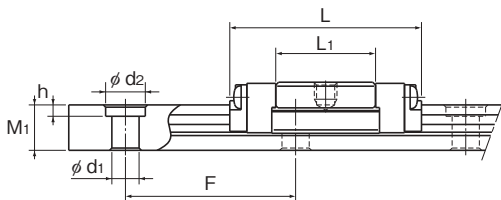


SRS5M形、SRS5WM形

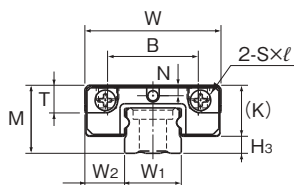

SRS5M形

呼び形番	外形寸法			LMブロック寸法							H ₃
	高さ	幅	長さ	B	C	S×ℓ	L ₁	T	K	N	
	M	W	L								
SRS 5M	6	12	16.9	8	—	M2×1.5	8.8	1.7	4.5	0.93	1.5
SRS 5WM	6.5	17	22.1	—	6.5	M3通シ	13.7	2.7	5	1.1	1.5

注) LMブロック、LMレール、ボールの材質にステンレス鋼を使用しているため、耐食性、耐環境性に優れています。

SRS5M形のLMレールを固定するねじは、精密機器用十字穴付き小ねじ(0番なべ小ねじ1種)M2を使用してください。

呼び形番の構成例

2 SRS5WM UU C1 +150L P M -II

呼び形番	防塵用記号※1)	LMレール長さ(mm表示)	LMレールがステンレス鋼	同一平面に使用される軸数記号※4)
1軸に組合わせるLMブロックの個数	ラジアルすきま記号※2) 普通(無記号)/軽予圧(C1)	精度記号※3) 並級(無記号)/精密級(P)		

(※1) **A1-556**(防塵用部品)参照 (※2) **A1-73**参照 (※3) **A1-86**参照 (※4) **A1-13**参照

注) この呼び形番は1軸ユニットで1setとします。(2軸平行使用の場合の必要数は、2setとなります。)