


# MTK



250×90MTKB-N

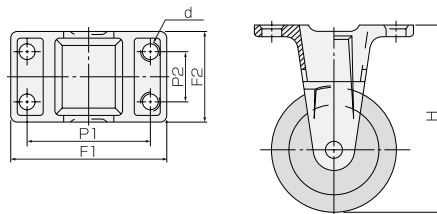

# MTK

単位：mm

車輪径 D	型 式	車 輪 W	軸 受 ブッシュ	許容荷重	取付高 H	取付ピッチ P1×P2	プレート寸法 F1×F2	取付穴径 d	軸径 A
200	200×50MTKB-H	ゴム	砲金	280 kg	260	174×64	208×100	14	25
	200×65MTKB-H			320 kg		174×78	208×110		
	200×75MTKB-H			380 kg		174×86	208×125		
	200×90MTKB-H			510 kg		174×100	208×135		
	200×50MTKB-N	ゴム	ナイロン	280 kg		174×64	208×100		
	200×65MTKB-N			320 kg		174×78	208×110		
	200×75MTKB-N			380 kg		174×86	208×125		
	200×90MTKB-N			510 kg		174×100	208×135		
	200×50MTKULB-H	ウレタン	砲金	650 kg		174×64	208×100		
	200×65MTKULB-H			720 kg		174×78	208×110		
	200×75MTKULB-H			880 kg		174×86	208×125		
	200×50MTKULB-N	ウレタン	ナイロン	650 kg		174×64	208×100		
200×65MTKULB-N	720 kg			174×78	208×110				
200×75MTKULB-N	880 kg			174×86	208×125				
250	250×65MTKB-H	ゴム	砲金	400 kg	315	184×78	220×115	14	30
	250×75MTKB-H			470 kg		184×86	220×130		
	250×90MTKB-H			580 kg		184×102	220×140		
	250×65MTKB-N	ゴム	ナイロン	400 kg		184×78	220×115		
	250×75MTKB-N			470 kg		184×86	220×130		
	250×90MTKB-N			580 kg		184×102	220×140		
	250×65MTKULB-H	ウレタン	砲金	900 kg		184×78	220×115		
	250×75MTKULB-H			1070 kg		184×86	220×130		
	250×90MTKULB-H			1270 kg		184×102	220×140		
	250×65MTKULB-N	ウレタン	ナイロン	900 kg		184×78	220×115		
	250×75MTKULB-N			1070 kg		184×86	220×130		
	250×90MTKULB-N			1270 kg		184×102	220×140		
300	300×75MTKB-H	ゴム	砲金	540 kg	365	194×86	230×130	16	30
	300×90MTKB-H			620 kg		194×102	230×140		
	300×75MTKB-N	ゴム	ナイロン	540 kg		194×86	230×130		
	300×90MTKB-N			620 kg		194×102	230×140		
	300×75MTKULB-H	ウレタン	砲金	1210 kg		194×86	230×130		
	300×90MTKULB-H			1450 kg		194×102	230×140		
	300×75MTKULB-N	ウレタン	ナイロン	1210 kg		194×86	230×130		
	300×90MTKULB-N			1450 kg		194×102	230×140		

caster

caster

lifter

carrier

special