

タイパワーホース WS型

※WS型は右巻きです。


特長

- ・WT型の耐圧タイプです。
- ・補強コード入りなので耐圧性に優れています。
- ・軽量で柔軟性に優れています。
- ・デリバリー、サクション用に適しています。


用途

- ・土木工事等の吸排水用。

●ホース写真

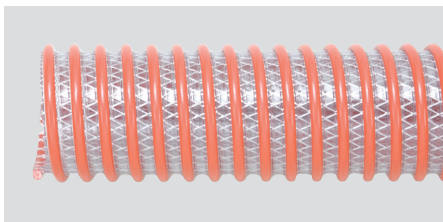


●構造 (断面図)

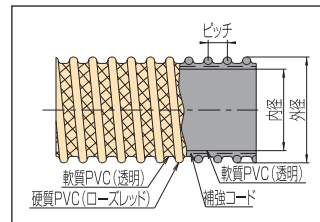


●寸法および特性 (品番WS-□)

呼径 (φ)	内径 (mm)	外径 (mm)	ピッチ (mm)	許容圧力 (20℃) MPa以下/ [kgf/cm ² 以下]	減圧変形温度 (-0.1MPa/ -760mmHg) (℃)	許容曲げ 半 径 (mm以上)	参 質 量 (g/m)	考 量 (g/m)	定尺 (m)
25	25.4±0.5	34.4	8.0	0.50 [5.1]	70	90	320		50
32	31.8±0.5	42.0	9.0	0.50 [5.1]	70	120	440		
38	38.1±0.5	49.5	9.0	0.50 [5.1]	65	150	630		20・50
50	50.8±1.0	62.5	10.0	0.50 [5.1]	65	200	930		
65	63.5±1.0	80.0	14.3	0.50 [5.1]	60	250	1,360		
75	76.0±1.0	91.4	15.1	0.50 [5.1]	60	350	1,700		20・(50)
100	101.6±1.5	121.0	16.5	0.50 [5.1]	60	500	2,620		
125	127.0±1.5	152.0	22.0	0.50 [5.1]	55	600	4,405		
150	152.4 ^{+2.0} _{-1.5}	182.0	24.0	0.50 [5.1]	55	750	5,800		10・20
200	203.0 ^{+2.0} _{-1.5}	237.0	28.0	0.50 [5.1]	50	1,200	8,700		
(250)	254.0 ^{+3.0} _{-2.0}	293.0	32.0	0.25 [2.5]	50	1,800	11,800		5
(300)	304.8 ^{+3.0} _{-2.0}	350.0	34.0	0.25 [2.5]	45	2,100	19,000		

許容圧力は金具及びバンドの取り付け方法により異なります。〈工事現場等での取り付けはご注意ください〉
() は受注生産品です。

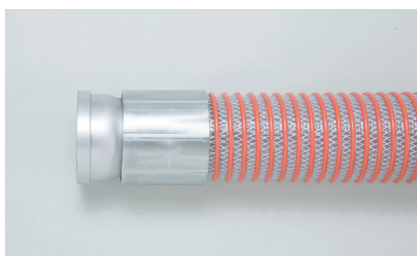

WS型外筒カシメ式

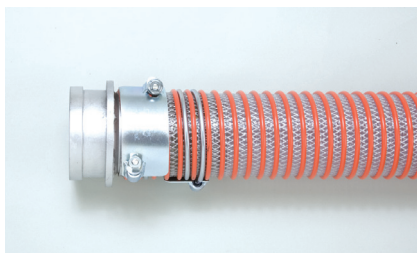

WS型アールパワーバンド締め



一般用ホース

耐圧・耐摩耗用

静電気帯電防止用

耐摩耗用

食品用耐油用

ダクトホース

耐熱用ダクト

非塩ビホース

その他ホース

ダクトホース口元類

耐熱ダクトホース用継手

金具バンド取付方法

技術資料