

CT 100 プレート式

ROHS適合

ベアリング

■ 本体 ナイロン ■ 車輪径 100mm/m  
 ■ 車輪 エラストマー ■ 有効荷重N(Kg) 196(20)・392(40)




**NEW** サスペンションキャスター



CT100



CT100S

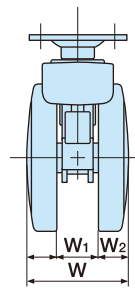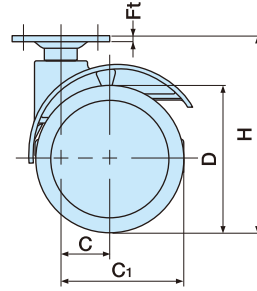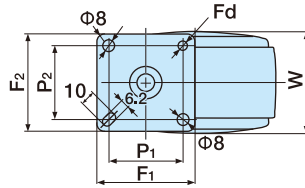

単位:m/m

品番		有効荷重N(Kg)	D	H	C	C <sub>1</sub>	W	W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>	F <sub>1</sub> ×F <sub>2</sub>	P <sub>1</sub> ×P <sub>2</sub>	Fd	Ft	ケース入数(ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付														
CT100-Y	CT100S-Y	196(20)	100	126.5	33	83	69	28	20.5	66×66	50×50	6.2	3	20	
CT100-T	CT100S-T	392(40)		133.5											

※品番により、納期が掛かる場合があります。

CT 100N ネジ式

ROHS適合

ベアリング

■ 本体 ナイロン ■ 車輪径 100mm/m  
 ■ 車輪 エラストマー ■ 有効荷重N(Kg) 196(20)/392(40)



 
**NEW** サスペンションキャスター



CT100N□



CT100N□S

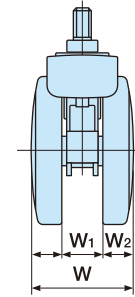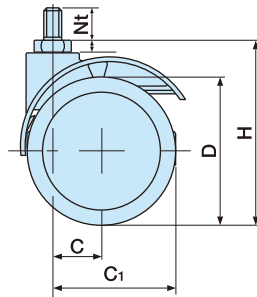

単位:m/m

品番		有効荷重N(Kg)	D	H	C	C <sub>1</sub>	W	W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>	Nb	Nd	Nℓ	Nt	a	ケース入数(ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付															
CT100N3-Y	CT100N3S-Y	196(20)	100	118	17	47	46	21	(10.5)	17	W <sup>3</sup> / <sub>8</sub> ×山16	19	8	8	20	
CT100N12-Y	CT100N12S-Y										M12×1.75	22				
CT100N16-Y	CT100N16S-Y										M16×1.5	25				
CT100N3-T	CT100N3S-T	392(40)	100	125	17	47	46	21	(10.5)	17	W <sup>3</sup> / <sub>8</sub> ×山16	19	8	8	20	
CT100N12-T	CT100N12S-T										M12×1.75	22				
CT100N16-T	CT100N16S-T										M16×2.0	25				

※品番により、納期が掛かる場合があります。

CT P1・2

CF P3・4

TF P5~10

F・FW P11~20

TE P21~44

TY P45~59

AE P60・61

A P62~64

G P65

MY P66~69

N P70・71

NA P72・73

TX P74

T P75・76

e P78~80

TEA P81

TK P82

単輪キャスター P83~103

関連部品 P104~108