


TEA 60J プレート式

ROHS適合

■ 本体 ナイロン ■ 車輪径 60m/m
 ■ 車輪 エラストマー ■ 許容荷重N(Kg) 980(100)

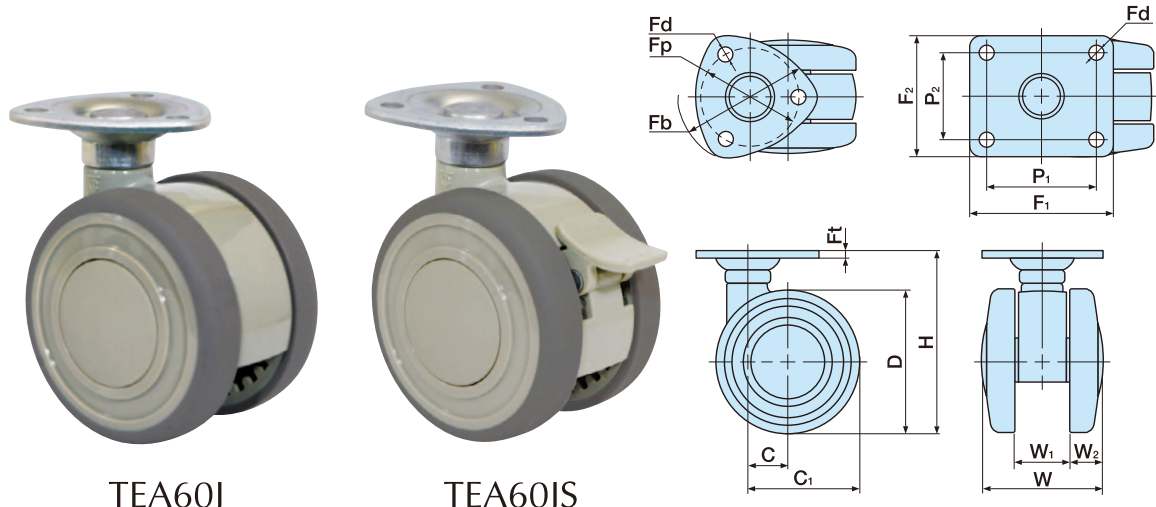

TEA60J

TEA60JS

単位:m/m


品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	F _b F ₁ ×F ₂	F _p P ₁ ×P ₂	F _d	F _t	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付														
TEA60J	TEA60JS	980 (100)	60	76	17	47	49	21	14	54	40	5.5	3	100	
TEA60JF	TEA60JSF														

※品番により、納期が掛かる場合があります。

TEA 60JN ネジ式

ROHS適合 取付け 3秒

■ 本体 ナイロン ■ 車輪径 60m/m
 ■ 車輪 エラストマー ■ 許容荷重N(Kg) 980(100)

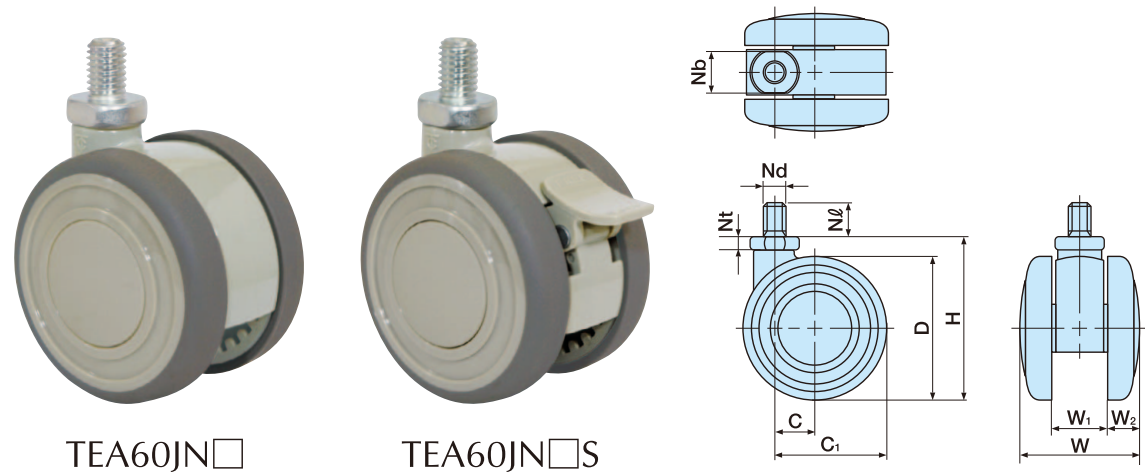

TEA60JN□

TEA60JN□S

単位:m/m

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Nb	Nd	Nl	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付															
TEA60JN3	TEA60JN3S	980 (100)	60	68.5	17	47	49	21	14	17	W $\frac{3}{8}$ ×山16	19	6	8	100	Nl=14有
TEA60JN8	TEA60JN8S										M8×1.25	14				
TEA60JN10	TEA60JN10S										M10×1.5	14				
TEA60JN12	TEA60JN12S										M12×1.75	14				
TEA60JN12P1.25	TEA60JN12SP1.25										M12×1.25	14				
TEA60JN4	TEA60JN4S										19	U $\frac{1}{2}$ ×山20				16

※品番により、納期が掛かる場合があります。

CT
P1・2

CF
P3・4

TF
P5~10

F・FW
P11~20

TE
P21~44

TY
P45~59

AE
P60・61

A
P62~64

G
P65

MY
P66~69

N
P70・71

NA
P72・73

TX
P74

T
P75・76

e
P78~80

TEA
P81

TK
P82

**単輪
キャスター**
P83~103

関連部品
P104~108