

CT
P1・2

CF
P3・4

TF
P5~10

F・FW
P11~20

TE
P21~44

TY
P45~59

AE
P60・61

A
P62~64

G
P65

MY
P66~69

N
P70・71

NA
P72・73

TX
P74

T
P75・76

e
P78~80

TEA
P81

TK
P82


単輪
キャスター
P83~103

関連部品
P104~108

TYC 50 アイボリー プレート式

ROHS適合

■本体 ナイロン ■車輪径 50m/m
■車輪 ナイロン ■許容荷重N(Kg) 588(60)

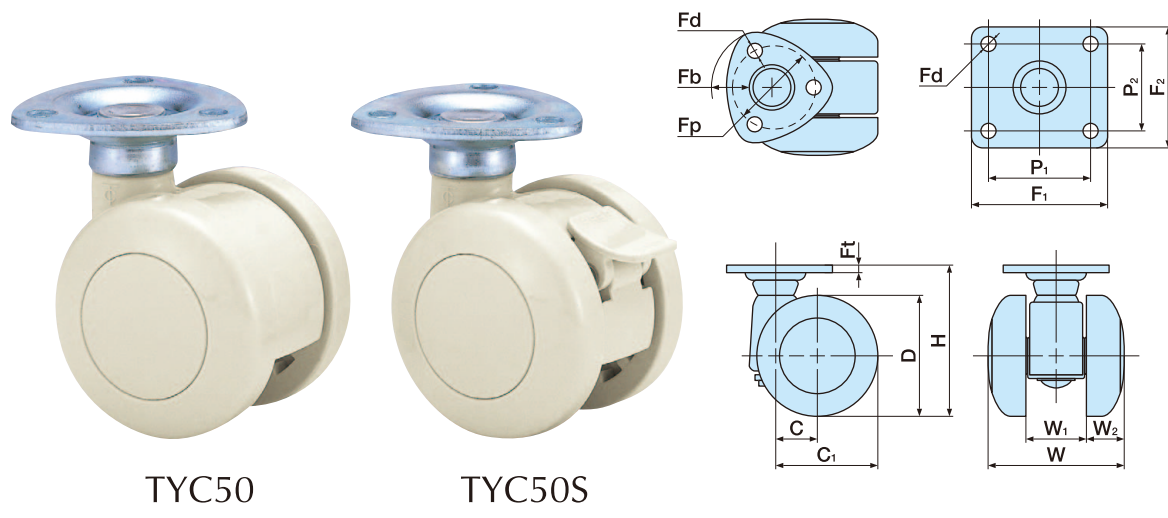

単位:m/m


品番		許容荷重N(Kg)	D	H	C	C1	W	W1	W2	Fb	Fp	Fd	Ft	ケース入数(ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付									F1×F2	P1×P2				
TYC50	TYC50S	588(60)	50	65	17	42	49	21	14	54	40	5.5	3	100	角座
TYC50F	TYC50SF									60×50	46×35				

※品番により、納期が掛かる場合があります。

TYC 50N アイボリー ネジ式

ROHS適合 取付け 3秒

■本体 ナイロン ■車輪径 50m/m
■車輪 ナイロン ■許容荷重N(Kg) 588(60)

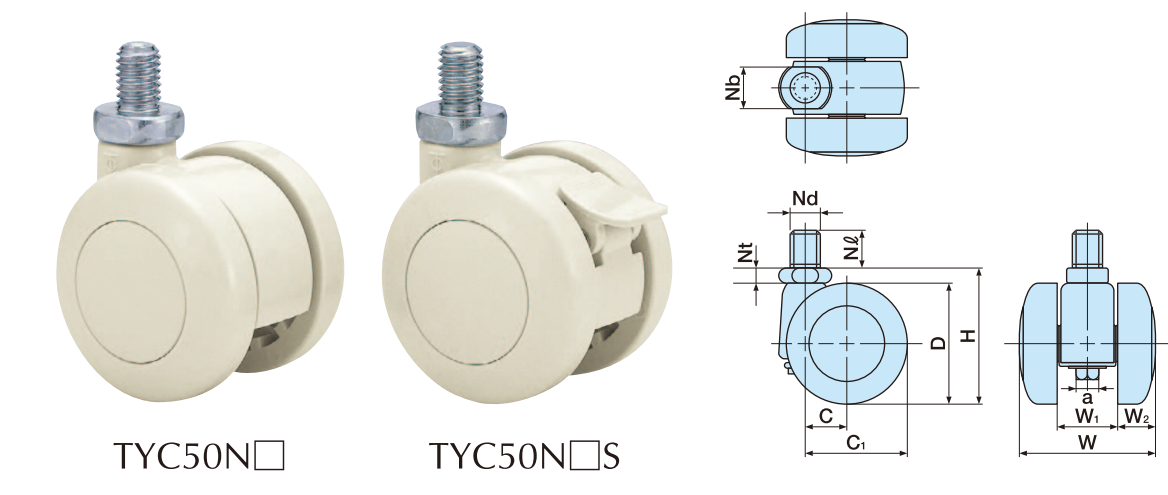

単位:m/m

品番		許容荷重N(Kg)	D	H	C	C1	W	W1	W2	Nb	Nd	Nl	Nt	a	ケース入数(ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付															
TYC50N3	TYC50N3S	588(60)	50	57.5	17	42	49	21	14	17	W $\frac{3}{8}$ ×山16	19	6	8	100	Nl=14有
TYC50N8	TYC50N8S										M8×1.25	14				
TYC50N10	TYC50N10S										M10×1.5	14				
TYC50N12	TYC50N12S										M12×1.75	14				
TYF50N12P1.25	TYF50N12P1.25										M12×1.25	14				
TYC50N4	TYC50N4S								19	U $\frac{1}{2}$ ×山20	16					

※品番により、納期が掛かる場合があります。