


TY 60JB プレート式

ROHS適合

■ 本体 ナイロン ■ 車輪径 60m/m  
 ■ 車輪 ナイロン ■ 許容荷重N(Kg) 980(100)

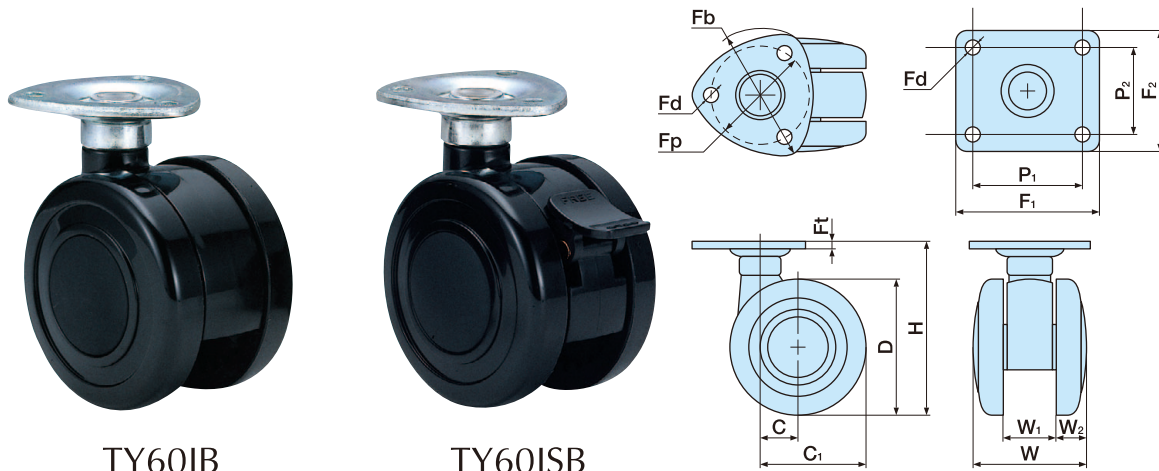

TY60JB

TY60JSB

単位:m/m


品番		許容荷重N(Kg)	D	H	C	C <sub>1</sub>	W	W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>	Fb F <sub>1</sub> ×F <sub>2</sub>	Fp P <sub>1</sub> ×P <sub>2</sub>	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付														
TY60JB	TY60JSB	980 (100)	60	76	17	47	49	21	14	54	40	5.5	3	100	
TY60JBF	TY60JSBF														

※品番により、納期が掛かる場合があります。 ※ストッパー部を金属に変更できます。品番末尾「V」にて承ります。

TY 60JNB ネジ式

ROHS適合 取付け 3秒

■ 本体 ナイロン ■ 車輪径 60m/m  
 ■ 車輪 ナイロン ■ 許容荷重N(Kg) 980(100)

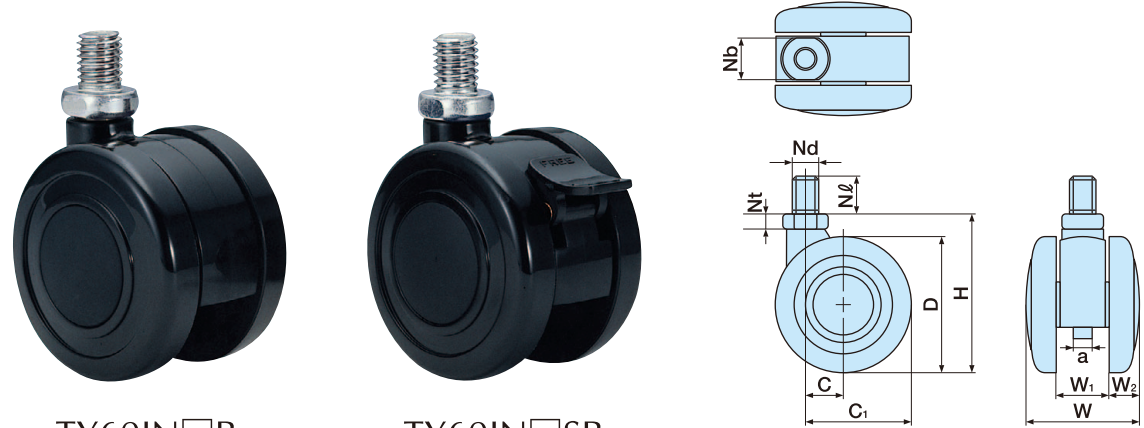

TY60JNB

TY60JNSB

単位:m/m

品番		許容荷重N(Kg)	D	H	C	C <sub>1</sub>	W	W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>	Nb	Nd	Nl	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付															
TY60JN3B	TY60JN3SB	980 (100)	60	68.5	17	47	49	21	14	17	W <sub>3/8</sub> ×山16	19	6	8	100	Nl=14有
TY60JN8B	TY60JN8SB										M8×1.25	14				
TY60JN10B	TY60JN10SB										M10×1.5	14				
TY60JN12B	TY60JN12SB										M12×1.75	14				
TY60JN12BP1.25	TY60JN12SBP1.25										M12×1.25	14				
TY60JN4B	TY60JN4SB										19	U <sub>1/2</sub> ×山20				16

※品番により、納期が掛かる場合があります。 ※ストッパー部を金属に変更できます。品番末尾「V」にて承ります。

- CT P1・2
- CF P3・4
- TF P5~10
- F・FW P11~20
- TE P21~44
- TY P45~59
- AE P60・61
- A P62~64
- G P65
- MY P66~69
- N P70・71
- NA P72・73
- TX P74
- T P75・76
- e P78~80
- TEA P81
- TK P82
- 単輪  
キャスター P83~103
- 関連部品 P104~108